

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



чёрный шелковисто-матовый  RAL 9005	чёрный текстурированный матовый  RAL 9005	оранжевый чистый текстурированный матовый  RAL 2004	рапсово-жёлтый текстурированный матовый  RAL 1021
ярко-красный текстурированный матовый  RAL 3020	ярко-зелёный текстурированный матовый  RAL 6032	ярко-синий текстурированный матовый  RAL 5017	светло-серый текстурированный матовый  RAL 7035
серый текстурированный матовый  RAL 7040			

**Вывод из зацепления
путем поднятия**



Описание

Материал:

Рукоятка из цинкового литья согласно DIN EN 12844.

Стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

Защитный колпачок из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Рукоятка с полимерным покрытием.

Стальные части Без покрытия.

Указание:

Для $L \geq 60$ мм длина резьбы составляет 60 мм

По запросу:

Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цвета а так же специальное исполнение.


Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Чертежи

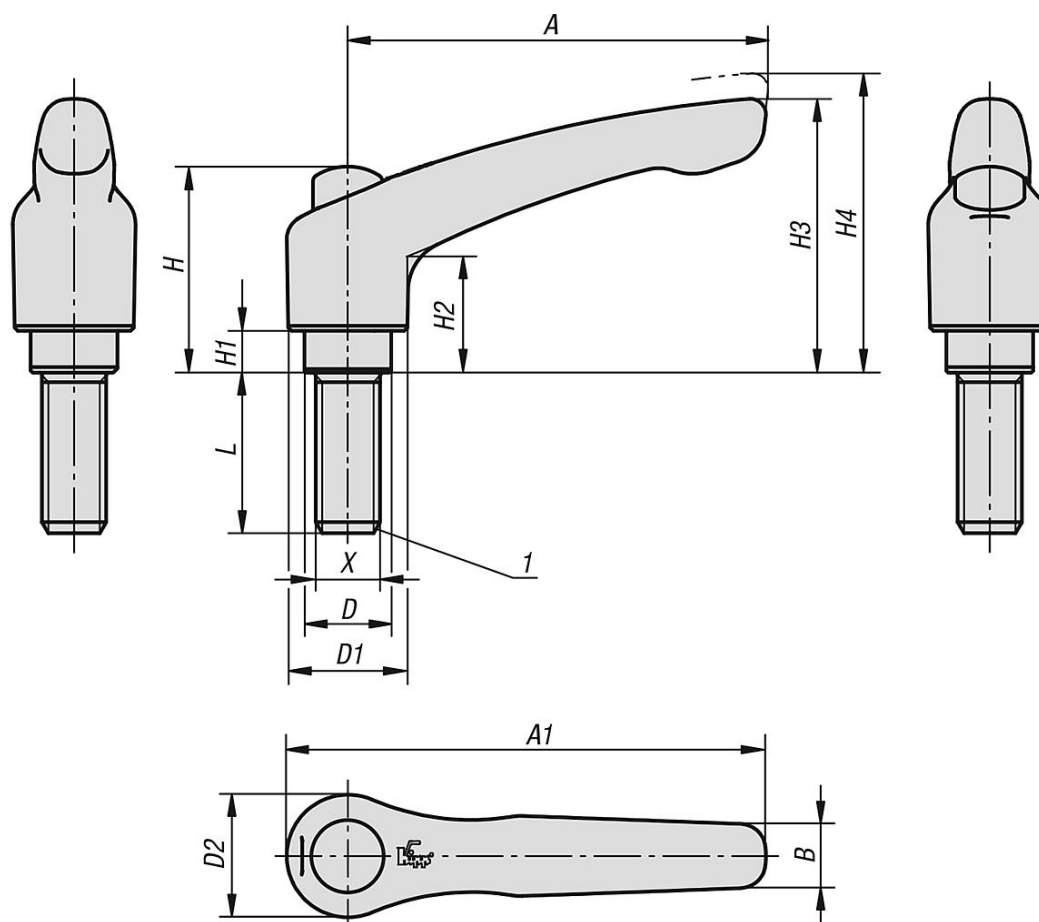

Обзор изделий

Зажимной рычаг с защитным колпачком, с наружной резьбой, стальные части из нержавеющей стали

Номер заказа	Размер	Цвет основы	Поверхность корпуса	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	Число зубьев
K0123.92061X15	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92061X20	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92061X25	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92061X30	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92061X40	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92061X50	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92061X60	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X15	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X20	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X25	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X30	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X40	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X50	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X60	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92101X20	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92101X25	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92101X30	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92101X40	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92101X50	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92101X60	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.93081X20	3	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22

Обзор изделий

3/7

Обзор изделий

4/7

Обзор изделий

5/7

Обзор изделий

6/7

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Размер	Цвет основы	Поверхность корпуса	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	Число зубьев
K0123.9310185X60	3	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310186X20	3	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310186X25	3	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310186X30	3	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310186X40	3	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310186X50	3	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310186X60	3	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310187X20	3	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310187X25	3	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310187X30	3	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310187X40	3	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310187X50	3	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310187X60	3	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310188X20	3	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310188X25	3	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310188X30	3	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310188X40	3	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310188X50	3	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310188X60	3	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22