

## Выступ для шпингалетов, сталь

## Описание товара/фотография продукта



## Описание

## Материал:

Сталь.

## Исполнение:

оцинкованная сталь.

## Указание:

\* Размер A в мм при длине корпуса H=18,5 мм.

## Принадлежности:


Шпингалет из цинка K0522.

Предохранительные шпингалеты K0524.

Шпингалеты с перекидной рукояткой K0525.

Шпингалеты с T-образной ручкой K0526.

## Чертежи

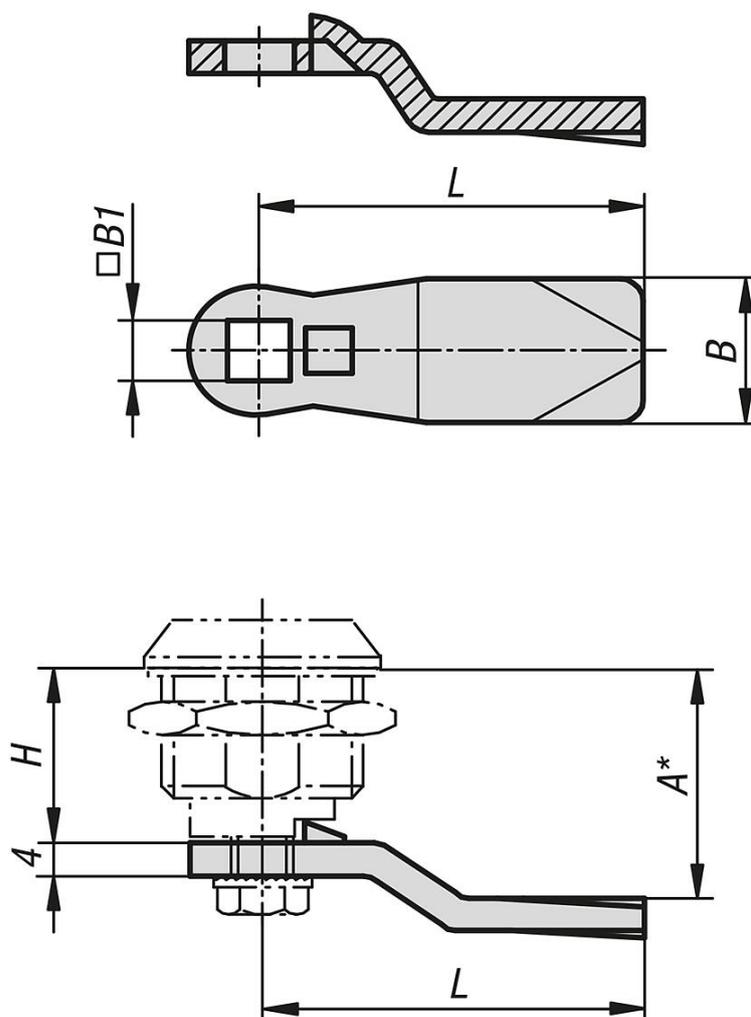

## Выступ для шпингалетов, сталь

## Обзор изделий

## Выступ для шпингалетов

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	B	B1	A при H = 18,5	L	Подходит для шпингалетов KIPP
K0523.135X165	с упором	изогнут вверх	19	8,1	16,5	35	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.135X185	с упором	прямой	19	8,1	18,5	35	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.135X205	с упором	изогнут вниз	19	8,1	20,5	35	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.135X225	с упором	изогнут вниз	19	8,1	22,5	35	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.135X245	с упором	изогнут вниз	19	8,1	24,5	35	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X045	с упором	изогнут вверх	19	8,1	4,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X065	с упором	изогнут вверх	19	8,1	6,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X085	с упором	изогнут вверх	19	8,1	8,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X105	с упором	изогнут вверх	19	8,1	10,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X125	с упором	изогнут вверх	19	8,1	12,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X145	с упором	изогнут вверх	19	8,1	14,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X165	с упором	изогнут вверх	19	8,1	16,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X185	с упором	прямой	19	8,1	18,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X205	с упором	изогнут вниз	19	8,1	20,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X215	с упором	изогнут вниз	19	8,1	21,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X225	с упором	изогнут вниз	19	8,1	22,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X245	с упором	изогнут вниз	19	8,1	24,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X265	с упором	изогнут вниз	19	8,1	26,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X285	с упором	изогнут вниз	19	8,1	28,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X305	с упором	изогнут вниз	19	8,1	30,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X325	с упором	изогнут вниз	19	8,1	32,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X345	с упором	изогнут вниз	19	8,1	34,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X365	с упором	изогнут вниз	19	8,1	36,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X385	с упором	изогнут вниз	19	8,1	38,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X405	с упором	изогнут вниз	19	8,1	40,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X425	с упором	изогнут вниз	19	8,1	42,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526