

## Крюки с резьбой, тип 11E и 4E сталь, форма В

## Описание товара/фотография продукта



## Описание

## Материал:

Сталь.


## Исполнение:

оцинкованная сталь.

## Указание:

Стальные крюки с резьбой типов 11E и 4E специально разработаны для машиностроения и представляют собой надежное решение для широкого спектра крепежных задач. Изготовленные из высококачественной стали, они гарантируют прочность конструкции и высокую допустимую нагрузку. Выполненная с высокой точностью резьба облегчает установку и обеспечивает надежное крепление. Универсальные крюки идеально подходят для крепления компонентов машин, инструментов и другого оборудования. Наши крюки с резьбой отличаются длительным сроком службы и являются надежным выбором для требовательных задач машиностроения.

## Чертежи

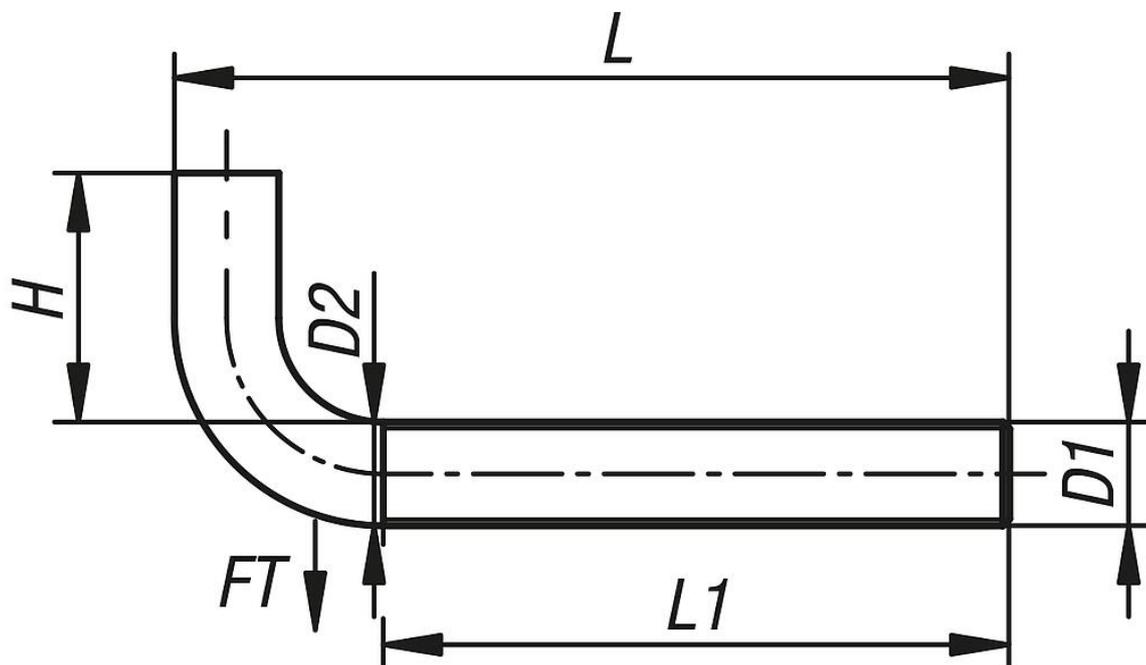

## Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Исполнение 1	D1	D2	H	L	L1	макс. допустимая нагрузка кг
K2185.10440	В	прямой	Тип 4E	M4	3,5	10	40	25	12,5
K2185.10550	В	прямой	Тип 4E	M5	4,4	12	50	35	20
K2185.10660	В	прямой	Тип 4E	M6	5,2	14	60	45	35
K2185.10860	В	прямой	Тип 4E	M8	7	18	60	45	50

