

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 1300 Н, с боковыми крепежными отверстиями

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

оцинкованный, с пассивированием толстым слоем и покрытием Top Coat.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Защелки натяжные со скобой для надежного удержания и запирания крышек и клапанов, облицовки различных машин и т.д.. За счёт превышения мертвой точки они останавливаются устойчивы к вибрации.

Крепёжное усилие достигается натягиванием пружинной скобы.


Защёлки натяжные могут привинчиваться или приклепываться. Мы рекомендуем для крепления компонентов болты с утопленной головкой.

Крюки заказываются отдельно.

Принадлежности:

крюк K2356.

Чертежи

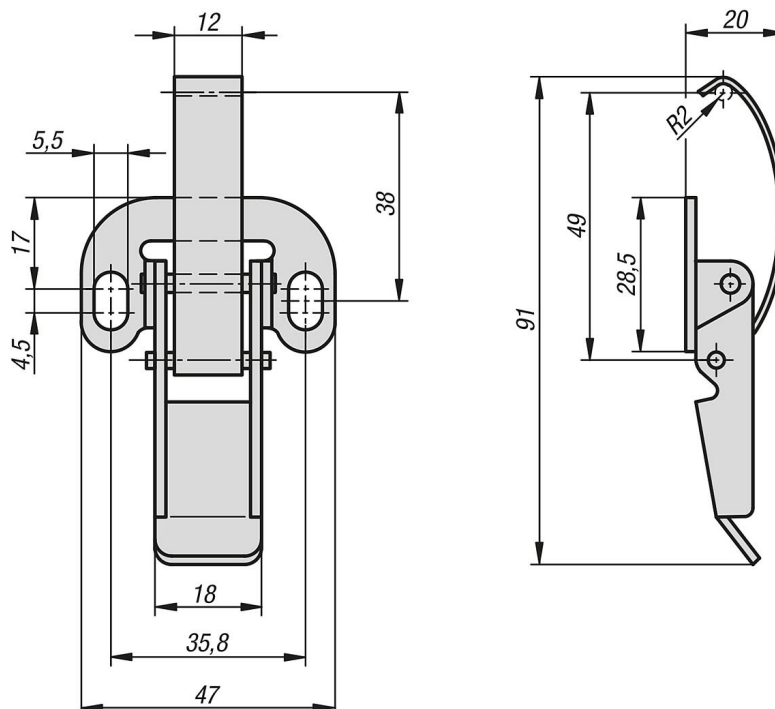

Обзор изделий

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 1300 Н, с боковыми крепежными отверстиями

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 1300 Н, с боковыми крепежными отверстиями

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы
K2356.1550911	Сталь
K2356.1550912	нержавеющая сталь