

Arandelas DIN 433 acero o acero inoxidable

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Arandelas de acero o acero inoxidable.

Versión:


Acero con acabado natural o cincado.

Acero inoxidable con acabado natural.

Indicación:

Las arandelas DIN 433 son arandelas de apoyo fabricadas según la norma DIN 433. Las arandelas sirven para distribuir la carga sobre una mayor superficie, impidiendo que la cabeza del tornillo o la tuerca se hundan en el material.

Planos

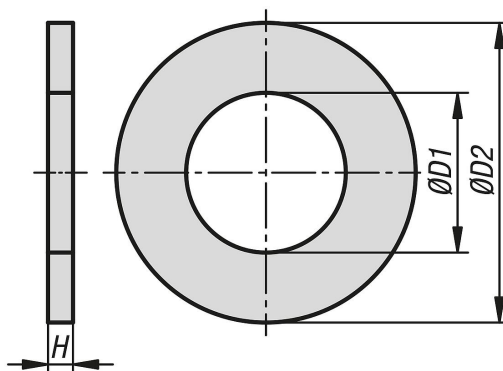

Nuestros productos

Arandelas DIN 433 acero o acero inoxidable

Referencia	Material del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	D1	D2	H	Para tornillos
K2099.030	acero	acabado natural	3,2	6	0,5	M3
K2099.040	acero	acabado natural	4,3	8	0,5	M4
K2099.050	acero	acabado natural	5,3	9	1	M5
K2099.060	acero	acabado natural	6,4	11	1,6	M6
K2099.080	acero	acabado natural	8,4	15	1,6	M8
K2099.100	acero	acabado natural	10,5	18	1,6	M10
K2099.120	acero	acabado natural	13	20	2	M12
K2099.140	acero	acabado natural	15	24	2,5	M14
K2099.160	acero	acabado natural	17	28	2,5	M16
K2099.180	acero	acabado natural	19	30	3	M18
K2099.200	acero	acabado natural	21	34	3	M20
K2099.031	acero	cincado	3,2	6	0,5	M3
K2099.041	acero	cincado	4,3	8	0,5	M4
K2099.051	acero	cincado	5,3	9	1	M5
K2099.061	acero	cincado	6,4	11	1,6	M6
K2099.081	acero	cincado	8,4	15	1,6	M8
K2099.101	acero	cincado	10,5	18	1,6	M10
K2099.121	acero	cincado	13	20	2	M12
K2099.141	acero	cincado	15	24	2,5	M14
K2099.161	acero	cincado	17	28	2,5	M16
K2099.181	acero	cincado	19	30	3	M18

Arandelas DIN 433 acero o acero inoxidable

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	D1	D2	H	Para tornillos
K2099.201	acero	cincado	21	34	3	M20
K2099.1030	acero inoxidable A2	acabado natural	3,2	6	0,5	M3
K2099.1040	acero inoxidable A2	acabado natural	4,3	8	0,5	M4
K2099.1050	acero inoxidable A2	acabado natural	5,3	9	1	M5
K2099.1060	acero inoxidable A2	acabado natural	6,4	11	1,6	M6
K2099.1080	acero inoxidable A2	acabado natural	8,4	15	1,6	M8
K2099.1100	acero inoxidable A2	acabado natural	10,5	18	1,6	M10
K2099.1120	acero inoxidable A2	acabado natural	13	20	2	M12
K2099.1140	acero inoxidable A2	acabado natural	15	24	2,5	M14
K2099.1160	acero inoxidable A2	acabado natural	17	28	2,5	M16
K2099.6030	acero inoxidable A4	acabado natural	3,2	6	0,5	M3
K2099.6040	acero inoxidable A4	acabado natural	4,3	8	0,5	M4
K2099.6050	acero inoxidable A4	acabado natural	5,3	9	1	M5
K2099.6060	acero inoxidable A4	acabado natural	6,4	11	1,6	M6
K2099.6080	acero inoxidable A4	acabado natural	8,4	15	1,6	M8
K2099.6100	acero inoxidable A4	acabado natural	10,5	18	1,6	M10
K2099.6120	acero inoxidable A4	acabado natural	13	20	2	M12
K2099.6160	acero inoxidable A4	acabado natural	17	28	2,5	M16
K2099.6180	acero inoxidable A4	acabado natural	19	30	3	M18
K2099.6200	acero inoxidable A4	acabado natural	21	34	3	M20