

Lingueta para fechos lingueta de aço

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço.

Versão:

peça zincada.

Indicação:

*Dimensão A em mm para o comprimento da carcaça H=18,5 mm.

Acessórios:



Fechos lingueta de zinco K0522.

Fechos lingueta com trava de segurança K0524.

Fechos lingueta com manípulo de comando K0525.

Fechos lingueta com manípulo T K0526.

Desenhos

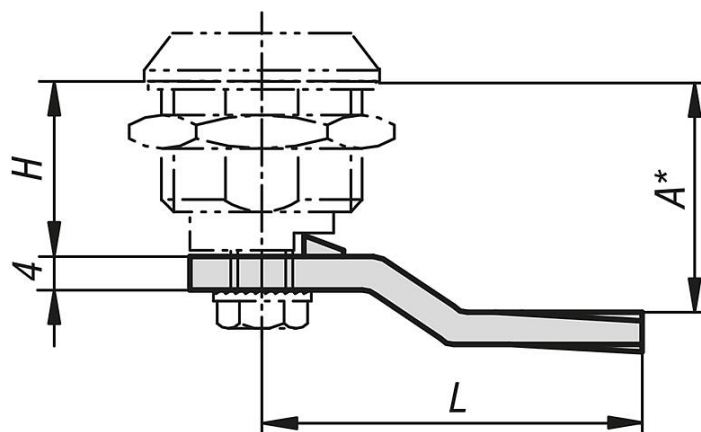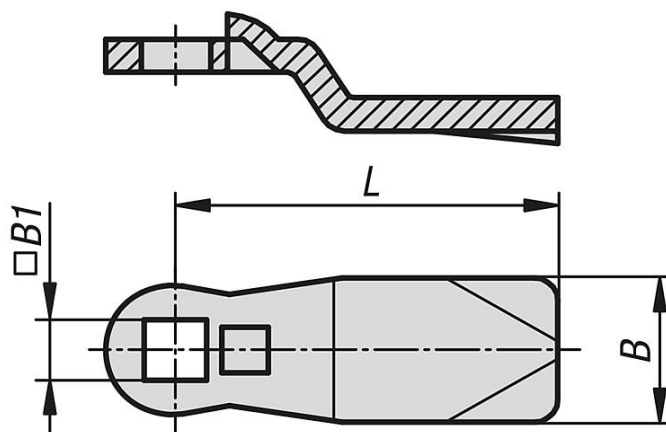

Lingueta para fechos lingueta de aço

Visão geral dos artigos

Linguetas avulsas

Código do artigo	Versão 1	Versão 2	B	B1	A com H = 18,5	L	adequado para fecho lingueta KIPP
K0523.135X165	com batente	acotovelado para cima	19	8,1	16,5	35	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.135X185	com batente	reta	19	8,1	18,5	35	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.135X205	com batente	acotovelado para baixo	19	8,1	20,5	35	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.135X225	com batente	acotovelado para baixo	19	8,1	22,5	35	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.135X245	com batente	acotovelado para baixo	19	8,1	24,5	35	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X045	com batente	acotovelado para cima	19	8,1	4,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X065	com batente	acotovelado para cima	19	8,1	6,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X085	com batente	acotovelado para cima	19	8,1	8,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X105	com batente	acotovelado para cima	19	8,1	10,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X125	com batente	acotovelado para cima	19	8,1	12,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X145	com batente	acotovelado para cima	19	8,1	14,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X165	com batente	acotovelado para cima	19	8,1	16,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X185	com batente	reta	19	8,1	18,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X205	com batente	acotovelado para baixo	19	8,1	20,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X215	com batente	acotovelado para baixo	19	8,1	21,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X225	com batente	acotovelado para baixo	19	8,1	22,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X245	com batente	acotovelado para baixo	19	8,1	24,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X265	com batente	acotovelado para baixo	19	8,1	26,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X285	com batente	acotovelado para baixo	19	8,1	28,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X305	com batente	acotovelado para baixo	19	8,1	30,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X325	com batente	acotovelado para baixo	19	8,1	32,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X345	com batente	acotovelado para baixo	19	8,1	34,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X365	com batente	acotovelado para baixo	19	8,1	36,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X385	com batente	acotovelado para baixo	19	8,1	38,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X405	com batente	acotovelado para baixo	19	8,1	40,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526
K0523.145X425	com batente	acotovelado para baixo	19	8,1	42,5	45	K0522, K0524, K0525, K0526