

Стыковой соединитель 90° Ø30, тип I с защитой от проворачивания

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Алюминиевая отливка.

Монтажные части из стали.

Исполнение:

чистая.

Монтажные части, оцинкованные.

Указание:

Подходит для труб круглого сечения и профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Для соединения под прямым углом. Большие изгибы обеспечивают плавные переходы в соединениях под углом 90°. Они снижают риск травмирования в зоне внешних углов конструкции и предотвращают повреждения, которые могут возникнуть при объезде тележек.

В стыковом соединителе предусмотрена встроенная защита от проворачивания, выдерживающая высокие нагрузки. Она обеспечивает точное и долговременное выравнивание профильных труб Ø30. При необходимости, защиту от проворачивания можно отвинтить с помощью шлицевой отвертки. Это необходимо, чтобы закрепить трубы круглого сечения Ø30 в стыковом соединителе.

Объем поставки:


2 половины стыкового соединителя.

2 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, оцинкованные.

2 самостопорящиеся гайки ISO 10511 - M6, оцинкованные.

Элемент поставляется в предварительно собранном виде.

Чертежи

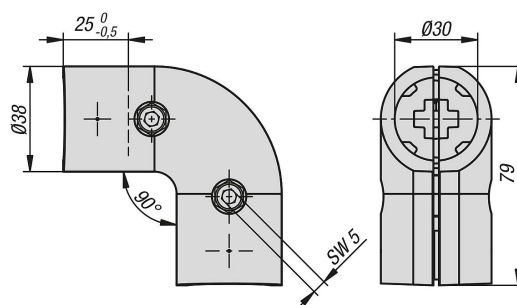

Обзор изделий

Стыковой соединитель 90° Ø30, тип I, с защитой от проворачивания

Номер заказа	Профиль	ЭСР электростатический разряд	Подходящий чехол KIPP
K1986.30125	Ø30	да	K1990.301

