


Зажимные хомуты Ø30, тип I

Описание товара/фотография продукта

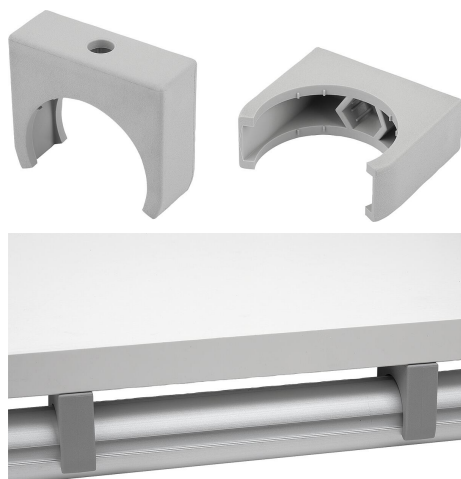

Описание

Материал:

Полиамид, усиленный стеклянными шариками.

Исполнение:

Цвет серый, аналогичный RAL 7042.


Указание:

Для крепления легких элементов поверхности, а также любых деталей на трубах круглого сечения и профильных трубах с наружным диаметром 30 мм.

Зажимной хомут подходит для легких навесных деталей. Он устанавливается на трубу круглого сечения без инструментов, а затем снова легко снимается. Поэтому идеально подходит, если что-то нужно прикрепить лишь на некоторое время.

Для завинчивания элемента поверхности шестигранную гайку M5 (не входит в комплект поставки) можно вставить в зажимной хомут.

Чертежи

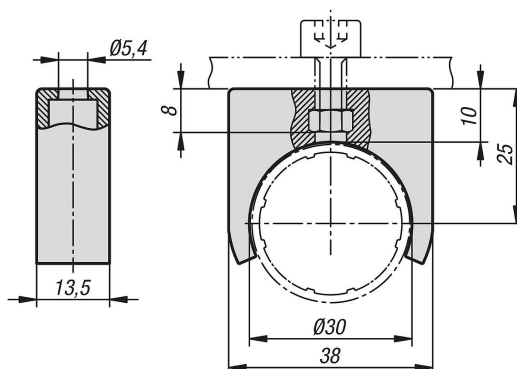

Обзор изделий

Зажимные хомуты Ø30, тип I

Номер заказа	Профиль	ЭСР электростатический разряд
K1994.30	Ø30	нет