


Подшипник скольжения, Ø30, тип I

Описание товара/фотография продукта

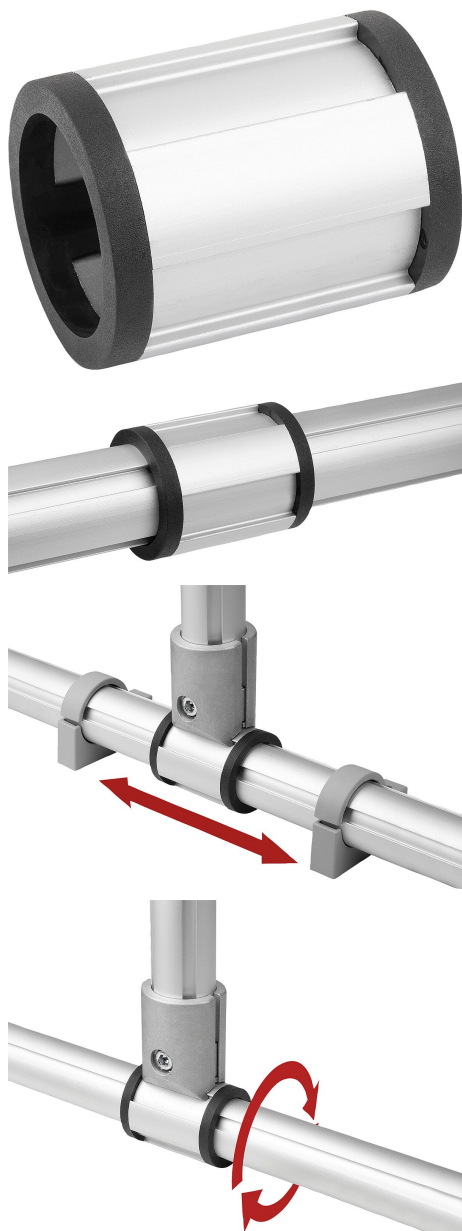

Описание

Материал:

Скользящий элемент: полиацеталь.

Промежуточный узел: алюминий.

Исполнение:

Скользящий элемент: черный.


Промежуточный узел: анодированный.

Указание:

Подшипник скольжения обеспечивает движение по трубам круглого сечения и профильным трубам с внешним диаметром 30 мм с низким коэффициентом трения и без смазки.

Позволяет выполнять радиальные и линейные движения.

Чертежи

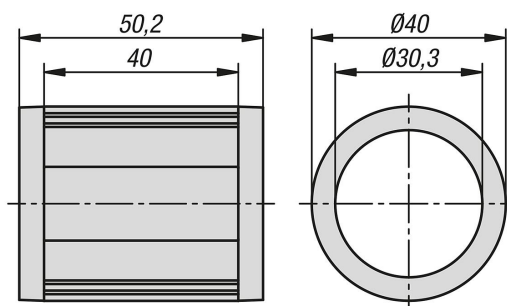

Обзор изделий

Подшипник скольжения, Ø30, тип I

Обзор изделий

Подшипник скольжения, Ø30, тип I

Номер заказа	Профиль	ЭСР электростатический разряд
K2009.30	Ø30	да