

Монтажный уголок из нержавеющей стали для телескопических шин

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Монтажный уголок, нержавеющая сталь.

Исполнение:

Монтажный уголок, без покрытия.

Указание для заказа:

Продается попарно.


Указание:

В качестве опции для напольного монтажа или монтажа на платформе.

Принадлежности:

Телескопические шины K1712 из нержавеющей стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 65 кг.

Чертежи

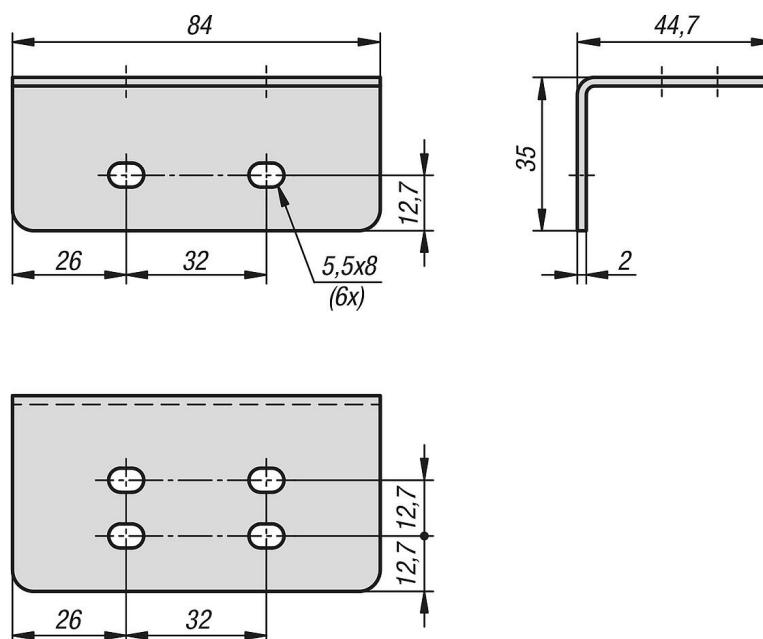

Обзор изделий

Монтажный уголок из нержавеющей стали для телескопических шин

Номер заказа	Арт. № производителя	Грузоподъемность для пары в кг	Тип изделия	Вид упаковки
K2096.180	DS63610	180	Стандарт	1 шт. = 1 пара

Монтажный уголок из нержавеющей стали для телескопических шин**Обзор изделий**
