

Маслоуказатели, латунь, круглые с безопасным стеклом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус и рефлектор, латунь.

Смотровое окно из безопасного стекла (ESG).

Плоское уплотнение, внутреннее и внешнее уплотнение Viton®.

Исполнение:

Смотровое стекло, термостойкое до температуры 150 °C.

Указание:

Высокая устойчивость к давлению, температуре, толчкам и ударам.


Использование безопасного стекла для смотрового окошка позволяет достичь оптимальной светопрозрачности и максимальной поверхностной твёрдости.

Расположение посадочных отверстий для торцевого штифтового гаечного ключа K2181 может отличаться от рисунка.

Указание на чертеже:

- 1) Плоское уплотнение
- 2) Внутреннее уплотнение
- 3) Внешнее уплотнение

Чертежи

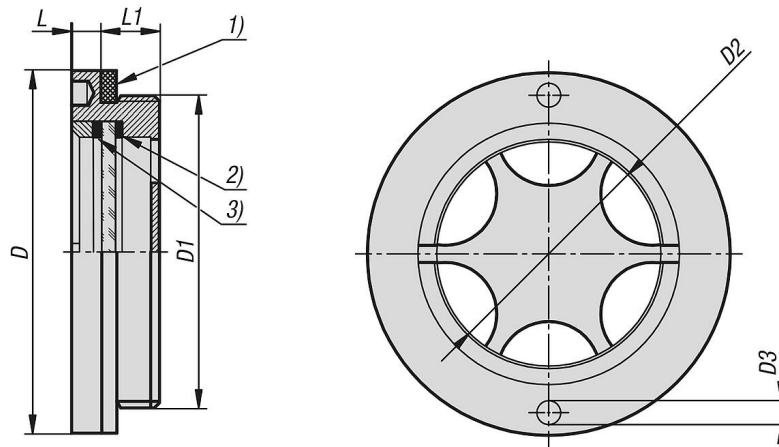

Обзор изделий

Маслоуказатели, латунь, круглые, с безопасным стеклом

Номер заказа	D	D1	D2	D3	L	L1	Давление макс., бар
K2180.32034	32	G3/4	16	2,6	4	8	8
K2180.38100	38	G1	22,1	2,6	4,5	9	8
K2180.48114	48	G1 1/4	28,1	3,2	4,5	10	8
K2180.55112	55	G1 1/2	33,1	3,2	5	11	8
K2180.68200	68	G2	43,1	4,5	5,5	11	8
K2180.322615	32	M26X1,5	16	2,6	4	8	8
K2180.322715	32	M27X1,5	16	2,6	4	8	8
K2180.383315	38	M33X1,5	22,1	2,6	4,5	9	8
K2180.484215	48	M42X1,5	28,1	3,2	4,5	10	8

Маслоуказатели, латунь, круглые с безопасным стеклом

Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	D2	D3	L	L1	Давление макс., бар
K2180.554815	55	M48X1,5	33,1	3,2	5	11	8
K2180.686020	68	M60X2	43,1	4,5	5,5	11	8