

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь Сила зажима до 3000 Н

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.


Полимерная ручка маслостойкая.

Указание:

Зажимные устройства могут быть зафиксированы в открытом и закрытом положениях рукоятки.

Поэтому они могут активироваться движением на себя или от себя.

Чертежи

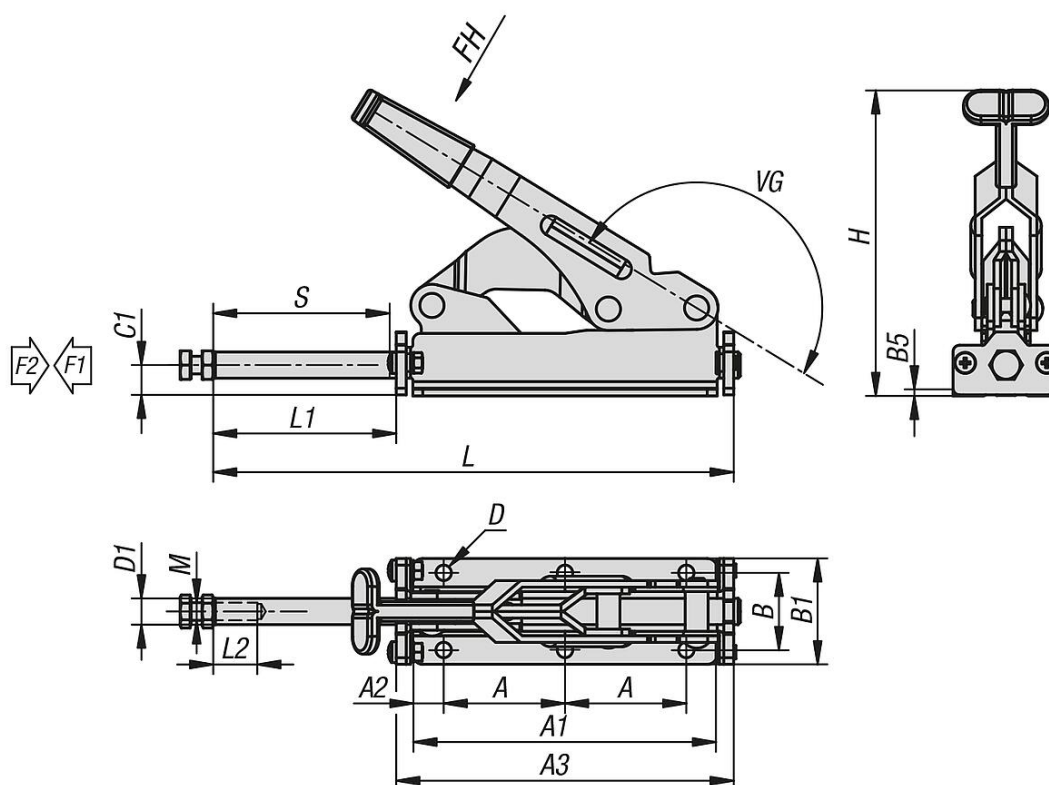

Обзор изделий

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 3000 Н

Номер заказа	A	A1	A2	A3	B	B1	B5	C1	D	D1	H	Ход S	L	L1	L2	M	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - H	Зажимное усилие F1 H	Крепежная сила F2 H
K2286.03000	55	138	14	153	35	48	3	14	7	11,9	139	80	236	83	20	M8x30	180°	80	1600	3000

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь Сила зажима до 3000 Н

Обзор изделий
