


Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und vollem Haltearm

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

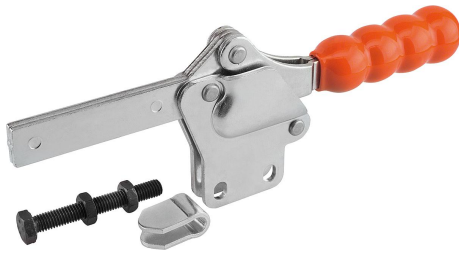

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

verzinkt und passiviert.

Kunststoffgriff ölbeständig.

Hinweis:

Spindelschelle anschweißbar.

Zubehör:

K0100


K0101

K0102

K0103

K0106

Zeichnungen

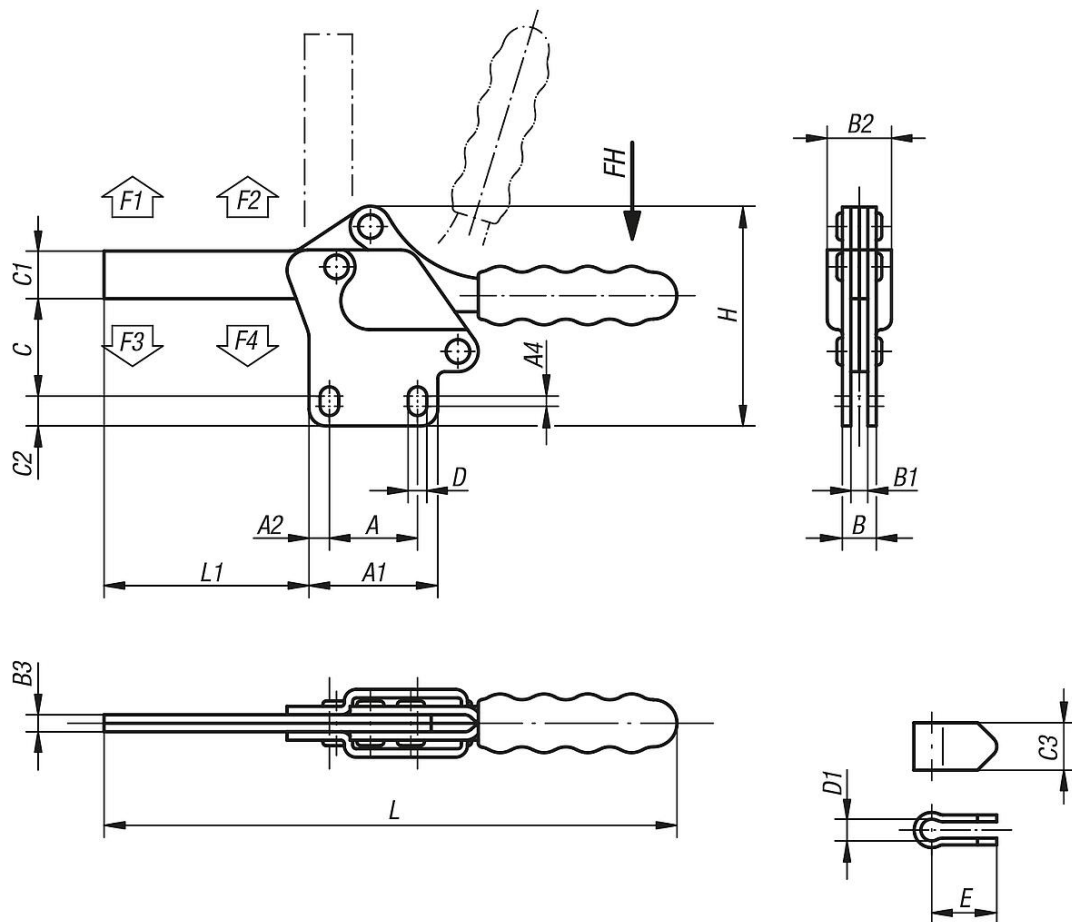

Artikelübersicht

Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und vollem Haltearm

Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und vollem Haltearm

Artikelübersicht

| Bestellnummer | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Handkraft FH N | Haltekraft F1 N | Haltekraft F2 N | Spannkraft F3 N | Spannkraft F4 N | passender Kunststoffgriff |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| K0073.0250 | 95° | 80° | 200 | 1500 | 3500 | 800 | 1950 | K0100.28 |
| K0073.0350 | 90° | 75° | 250 | 2500 | 5500 | 1150 | 3100 | K0100.30 |

| Bestellnummer | A | A1 | A2 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | H | L | L1 | M=Andruckspindel |
|-------------------|------|----|----|-----|----|----|----|----|----|------|----|------|-----|------|----|-------|-----|-----|------------------|
| K0073.0250 | 26 | 42 | 8 | 2,6 | 12 | 6 | 23 | 6 | 39 | 17,5 | 10 | 17,5 | 6,6 | 8,3 | 24 | 82 | 226 | 82 | M8x60 |
| K0073.0350 | 41,2 | 59 | 9 | 2 | 16 | 8 | 30 | 8 | 54 | 24 | 10 | 22 | 8,7 | 10,3 | 30 | 109,5 | 274 | 110 | M10x80 |