

Klemmhebel Kunststoff unverstellbar, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.

Ausführung:

Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau passiviert.


Hinweis:

Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

Zeichnungen

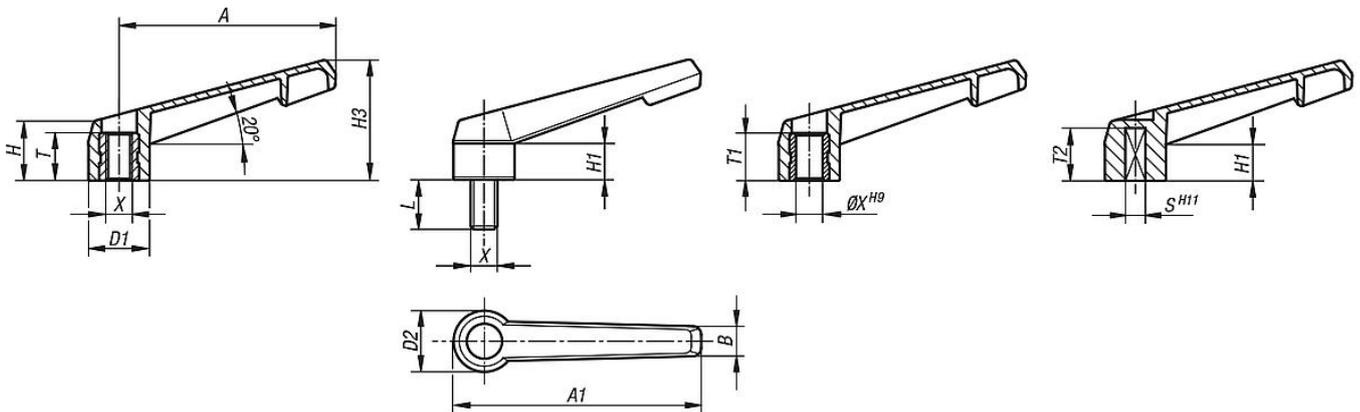

Artikelübersicht

Klemmhebel unverstellbar mit Innengewinde

| Bestellnummer | Gewindeart | Größe | X | T | D1 | D2 | H | H1 | H3 | A | A1 | B |
|---------------|--------------|-------|-----|----|------|------|----|----|------|-----|-----|----|
| K0175.104000 | Innengewinde | 1 | M4 | 10 | 13,8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 40 | 47 | 8 |
| K0175.105000 | Innengewinde | 1 | M5 | 10 | 13,8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 40 | 47 | 8 |
| K0175.106000 | Innengewinde | 1 | M6 | 10 | 13,8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 40 | 47 | 8 |
| K0175.208000 | Innengewinde | 2 | M8 | 14 | 18,3 | 18,5 | 18 | 11 | 36,5 | 65 | 75 | 9 |
| K0175.310000 | Innengewinde | 3 | M10 | 14 | 21,8 | 22 | 22 | 14 | 45 | 80 | 91 | 11 |
| K0175.412000 | Innengewinde | 4 | M12 | 18 | 25,8 | 26 | 26 | 17 | 54 | 95 | 108 | 13 |
| K0175.516000 | Innengewinde | 5 | M16 | 18 | 30,8 | 31 | 31 | 21 | 63 | 110 | 126 | 16 |

Klemmhebel unverstellbar mit Außengewinde

| Bestellnummer | Gewindeart | Größe | X | D1 | D2 | H | H1 | H3 | A | A1 | B | L |
|---------------|--------------|-------|-----|------|------|----|----|------|----|-----|----|----------|
| K0175.105X | Außengewinde | 1 | M5 | 13,8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 40 | 47 | 8 | 20 |
| K0175.106X | Außengewinde | 1 | M6 | 13,8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 40 | 47 | 8 | 20 |
| K0175.208X | Außengewinde | 2 | M8 | 18,3 | 18,5 | 18 | 11 | 36,5 | 65 | 75 | 9 | 15/20/30 |
| K0175.310X | Außengewinde | 3 | M10 | 21,8 | 22 | 22 | 14 | 45 | 80 | 91 | 11 | 30 |
| K0175.412X | Außengewinde | 4 | M12 | 25,8 | 26 | 26 | 17 | 54 | 95 | 108 | 13 | 30 |

Klemmhebel Kunststoff unverstellbar, Gewindeinsatz Stahl blau passiviert

Artikelübersicht

| Bestellnummer | Gewindeart | Größe | X | D1 | D2 | H | H1 | H3 | A | A1 | B | L |
|---------------|--------------|-------|-----|------|----|----|----|----|-----|-----|----|----|
| K0175.516X | Außengewinde | 5 | M16 | 30,8 | 31 | 31 | 21 | 63 | 110 | 126 | 16 | 40 |

Klemmhebel unverstellbar mit Passbohrung

| Bestellnummer | Gewindeart | Größe | X | T1 | D1 | D2 | H | H1 | H3 | A | A1 | B |
|---------------|-------------|-------|----|----|------|------|----|----|------|-----|-----|----|
| K0175.106001 | Passbohrung | 1 | 6 | 10 | 13,8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 40 | 47 | 8 |
| K0175.208001 | Passbohrung | 2 | 8 | 14 | 18,3 | 18,5 | 18 | 11 | 36,5 | 65 | 75 | 9 |
| K0175.310001 | Passbohrung | 3 | 10 | 14 | 21,8 | 22 | 22 | 14 | 45 | 80 | 91 | 11 |
| K0175.412001 | Passbohrung | 4 | 12 | 18 | 25,8 | 26 | 26 | 17 | 54 | 95 | 108 | 13 |
| K0175.516001 | Passbohrung | 5 | 16 | 18 | 30,8 | 31 | 31 | 21 | 63 | 110 | 126 | 16 |

Klemmhebel unverstellbar mit Innenvierkant

| Bestellnummer | Gewindeart | Größe | S | T2 | D1 | D2 | H | H1 | H3 | A | A1 | B |
|---------------|---------------|-------|----|----|------|------|----|----|------|-----|-----|----|
| K0175.105002 | Innenvierkant | 1 | 5 | 13 | 13,8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 40 | 47 | 8 |
| K0175.206002 | Innenvierkant | 2 | 6 | 16 | 18,3 | 18,5 | 18 | 11 | 36,5 | 65 | 75 | 9 |
| K0175.308002 | Innenvierkant | 3 | 8 | 18 | 21,8 | 22 | 22 | 14 | 45 | 80 | 91 | 11 |
| K0175.410002 | Innenvierkant | 4 | 10 | 20 | 25,8 | 26 | 26 | 17 | 54 | 95 | 108 | 13 |
| K0175.512002 | Innenvierkant | 5 | 12 | 26 | 30,8 | 31 | 31 | 21 | 63 | 110 | 126 | 16 |