

Spannhebel mit Innengewinde

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.

Ausführung:

brüniert.

Hinweis:


Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.

Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.

Auf Anfrage:

Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungen

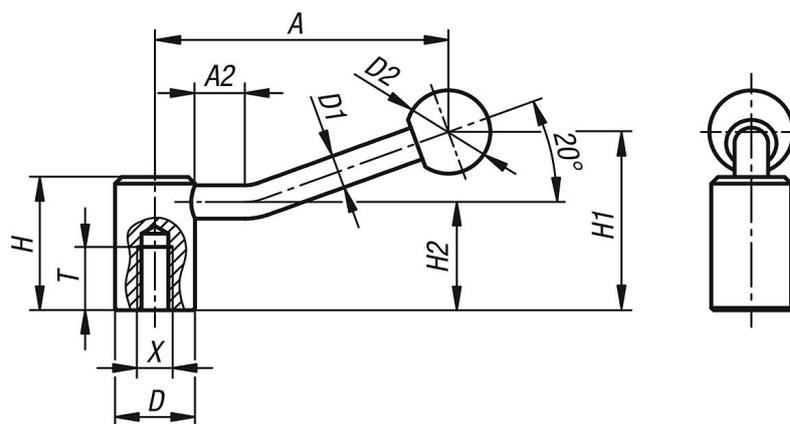

Artikelübersicht

Spannhebel

Bestellnummer	Gewindeart	Größe	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2
K0176.208	Innengewinde	1	M8	18	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K0176.210	Innengewinde	1	M10	18	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K0176.2101	Innengewinde	2	M10	20	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K0176.212	Innengewinde	2	M12	20	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K0176.216	Innengewinde	3	M16	23	33	13	32	52	72	41	121	15
K0176.220	Innengewinde	4	M20	26	41	13	32	61	80	49	123	15