

Spannhebel flach mit Innenstern

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.

Ausführung:

brüniert.


Hinweis:

Spannhebel flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.
Die Ausführung mit Innenstern ist so ausgebildet, dass ein Umsetzen um jeweils 45° möglich ist.

Auf Anfrage:

Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungen

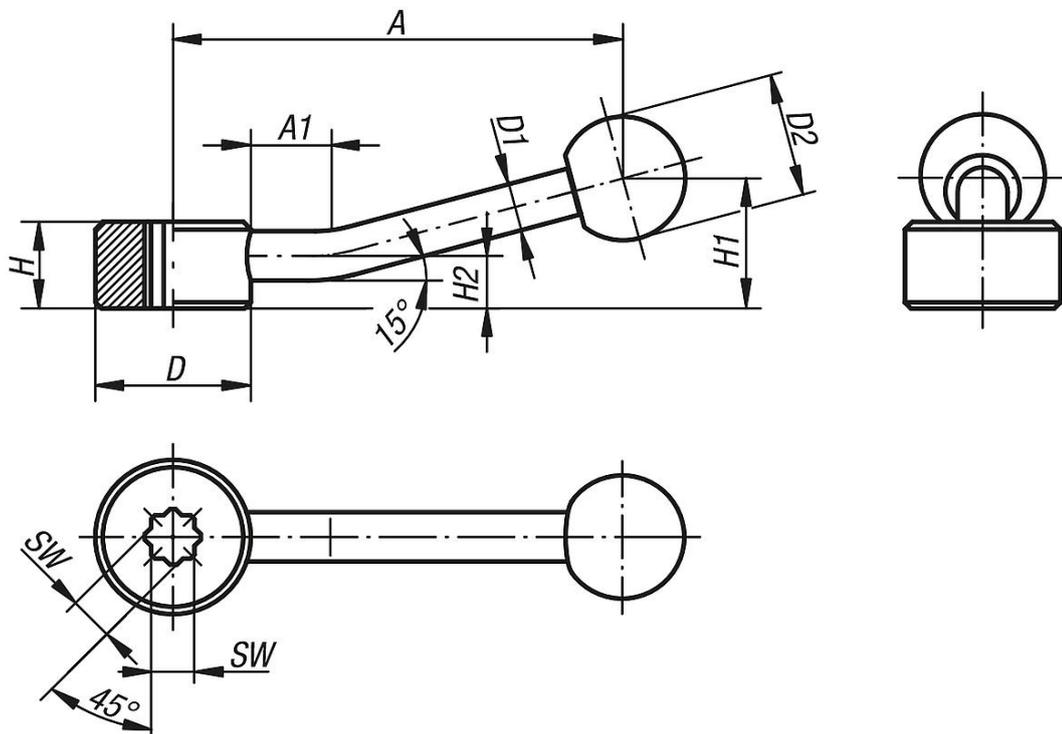

Artikelübersicht

Bestellnummer	Befestigungsart	SW	A=Grifflänge	A1	D	D1	D2	H	H1	H2
K0177.305	Innenstern	5,5	75	15	25	8	20	14	22	8,5
K0177.307	Innenstern	7	75	15	25	8	20	14	22	8,5
K0177.309	Innenstern	9	100	15	33	10	25	17	27	10
K0177.311	Innenstern	11	100	15	33	10	25	17	27	10
K0177.314	Innenstern	14	128	15	41	12	30	20	36	11,5

Spannhebel flach mit Innenstern

Artikelübersicht

Bestellnummer	Befestigungsart	SW	A=Grifflänge	A1	D	D1	D2	H	H1	H2
K0177.319	Innenstern	19	128	15	41	12	30	20	36	11,5