

## Schalengriffe Aluminium klappbar

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

# 19"



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Griffschale und Klappgriff aus Aluminiumprofil.

Abschlusskappen Polyamid.

Form A Befestigung durch Gummiprofil.

Form B Befestigung durch 2 Senkschrauben, Stahl.

#### Ausführung:

Griffschale und Klappgriff glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.

#### Hinweis:

Schalengriffe klappbar Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm durch 2 Weichplastik-Profile montiert werden.

Schalengriffe klappbar Form B können alternativ mit 2 Senkschrauben von außen befestigt werden.

Zwei Kreuznuten für M4-Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.


#### Montage:

Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten.

Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.

# Schalengriffe Aluminium klappbar

## Zeichnungen

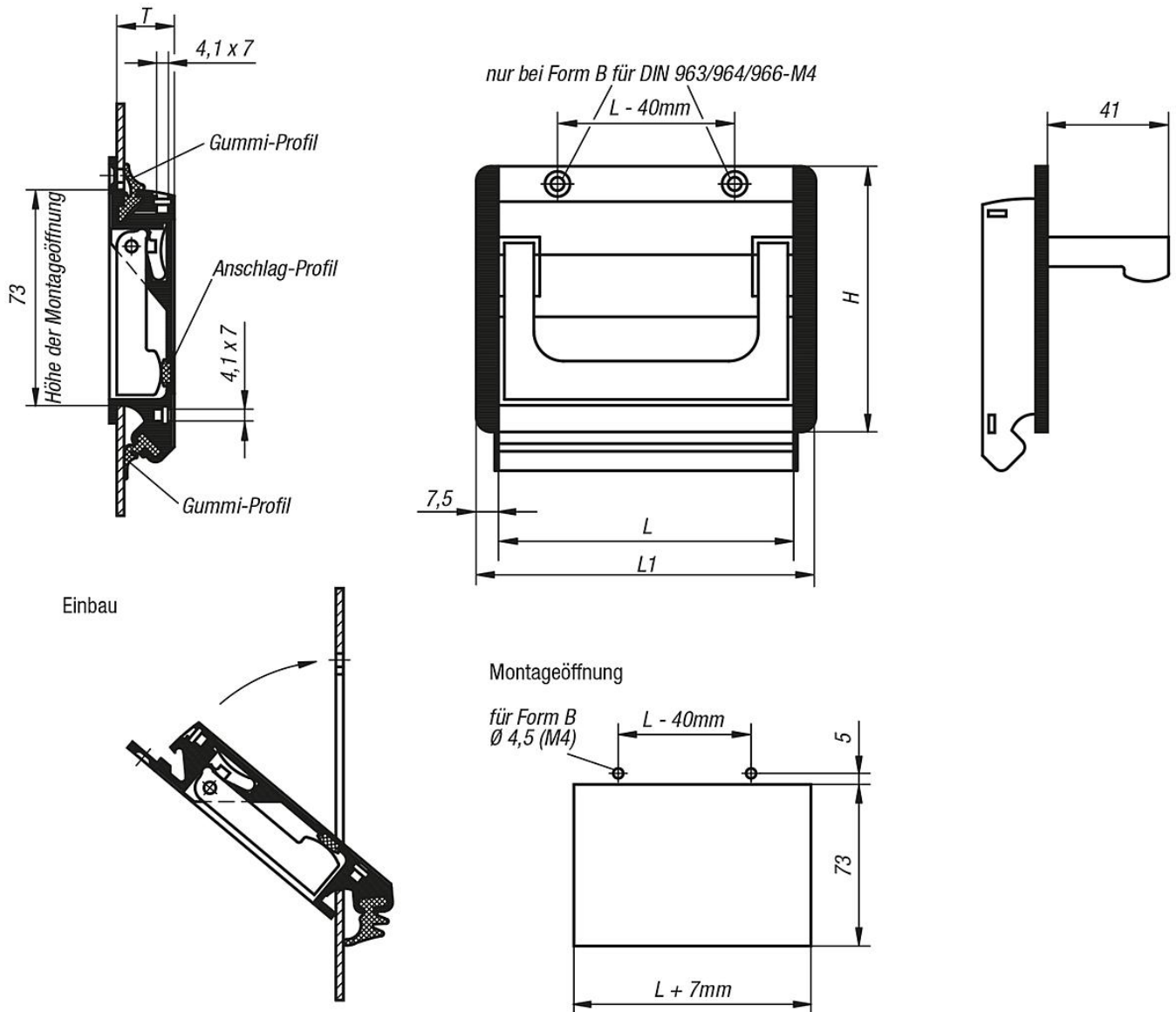

## Artikelübersicht

### Schalengriffe klappbar

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Form	Ausführung 2	H	L	L1	T	Montageöffnung	Tragkraft N
K0239.10011	schwarz	A	steckbar	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11811	schwarz	A	steckbar	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16711	schwarz	A	steckbar	90	167	182	19,5	174 x 73	500
K0239.10013	natur	A	steckbar	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11813	natur	A	steckbar	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16713	natur	A	steckbar	90	167	182	19,5	174 x 73	500
K0239.10021	schwarz	B	anschraubbar	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11821	schwarz	B	anschraubbar	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16721	schwarz	B	anschraubbar	90	167	182	19,5	174 x 73	500
K0239.10023	natur	B	anschraubbar	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11823	natur	B	anschraubbar	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16723	natur	B	anschraubbar	90	167	182	19,5	174 x 73	500

