

Entlüftungsschrauben mit Ölmesstab Form A, ohne Luftfilter

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.

Ölmesstab Zink.

O-Ring Gummi (NBR).

Ausführung:

Gehäuse schwarz.

Deckel rot.

Ölmesstab phosphatiert.

Hinweis:

Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters.

Form A: ohne Luftfilter

Form B: mit Luftfilter

Temperaturbereich:

Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.

Auf Anfrage:


Min-Max-Markierungskerben.

Zeichnungshinweis:

1) Deckel

2) O-Ring

Zeichnungen

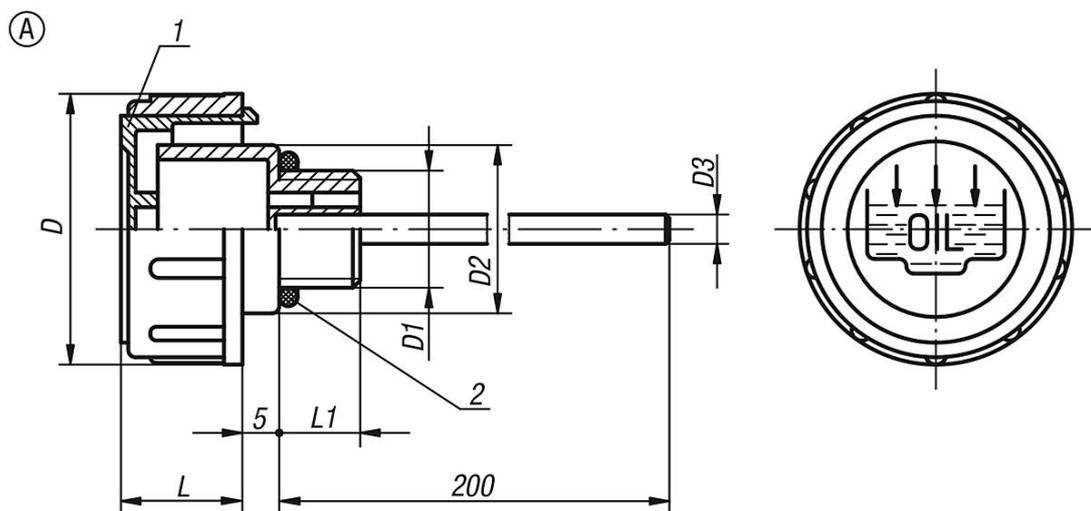

Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 |
|---------------|------|----|--------|----|----|----|----|
| K0465.136038 | A | 36 | G3/8 | 23 | 4 | 17 | 11 |
| K0465.141012 | A | 41 | G1/2 | 28 | 4 | 18 | 12 |
| K0465.147034 | A | 47 | G3/4 | 33 | 5 | 17 | 12 |
| K0465.152100 | A | 52 | G1 | 38 | 5 | 20 | 12 |
| K0465.163114 | A | 63 | G1 1/4 | 49 | 5 | 23 | 13 |

Entlüftungsschrauben mit Ölmesstab Form A, ohne Luftfilter**Artikelübersicht**

| Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 |
|---------------|------|----|---------|----|----|------|------|
| K0465.163112 | A | 63 | G1 1/2 | 55 | 5 | 23 | 13,5 |
| K0465.1361615 | A | 36 | M16x1,5 | 23 | 4 | 17 | 11 |
| K0465.1411815 | A | 41 | M18x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 |
| K0465.1412015 | A | 41 | M20x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 |
| K0465.1412215 | A | 41 | M22x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 |