

## Stellfüße mit Rändelteller

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen




### Beschreibung

**Werkstoff:**  
Polyamid.  
Schraube Stahl.

**Ausführung:**  
schwarz.  
Schraube verzinkt.

**Hinweis:**  
Stellfuß mit gerändelter Stellfläche. Starre Ausführung.

### Zeichnungen

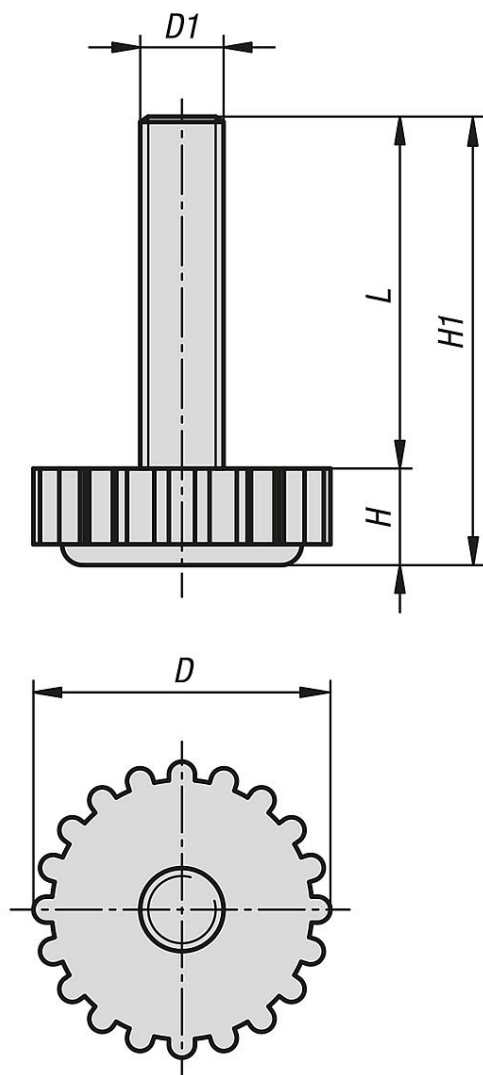

### Artikelübersicht

#### Stellfüße mit Rändelteller

## Stellfüße mit Rändelteller

### Artikelübersicht

| Bestellnummer  | D    | D1 | H   | H1   | L  | Belastbarkeit<br>max. kN (nur bei<br>statischer Belastung) |
|----------------|------|----|-----|------|----|--|
| K0677.2805X016 | 28,5 | M5 | 9,3 | 25,3 | 16 | 2  |
| K0677.2805X020 | 28,5 | M5 | 9,3 | 29,3 | 20 | 2  |
| K0677.2805X025 | 28,5 | M5 | 9,3 | 34,3 | 25 | 2  |
| K0677.2805X040 | 28,5 | M5 | 9,3 | 49,3 | 40 | 2  |
| K0677.2806X016 | 28,5 | M6 | 9,3 | 25,3 | 16 | 3,5  |
| K0677.2806X020 | 28,5 | M6 | 9,3 | 29,3 | 20 | 3,5  |
| K0677.2806X030 | 28,5 | M6 | 9,3 | 39,3 | 30 | 3,5  |
| K0677.2806X040 | 28,5 | M6 | 9,3 | 49,3 | 40 | 3,5  |
| K0677.2806X050 | 28,5 | M6 | 9,3 | 59,3 | 50 | 3,5  |
| K0677.2808X016 | 28,5 | M8 | 9,3 | 25,3 | 16 | 4,5  |
| K0677.2808X020 | 28,5 | M8 | 9,3 | 29,3 | 20 | 4,5  |
| K0677.2808X030 | 28,5 | M8 | 9,3 | 39,3 | 30 | 4,5  |
| K0677.2808X040 | 28,5 | M8 | 9,3 | 49,3 | 40 | 4,5  |
| K0677.2808X050 | 28,5 | M8 | 9,3 | 59,3 | 50 | 4,5  |
| K0677.2808X060 | 28,5 | M8 | 9,3 | 69,3 | 60 | 4,5  |
| K0677.2808X080 | 28,5 | M8 | 9,3 | 89,3 | 80 | 4,5  |