

Griffstangen, Form C

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Knöpfe Duroplast PF 31.


Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.

Stahl brüniert oder Edelstahl blank.

Zeichnungen

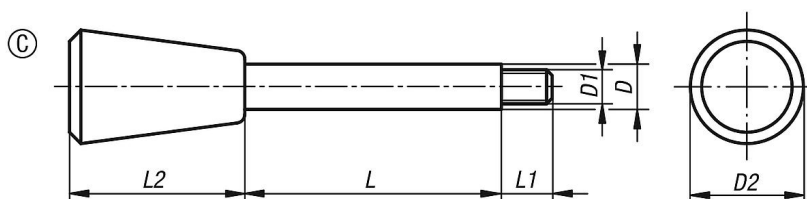

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Form	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.408X35	Stahl	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.408X50	Stahl	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.408X65	Stahl	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.410X50	Stahl	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.410X65	Stahl	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.410X80	Stahl	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.410X100	Stahl	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.412X65	Stahl	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.412X80	Stahl	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.412X100	Stahl	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.412X125	Stahl	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.414X80	Stahl	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.414X100	Stahl	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.414X125	Stahl	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.414X160	Stahl	C	14	M12	35	160	16	53
K0179.1408X35	Edelstahl	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.1408X50	Edelstahl	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.1408X65	Edelstahl	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.1410X50	Edelstahl	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.1410X65	Edelstahl	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.1410X80	Edelstahl	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.1410X100	Edelstahl	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.1412X65	Edelstahl	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.1412X80	Edelstahl	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.1412X100	Edelstahl	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.1412X125	Edelstahl	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.1414X80	Edelstahl	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.1414X100	Edelstahl	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.1414X125	Edelstahl	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.1414X160	Edelstahl	C	14	M12	35	160	16	53

