

Griffstangen, Form E

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Knöpfe Duroplast PF 31.


Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.

Stahl brüniert oder Edelstahl blank.

Zeichnungen

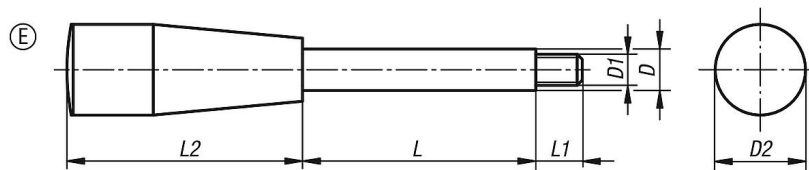

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	Form	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.608X35	Stahl	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.608X50	Stahl	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.608X65	Stahl	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.610X50	Stahl	E	10	M8	23	50	13	61
K0179.610X65	Stahl	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.610X80	Stahl	E	10	M8	23	80	13	61
K0179.610X100	Stahl	E	10	M8	23	100	13	61
K0179.612X65	Stahl	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.612X80	Stahl	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.612X100	Stahl	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.612X125	Stahl	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.614X80	Stahl	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.614X100	Stahl	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.614X125	Stahl	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.614X160	Stahl	E	14	M12	29	160	16	71
K0179.1608X35	Edelstahl	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.1608X50	Edelstahl	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.1608X65	Edelstahl	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.1610X50	Edelstahl	E	10	M8	23	50	13	61
K0179.1610X65	Edelstahl	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.1610X80	Edelstahl	E	10	M8	23	80	13	61
K0179.1610X100	Edelstahl	E	10	M8	23	100	13	61
K0179.1612X65	Edelstahl	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.1612X80	Edelstahl	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.1612X100	Edelstahl	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.1612X125	Edelstahl	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.1614X80	Edelstahl	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.1614X100	Edelstahl	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.1614X125	Edelstahl	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.1614X160	Edelstahl	E	14	M12	29	160	16	71

