

Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Edelstahl.
Griffelement Polyamid.
Entriegelungsbügel TPE.

Ausführung:

blank.
Griffelement blau, schwarz oder rot.

Hinweis:

Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Kräfteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.

Auf Anfrage:

weitere Grifffarben.

Zubehör:


K0106
K0384
K0390
K0392
K0667

Zeichnungshinweis:

1) Anschlagstift Position 1
2) Anschlagstift Position 2


Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

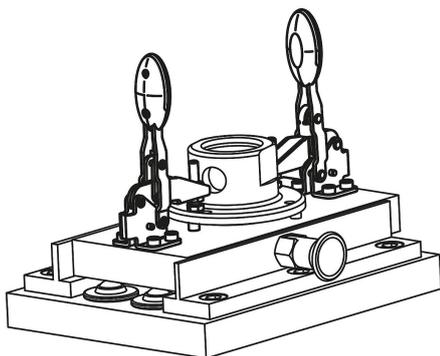

Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Zeichnungen

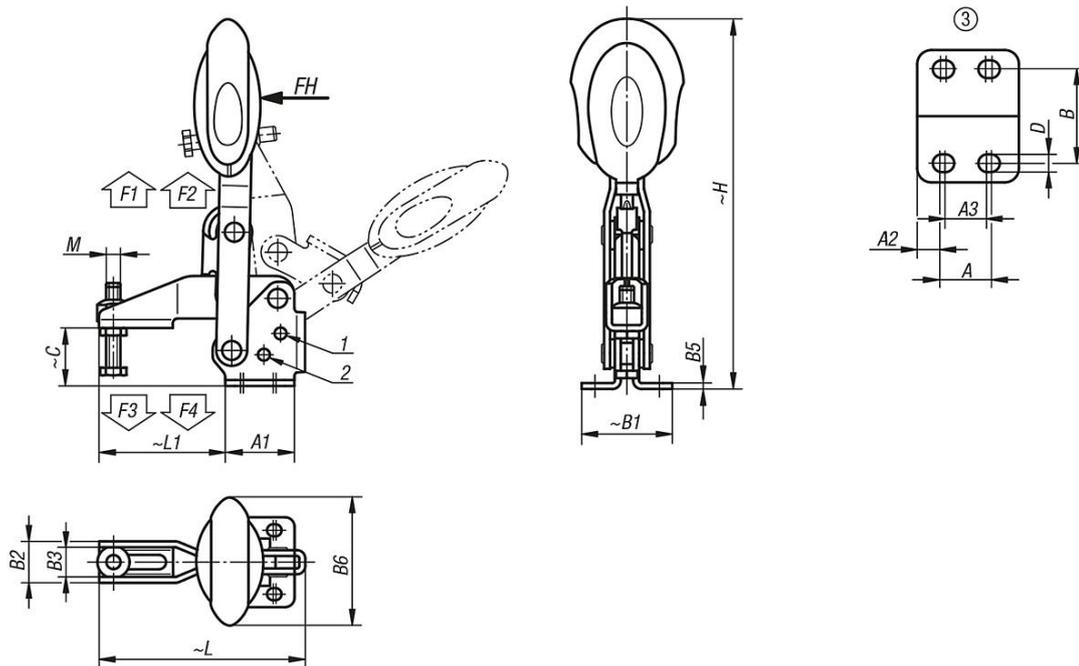

Artikelübersicht

Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Bestellnummer	Farbe Komponente	Öffnungswinkel Haltearm Position 1	Öffnungswinkel Haltearm Position 2	Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag	Öffnungswinkel Griff Position 1	Öffnungswinkel Griff Position 2	Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag	Handkraft FH N	Haltekraft F1 N	Haltekraft F2 N	Spannkraft F3 N	Spannkraft F4 N
K0662.106101	ultramarinblau RAL 5002	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
K0662.108101	ultramarinblau RAL 5002	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350
K0662.106100	schwarzgrau RAL 7021	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
K0662.108100	schwarzgrau RAL 7021	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350
K0662.106103	verkehrsrot RAL 3020	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
K0662.108103	verkehrsrot RAL 3020	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350

Bestellnummer	Farbe Komponente	Lochbild	M	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B5	B6	C	D	H	L	L1
K0662.106101	ultramarinblau RAL 5002	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,5	2,5	53,4	24,9	5,5	163	86,5	53
K0662.108101	ultramarinblau RAL 5002	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,6	2,5	51,1	32,7	6,8	191,4	107	62
K0662.106100	schwarzgrau RAL 7021	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,5	2,5	53,4	24,9	5,5	163	86,5	53
K0662.108100	schwarzgrau RAL 7021	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,6	2,5	51,1	32,7	6,8	191,4	107	62
K0662.106103	verkehrsrot RAL 3020	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,5	2,5	53,4	24,9	5,5	163	86,5	53
K0662.108103	verkehrsrot RAL 3020	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,6	2,5	51,1	32,7	6,8	191,4	107	62