

Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und vollem Haltearm

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

Stahl verzinkt.

Kunststoffgriff ölbeständig.

Hinweis:

Andruckspindel mit Neoprendruckstück.

Spindelschelle anschweißbar.

Zubehör:

K0688

K0689

K0690

K0101

K1442

K0102

K0103


K1443

K0104

K0106

Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und vollem Haltearm

Zeichnungen

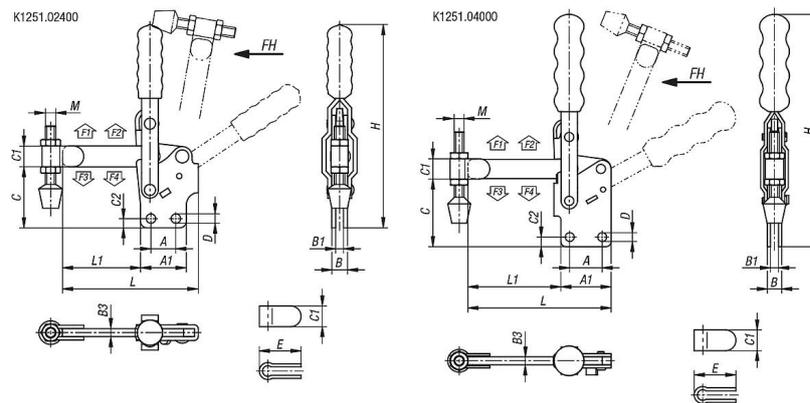

Artikelübersicht

Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und vollem Haltearm

Bestellnummer	Öffnungswinkel		Handkraft FH N	Haltekraft		Spannkraft		Spannkraft F4 N
	Haltearm	Griff		F1 N	F2 N	F3 N		
K1251.02400	100°	56°	150	1200	2400	800	1600	
K1251.04000	112°	61°	250	2000	4000	1400	3000	

Bestellnummer	A	A1	B	B1	B3	C	C1	C2	D	E	H	L	L1	M
K1251.02400	19	34,9	12	6	6	46,8	16	7,1	7,2	31	156	103,4	59,4	M8x63
K1251.04000	31,8	49,2	14	8	8	67,2	19	9,5	8,7	40	229	140,3	91,1	M10x85