


Schnellspanner vertikal mit waagrechttem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

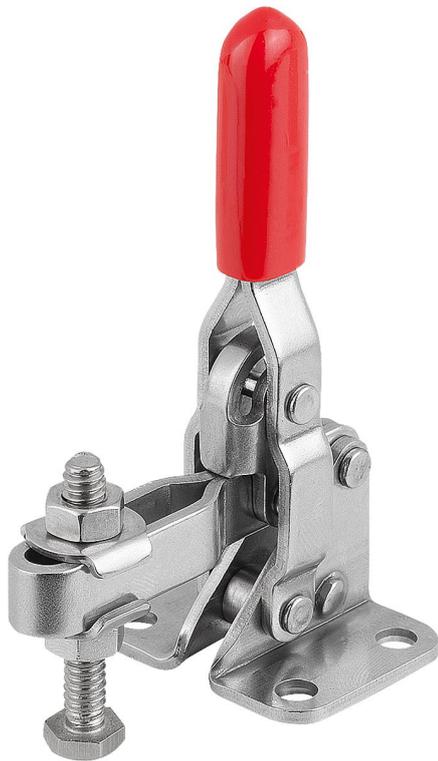

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl.

Ausführung:

Stahl verzinkt.

Edelstahl blank.

Kunststoffgriff ölbeständig.

Hinweis:

Bei der Ausführung K1256.01000 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.

Zubehör:

K0101

K1442

K0102

K0103

K1443

K0106

K1441


Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Schnellspanner vertikal mit waagrechttem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Zeichnungen

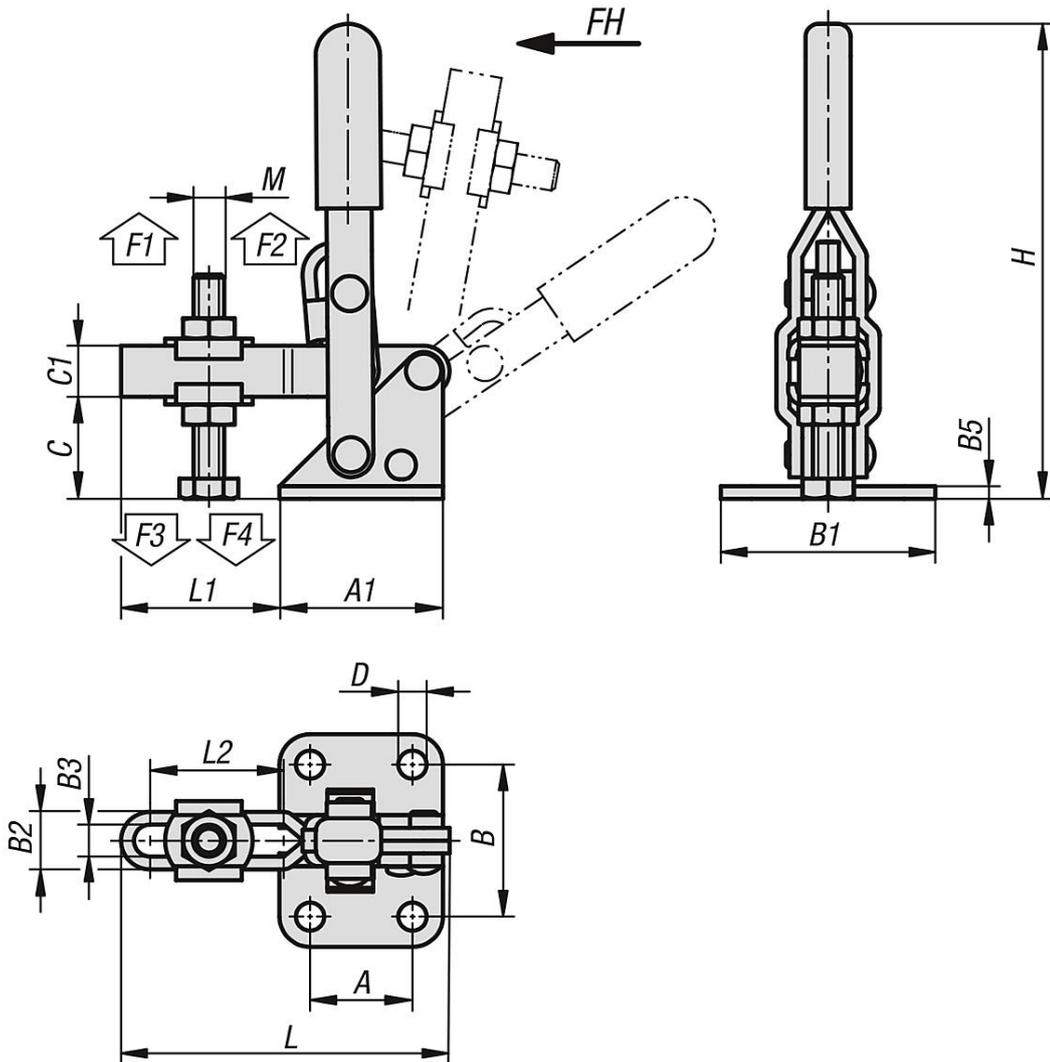

Artikelübersicht

Schnellspanner vertikal mit waagrechttem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Bestellnummer	Material Grundkörper	Öffnungswinkel Haltearm	Öffnungswinkel Griff	Handkraft FH N	Haltekraft F1 N	Haltekraft F2 N	Spannkraft F3 N	Spannkraft F4 N
K1256.01000	Stahl	100°	56°	50	700	1000	500	700
K1256.11000	Edelstahl	100°	56°	50	700	1000	500	700

Bestellnummer	Material Grundkörper	A	A1	B	B1	B2	B3	B5	C	C1	D	H	L	L1	L2	M
K1256.01000	Stahl	15,9	25,4	23,8	33,3	9	5	2	16	8	4,4	74,4	51	24,6	20,8	M5x37
K1256.11000	Edelstahl	15,9	25,4	23,8	33,3	9	5	2	16	8	4,4	74,4	51	24,6	20,8	M5x30