

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen schwere Ausführung

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse aus Stahlblech.

Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer.

Radkörper aus Aluminium-Druckguss.

Ausführung:

Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.

Hinweis:

Radachse verschraubt.

Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.

Anwendung:

Schwere Lasten können mit Hilfe des Handlings einfach von A nach B transportiert werden. Durch die neue Radserie, entwickelt für Anwendungen mit hohen Lasten in der Intralogistik, werden die Roll- und Schwenkwiderstände reduziert.


Temperaturbereich:

-25 °C bis +70 °C




Stahlblech-Lenk- und Bockrollen schwere Ausführung

Zeichnungen


Lenkrolle

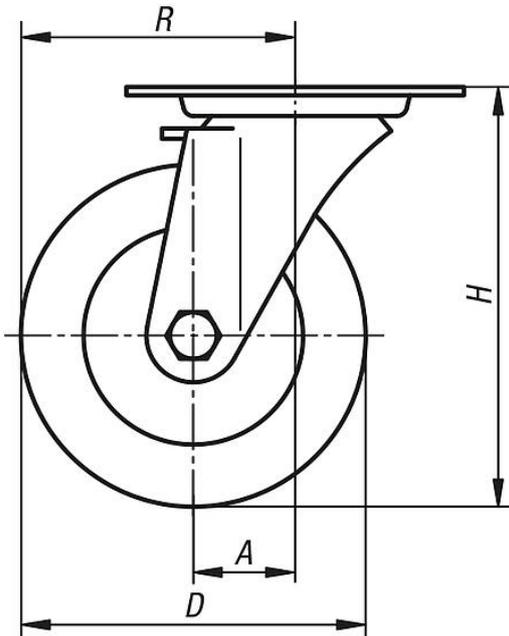

Bockrolle

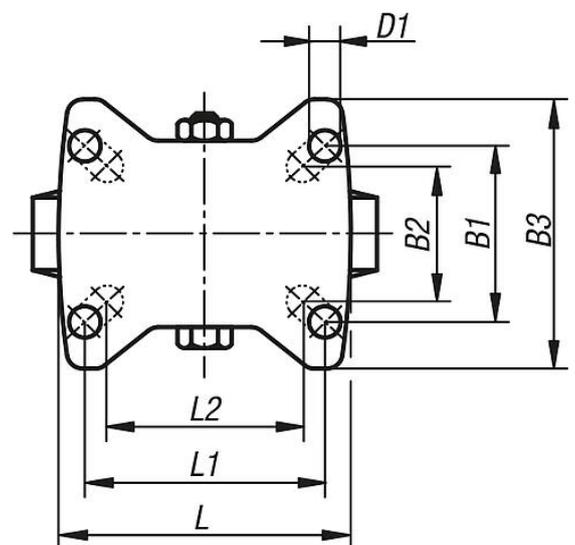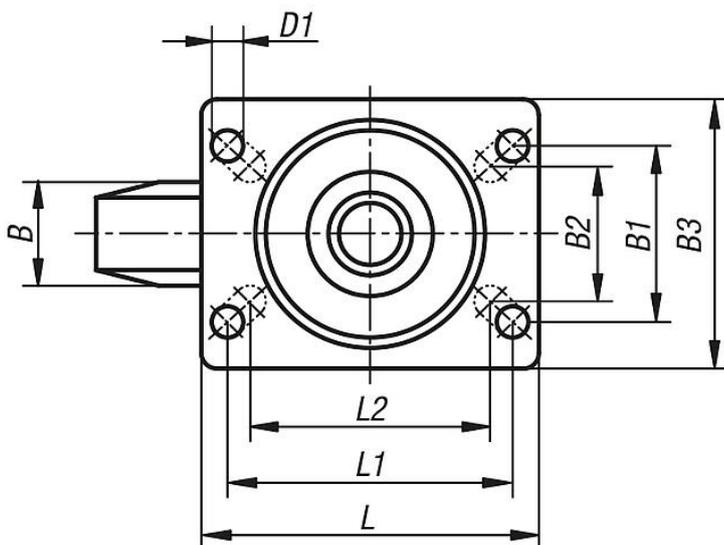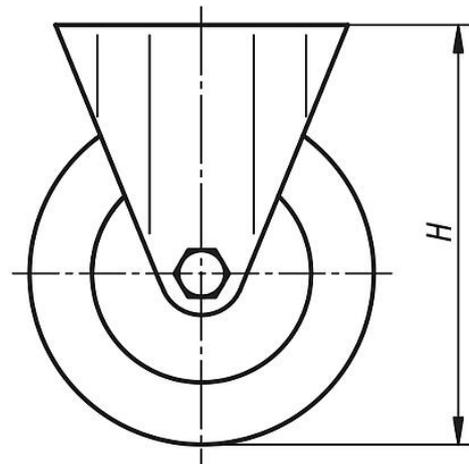

Drehkranzlagerung:

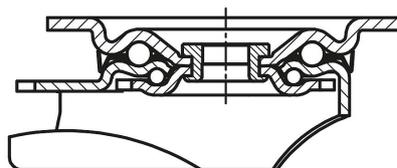

Artikelübersicht

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen schwere Ausführung

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen schwere Ausführung

Artikelübersicht

| Bestellnummer | Benennung | Ausführung 1 | Radlagerung | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Tragfähigkeit kg |
|------------------|-----------|------------------------------|-------------|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-------|---------------------|
| K1788.1010004011 | Bockrolle | ohne Feststellsystem | Kugellager | - | 40 | 60 | 55 | 85 | 100 | 9 | 130 | 100 | 80 | 76 | - | 350 |
| K1788.1010004013 | Bockrolle | ohne Feststellsystem | Kugellager | - | 40 | 80 | 75 | 110 | 100 | 11 | 130 | 140 | 105 | - | - | 350 |
| K1788.1012504011 | Bockrolle | ohne Feststellsystem | Kugellager | - | 40 | 60 | 55 | 85 | 125 | 9 | 155 | 100 | 80 | 76 | - | 350 |
| K1788.1012504013 | Bockrolle | ohne Feststellsystem | Kugellager | - | 40 | 80 | 75 | 110 | 125 | 11 | 155 | 140 | 105 | - | - | 350 |
| K1788.101500501 | Bockrolle | ohne Feststellsystem | Kugellager | - | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | - | - | 500 |
| K1788.101600501 | Bockrolle | ohne Feststellsystem | Kugellager | - | 50 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 202 | 140 | 105 | - | - | 550 |
| K1788.102000501 | Bockrolle | ohne Feststellsystem | Kugellager | - | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 245 | 140 | 105 | - | - | 600 |
| K1788.101000401 | Lenkrolle | ohne Feststellsystem | Kugellager | 45 | 40 | 60 | 55 | 85 | 100 | 9 | 130 | 100 | 80 | 76 | 95 | 350 |
| K1788.101000403 | Lenkrolle | ohne Feststellsystem | Kugellager | 45 | 40 | 80 | 75 | 110 | 100 | 11 | 130 | 140 | 105 | - | 95 | 350 |
| K1788.101250401 | Lenkrolle | ohne Feststellsystem | Kugellager | 48 | 40 | 60 | 55 | 85 | 125 | 9 | 155 | 100 | 80 | 76 | 110,5 | 350 |
| K1788.101250403 | Lenkrolle | ohne Feststellsystem | Kugellager | 48 | 40 | 80 | 75 | 110 | 125 | 11 | 155 | 140 | 105 | - | 110,5 | 350 |
| K1788.10150050 | Lenkrolle | ohne Feststellsystem | Kugellager | 63 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | - | 138 | 500 |
| K1788.10160050 | Lenkrolle | ohne Feststellsystem | Kugellager | 63 | 50 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 202 | 140 | 105 | - | 143 | 550 |
| K1788.10200050 | Lenkrolle | ohne Feststellsystem | Kugellager | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 245 | 140 | 105 | - | 165 | 600 |
| K1788.1010004021 | Lenkrolle | mit Feststellsystem stop-fix | Kugellager | 45 | 40 | 60 | 55 | 85 | 100 | 9 | 130 | 100 | 80 | 76 | 95 | 350 |
| K1788.1010004023 | Lenkrolle | mit Feststellsystem stop-fix | Kugellager | 45 | 40 | 80 | 75 | 110 | 100 | 11 | 130 | 140 | 105 | - | 95 | 350 |
| K1788.1012504021 | Lenkrolle | mit Feststellsystem stop-fix | Kugellager | 48 | 40 | 60 | 55 | 85 | 125 | 9 | 155 | 100 | 80 | 76 | 110,5 | 350 |
| K1788.1012504023 | Lenkrolle | mit Feststellsystem stop-fix | Kugellager | 48 | 40 | 80 | 75 | 110 | 125 | 11 | 155 | 140 | 105 | - | 110,5 | 350 |
| K1788.101500502 | Lenkrolle | mit Feststellsystem stop-fix | Kugellager | 63 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | - | 138 | 500 |
| K1788.101600502 | Lenkrolle | mit Feststellsystem stop-fix | Kugellager | 63 | 50 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 202 | 140 | 105 | - | 143 | 550 |
| K1788.102000502 | Lenkrolle | mit Feststellsystem stop-fix | Kugellager | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 245 | 140 | 105 | - | 165 | 600 |