

## Колпачки защитные из пластика на гайки шестигранные и винты с шестигранной головкой

### Описание товара/фотография продукта



#### Описание

**Материал:**  
Корпус из полиэтилена.


**Исполнение:**  
Корпус черный или белый.

**Указание:**  
Подходит для винтов с шестигранной головкой DIN 931, DIN 933 и шестигранных гаек DIN 934.

**Применение:**  
Защитные колпачки с внутренним шестигранником предназначены для защиты от загрязнений, острых кромок и закрывают выступающие головки винтов и шестигранных гаек.

**Монтаж:**  
Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.

### Чертежи

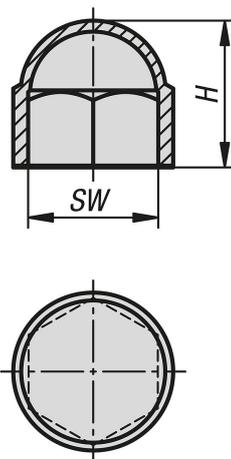

### Обзор изделий

#### Защитные колпачки из пластика на гайки шестигранные и винты с шестигранной головкой

Номер заказа	Цвет основы	H	Резьба	SW
K2030.007	черный	8	M4	7
K2030.008	черный	10	M5	8
K2030.010	черный	12,5	M6	10
K2030.013	черный	15	M8	13
K2030.016	черный	19,5	M10	16
K2030.017	черный	19,5	M10	17
K2030.018	черный	20,5	M12	18
K2030.019	черный	20,5	M12	19
K2030.022	черный	24	M14	22
K2030.024	черный	26	M16	24

## Колпачки защитные из пластика на гайки шестигранные и винты с шестигранной головкой

## Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	H	Резьба	SW
K2030.030	черный	32,5	M20	30
K2030.032	черный	36	M22	32
K2030.036	черный	39	M24	36
K2030.046	черный	50	M30	46
K2030.107	белый	8	M4	7
K2030.108	белый	10	M5	8
K2030.110	белый	12,5	M6	10
K2030.113	белый	15	M8	13
K2030.116	белый	19,5	M10	16
K2030.117	белый	19,5	M10	17
K2030.118	белый	20,5	M12	18
K2030.119	белый	20,5	M12	19
K2030.122	белый	24	M14	22
K2030.124	белый	26	M16	24
K2030.130	белый	32,5	M20	30
K2030.132	белый	36	M22	32
K2030.136	белый	39	M24	36
K2030.146	белый	50	M30	46