

## Резбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Основной корпус из полиамида.

#### Исполнение:

Корпус, черный.


#### Указание:

Резбовые пробки используются для простого крепления опор и шарнирных оснований на трубах.

#### Монтаж:

Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.

### Чертежи

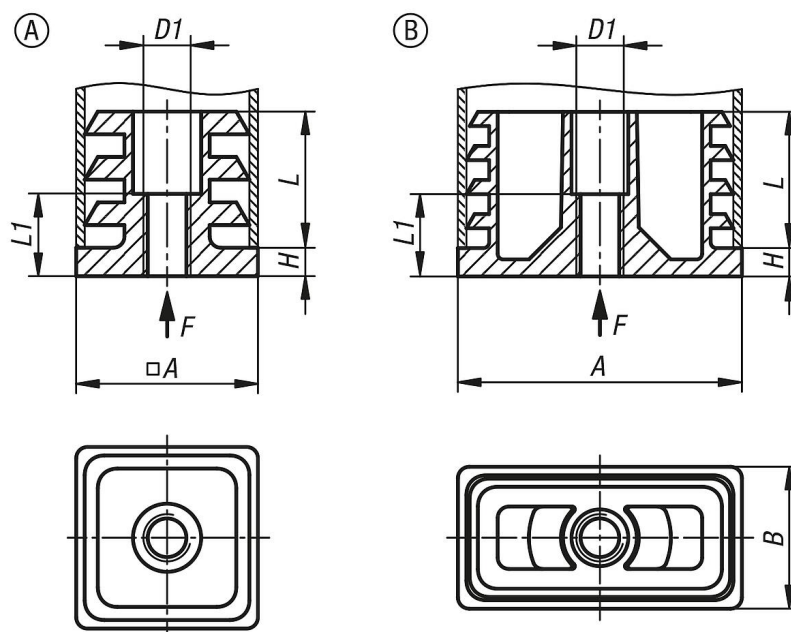

### Обзор изделий

#### Заглушка резьбовая из пластика для труб прямоугольного сечения

| Номер заказа     | Форма | Тип формы  | A  | B | D1 | H | L    | L1   | Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке) | Подходящий к |
|------------------|-------|------------|----|---|----|---|------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| K2031.2020081520 | A     | квадратный | 20 | - | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2                                                               | 20x20x1,5-2  |
| K2031.2222081520 | A     | квадратный | 22 | - | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2                                                               | 22x22x1,5-2  |
| K2031.2525081520 | A     | квадратный | 25 | - | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2                                                               | 25x25x1,5-2  |
| K2031.3030081520 | A     | квадратный | 30 | - | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2                                                               | 30x30x1,5-2  |
| K2031.3030082530 | A     | квадратный | 30 | - | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2                                                               | 30x30x2,5-3  |
| K2031.3232081520 | A     | квадратный | 32 | - | M8 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 32x32x1,5-2  |
| K2031.3434081520 | A     | квадратный | 34 | - | M8 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 34x34x1,5-2  |
| K2031.3535081520 | A     | квадратный | 35 | - | M8 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 35x35x1,5-2  |
| K2031.3838081520 | A     | квадратный | 38 | - | M8 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 38x38x1,5-2  |
| K2031.4040081520 | A     | квадратный | 40 | - | M8 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 40x40x1,5-2  |

# Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения

## Обзор изделий

| Номер заказа     | Форма | Тип формы     | A  | B  | D1  | H | L    | L1   | Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке) | Подходящий к |
|------------------|-------|---------------|----|----|-----|---|------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| K2031.4040082530 | A     | квадратный    | 40 | -  | M8  | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 40x40x2,5-3  |
| K2031.4545081520 | A     | квадратный    | 45 | -  | M8  | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 45x45x1,5-2  |
| K2031.5050081520 | A     | квадратный    | 50 | -  | M8  | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 50x50x1,5-2  |
| K2031.5050082530 | A     | квадратный    | 50 | -  | M8  | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 50x50x2,5-3  |
| K2031.2020101520 | A     | квадратный    | 20 | -  | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2                                                               | 20x20x1,5-2  |
| K2031.2222101520 | A     | квадратный    | 22 | -  | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2                                                               | 22x22x1,5-2  |
| K2031.2525101520 | A     | квадратный    | 25 | -  | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2                                                               | 25x25x1,5-2  |
| K2031.3030101520 | A     | квадратный    | 30 | -  | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2                                                               | 30x30x1,5-2  |
| K2031.3030102530 | A     | квадратный    | 30 | -  | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2                                                               | 30x30x2,5-3  |
| K2031.3232101520 | A     | квадратный    | 32 | -  | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 32x32x1,5-2  |
| K2031.3434101520 | A     | квадратный    | 34 | -  | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 34x34x1,5-2  |
| K2031.3535101520 | A     | квадратный    | 35 | -  | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 35x35x1,5-2  |
| K2031.3838101520 | A     | квадратный    | 38 | -  | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 38x38x1,5-2  |
| K2031.4040101520 | A     | квадратный    | 40 | -  | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 40x40x1,5-2  |
| K2031.4040102530 | A     | квадратный    | 40 | -  | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 40x40x2,5-3  |
| K2031.4545101520 | A     | квадратный    | 45 | -  | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 45x45x1,5-2  |
| K2031.5050101520 | A     | квадратный    | 50 | -  | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 50x50x1,5-2  |
| K2031.5050102530 | A     | квадратный    | 50 | -  | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 50x50x2,5-3  |
| K2031.2525121520 | A     | квадратный    | 25 | -  | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2                                                               | 25x25x1,5-2  |
| K2031.3030121520 | A     | квадратный    | 30 | -  | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2                                                               | 30x30x1,5-2  |
| K2031.3030122530 | A     | квадратный    | 30 | -  | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2                                                               | 30x30x2,5-3  |
| K2031.3232121520 | A     | квадратный    | 32 | -  | M12 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 32x32x1,5-2  |
| K2031.3434121520 | A     | квадратный    | 34 | -  | M12 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 34x34x1,5-2  |
| K2031.3535121520 | A     | квадратный    | 35 | -  | M12 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 35x35x1,5-2  |
| K2031.3838121520 | A     | квадратный    | 38 | -  | M12 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 38x38x1,5-2  |
| K2031.4040121520 | A     | квадратный    | 40 | -  | M12 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 40x40x1,5-2  |
| K2031.4040122530 | A     | квадратный    | 40 | -  | M12 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 40x40x2,5-3  |
| K2031.4545121520 | A     | квадратный    | 45 | -  | M12 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 45x45x1,5-2  |
| K2031.5050121520 | A     | квадратный    | 50 | -  | M12 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 50x50x1,5-2  |
| K2031.5050122530 | A     | квадратный    | 50 | -  | M12 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 50x50x2,5-3  |
| K2031.4020081520 | B     | прямоугольный | 40 | 20 | M8  | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 40x20x1,5-2  |
| K2031.4025081520 | B     | прямоугольный | 40 | 25 | M8  | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 40x25x1,5-2  |
| K2031.4030081520 | B     | прямоугольный | 40 | 30 | M8  | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 40x30x1,5-2  |
| K2031.5020081520 | B     | прямоугольный | 50 | 20 | M8  | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 50x20x1,5-2  |
| K2031.5025082530 | B     | прямоугольный | 50 | 25 | M8  | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 50x25x1,5-2  |
| K2031.5030081015 | B     | прямоугольный | 50 | 30 | M8  | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 50x30x1-1,5  |
| K2031.5030081520 | B     | прямоугольный | 50 | 30 | M8  | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 50x30x1,5-2  |
| K2031.6025081520 | B     | прямоугольный | 60 | 25 | M8  | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 60x25x1,5-2  |
| K2031.6030081520 | B     | прямоугольный | 60 | 30 | M8  | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 60x30x1,5-2  |
| K2031.4020101520 | B     | прямоугольный | 40 | 20 | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 40x20x1,5-2  |
| K2031.4025101520 | B     | прямоугольный | 40 | 25 | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 40x25x1,5-2  |
| K2031.4030101520 | B     | прямоугольный | 40 | 30 | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 40x30x1,5-2  |
| K2031.5020101520 | B     | прямоугольный | 50 | 20 | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 50x20x1,5-2  |
| K2031.5025102530 | B     | прямоугольный | 50 | 25 | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 50x25x1,5-2  |
| K2031.5030101015 | B     | прямоугольный | 50 | 30 | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 50x30x1-1,5  |
| K2031.5030101520 | B     | прямоугольный | 50 | 30 | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 50x30x1,5-2  |
| K2031.6025101520 | B     | прямоугольный | 60 | 25 | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 60x25x1,5-2  |
| K2031.6030101520 | B     | прямоугольный | 60 | 30 | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 60x30x1,5-2  |
| K2031.6040101520 | B     | прямоугольный | 60 | 40 | M10 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 60x40x1,5-2  |
| K2031.4030121520 | B     | прямоугольный | 40 | 30 | M12 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 40x30x1,5-2  |
| K2031.5030121015 | B     | прямоугольный | 50 | 30 | M12 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 50x30x1-1,5  |
| K2031.5030121520 | B     | прямоугольный | 50 | 30 | M12 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 50x30x1,5-2  |
| K2031.6030121520 | B     | прямоугольный | 60 | 30 | M12 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 60x30x1,5-2  |
| K2031.6040121520 | B     | прямоугольный | 60 | 40 | M12 | 5 | 24   | 14,5 | 2                                                               | 60x40x1,5-2  |

