

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта



чёрный шелковисто-матовый  RAL 9005	чёрный текстурированный матовый  RAL 9005	оранжевый чистый текстурированный матовый  RAL 2004	рапсово-жёлтый текстурированный матовый  RAL 1021
ярко-красный текстурированный матовый  RAL 3020	ярко-зелёный текстурированный матовый  RAL 6032	ярко-синий текстурированный матовый  RAL 5017	светло-серый текстурированный матовый  RAL 7035
серый текстурированный матовый  RAL 7040			

Описание

Материал:

Рукоятка из цинкового литья согласно DIN EN 12844.

Стальные части с коэффициентом прочности 5.8.

Защитный колпачок из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Рукоятка с полимерным покрытием.

Стальные части — воронёные.

Защитный колпачок, нержавеющая сталь, Без покрытия.

По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.


Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

**Вывод из зацепления
путем поднятия**



Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из вороненой стали

Чертежи

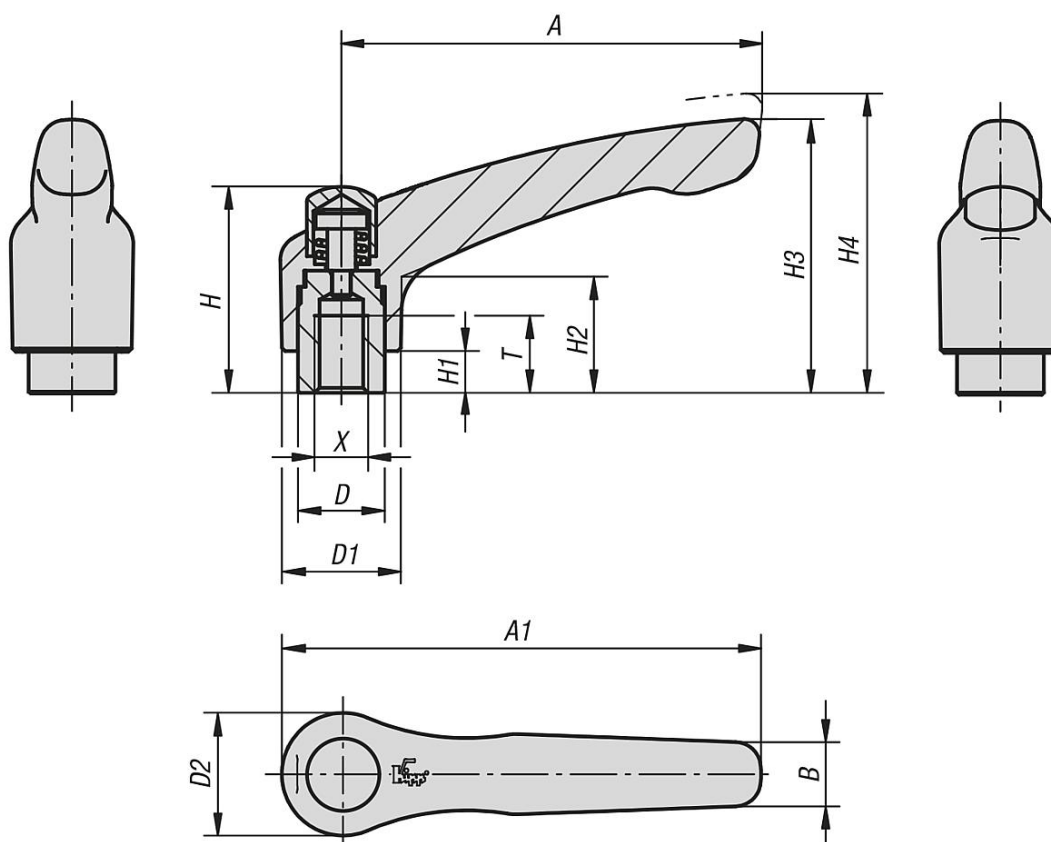

Обзор изделий

Зажимной рычаг, с внутренней резьбой и защитным колпачком

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0122.92061	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.92081	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.93081	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.93101	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9206181	чёрный RAL 9005	текстурированный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурированный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурированный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206184	ярко-красный RAL 3020	текстурированный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурированный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206186	ярко-синий RAL 5017	текстурированный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206187	светло-серый RAL 7035	текстурированный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206188	серый RAL 7040	текстурированный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208181	чёрный RAL 9005	текстурированный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурированный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурированный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208184	ярко-красный RAL 3020	текстурированный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурированный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208186	ярко-синий RAL 5017	текстурированный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208187	светло-серый RAL 7035	текстурированный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208188	серый RAL 7040	текстурированный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9308181	чёрный RAL 9005	текстурированный матовый	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурированный матовый	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурированный матовый	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308184	ярко-красный RAL 3020	текстурированный матовый	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

**Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой и защитным колпачком,
резьбовая вставка из вороненой стали**

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0122.9308185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308188	серый RAL 7040	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310188	серый RAL 7040	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22