

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта



чёрный шелковисто-матовый RAL 9005	чёрный текстурированный матовый RAL 9005	оранжевый чистый текстурированный матовый RAL 2004	рапсово-жёлтый текстурированный матовый RAL 1021
ярко-красный текстурированный матовый RAL 3020	ярко-зелёный текстурированный матовый RAL 6032	ярко-синий текстурированный матовый RAL 5017	светло-серый текстурированный матовый RAL 7035
серый текстурированный матовый RAL 7040	блестяще хромированный		

Вывод из зацепления путем поднятия



Описание

Описание продукта:

Для зажимных рычагов с встроенным усилителем зажимного усилия можно увеличить усилие зажима на 75 % по сравнению со стандартными зажимными рычагами.

Кроме того, это изделие можно рекомендовать для использования людьми с ограниченным физическим усилием от руки (например, в реабилитационных центрах) для получения сравнимых зажимных усилий с меньшими физическими затратами. Для отпускания зажатого зажимного рычага также требуется незначительное физическое усилие от руки.

Увеличение зажимного усилия достигается благодаря встроенному упорному игольчатому роликоподшипнику, который при зажатии подвергается незначительному поверхностному трению о неподвижную прилегающую поверхность. Закаленные прилегающие шайбы рассчитаны на высокие зажимные усилия, а подшипник обеспечивает продолжительный срок службы благодаря высокой допускаемой нагрузке.

Зажатая деталь может использоваться более бережно благодаря большой неподвижной опорной поверхности. В данном случае применение плоской шайбы больше не требуется.

Благодаря модульной конструкции возможна поставка многочисленных специальных исполнений.

Материал:

Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.

Исполнение:

Рукоятка с полимерным покрытием или блестящим хромированием.
Стальные части вороненые.
Упорные игольчатые роликоподшипники с закаленными и шлифованными прилегающими шайбами.

Приведение в действие:

Рукоятка зафиксирована в недействующем состоянии зубчатым венцом на резьбовой вставке. При подъеме рукоятки она переходит в позицию и снова фиксируется под действием силы упругости пружины в зубчатом венце.

Применение:

Машиностроение, приборостроение и строительство сооружений, реабилитационные центры.

Монтаж:

Глубина ввинчивания должна составлять не менее 2 диаметров резьбы, при установке резьбу необходимо слегка смазать.

Преимущества:

Значительное увеличение усилия зажима при том же моменте затяжки.
Качественный упорный игольчатый роликоподшипник с высокой допускаемой нагрузкой и продолжительным сроком службы.
Неподвижная опорная поверхность сберегает деталь.

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта


По запросу:

Прочие цвета и длины резьбы.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Чертежи

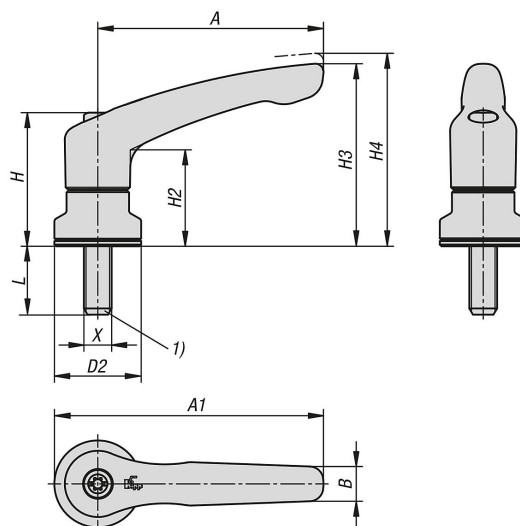

Обзор изделий

Зажимные рычаги из цинка с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	L
K1599.2081X10	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	10
K1599.2081X20	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	20
K1599.2081X30	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	30
K1599.2081X40	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	40
K1599.3101X15	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	15
K1599.3101X30	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	30
K1599.3101X40	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	40
K1599.3101X50	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	50
K1599.4101X20	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	20
K1599.4101X30	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	30
K1599.4101X40	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	40
K1599.4101X50	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	50
K1599.5121X20	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	20
K1599.5121X30	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	30
K1599.5121X40	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	40
K1599.5121X50	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	50
K1599.208181X10	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	10
K1599.208181X20	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	20
K1599.208181X30	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	30
K1599.208181X40	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	40
K1599.208182X10	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	10
K1599.208182X20	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	20
K1599.208182X30	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	30
K1599.208182X40	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	40
K1599.208183X10	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	10
K1599.208183X20	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	20

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	L
K1599.208183X30	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	30
K1599.208183X40	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	40
K1599.208184X10	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	10
K1599.208184X20	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	20
K1599.208184X30	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	30
K1599.208184X40	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	40
K1599.208185X10	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	10
K1599.208185X20	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	20
K1599.208185X30	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	30
K1599.208185X40	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	40
K1599.208186X10	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	10
K1599.208186X20	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	20
K1599.208186X30	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	30
K1599.208186X40	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	40
K1599.208187X10	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	10
K1599.208187X20	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	20
K1599.208187X30	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	30
K1599.208187X40	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	40
K1599.208188X10	серый RAL 7040	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	10
K1599.208188X20	серый RAL 7040	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	20
K1599.208188X30	серый RAL 7040	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	30
K1599.208188X40	серый RAL 7040	текстурный матовый	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	40
K1599.310181X15	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	15
K1599.310181X30	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	30
K1599.310181X40	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	40
K1599.310181X50	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	50
K1599.310182X15	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	15
K1599.310182X30	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	30
K1599.310182X40	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	40
K1599.310182X50	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	50
K1599.310183X15	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	15
K1599.310183X30	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	30
K1599.310183X40	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	40
K1599.310183X50	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	50
K1599.310184X15	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	15
K1599.310184X30	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	30
K1599.310184X40	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	40
K1599.310184X50	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	50
K1599.310185X15	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	15
K1599.310185X30	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	30
K1599.310185X40	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	40
K1599.310185X50	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	50
K1599.310186X15	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	15
K1599.310186X30	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	30
K1599.310186X40	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	40
K1599.310186X50	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	50
K1599.310187X15	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	15
K1599.310187X30	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	30
K1599.310187X40	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	40
K1599.310187X50	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	50
K1599.310188X15	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	15
K1599.310188X30	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	30
K1599.310188X40	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	40
K1599.310188X50	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	50
K1599.410181X20	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	20
K1599.410181X30	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	30
K1599.410181X40	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	40
K1599.410181X50	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	50
K1599.410182X20	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	20
K1599.410182X30	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	30
K1599.410182X40	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	40
K1599.410182X50	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	50

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	L
K1599.410183X20	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	20
K1599.410183X30	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	30
K1599.410183X40	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	40
K1599.410183X50	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	50
K1599.410184X20	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	20
K1599.410184X30	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	30
K1599.410184X40	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	40
K1599.410184X50	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	50
K1599.410185X20	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	20
K1599.410185X30	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	30
K1599.410185X40	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	40
K1599.410185X50	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	50
K1599.410186X20	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	20
K1599.410186X30	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	30
K1599.410186X40	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	40
K1599.410186X50	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	50
K1599.410187X20	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	20
K1599.410187X30	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	30
K1599.410187X40	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	40
K1599.410187X50	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	50
K1599.410188X20	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	20
K1599.410188X30	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	30
K1599.410188X40	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	40
K1599.410188X50	серый RAL 7040	текстурный матовый	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	50
K1599.512181X20	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	20
K1599.512181X30	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	30
K1599.512181X40	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	40
K1599.512181X50	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	50
K1599.512182X20	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	20
K1599.512182X30	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	30
K1599.512182X40	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	40
K1599.512182X50	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	50
K1599.512183X20	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	20
K1599.512183X30	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	30
K1599.512183X40	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	40
K1599.512183X50	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	50
K1599.512184X20	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	20
K1599.512184X30	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	30
K1599.512184X40	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	40
K1599.512184X50	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	50
K1599.512185X20	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	20
K1599.512185X30	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	30
K1599.512185X40	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	40
K1599.512185X50	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	50
K1599.512186X20	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	20
K1599.512186X30	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	30
K1599.512186X40	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	40
K1599.512186X50	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	50
K1599.512187X20	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	20
K1599.512187X30	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	30
K1599.512187X40	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	40
K1599.512187X50	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	50
K1599.512188X20	серый RAL 7040	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	20
K1599.512188X30	серый RAL 7040	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	30
K1599.512188X40	серый RAL 7040	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	40
K1599.512188X50	серый RAL 7040	текстурный матовый	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	50
K1599.2086X10	серебристый	с блестящим хромированием	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	10
K1599.2086X20	серебристый	с блестящим хромированием	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	20
K1599.2086X30	серебристый	с блестящим хромированием	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	30
K1599.2086X40	серебристый	с блестящим хромированием	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	40
K1599.3106X15	серебристый	с блестящим хромированием	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	15
K1599.3106X30	серебристый	с блестящим хромированием	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	30

**Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия,
резьбовая вставка из вороненой стали**

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	L
K1599.3106X40	серебристый	с блестящим хромированием	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	40
K1599.3106X50	серебристый	с блестящим хромированием	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	50
K1599.4106X20	серебристый	с блестящим хромированием	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	20
K1599.4106X30	серебристый	с блестящим хромированием	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	30
K1599.4106X40	серебристый	с блестящим хромированием	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	40
K1599.4106X50	серебристый	с блестящим хромированием	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	50
K1599.5126X20	серебристый	с блестящим хромированием	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	20
K1599.5126X30	серебристый	с блестящим хромированием	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	30
K1599.5126X40	серебристый	с блестящим хромированием	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	40
K1599.5126X50	серебристый	с блестящим хромированием	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	50