

Задвижка из нержавеющей стали с резьбовым стопорным элементом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.

Материал:

Задвижка: 1.4308.

Резьбовая втулка и стопорный штифт: 1.4305.

Нажимная пружина: 1.4310.

Крышка задвижки: термопласт PA.

Резьбовой стопорный элемент из полиамида, цвет синий.

Исполнение:

Резьбовая втулка, нажимная пружина и задвижки, без покрытия.

Стопорный штифт; шлифованный и без покрытия.

Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:

- черно-серый: RAL 7021.
- чистый оранжевый: RAL 2004.
- рапсовый желтый: RAL 1021.
- транспортный красный: RAL 3020.
- сигнальный зеленый: RAL 6032.
- транспортный синий: RAL 5017.
- светло-серый: RAL 7035.

Преимущества:

При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.

На выбор с цветными крышками задвижки из пластика.

Втулка с шестигранником служит монтажным приспособлением.

По запросу:

Специальное исполнение.

Принадлежности:

Держатели K0638.

Позиционирующие втулки K1290.


Указание на чертеже:

Форма AP: без крышки задвижки, без гайки.

Форма CP: с крышкой задвижки, без гайки.

Задвижка из нержавеющей стали с резьбовым стопорным элементом

Чертежи

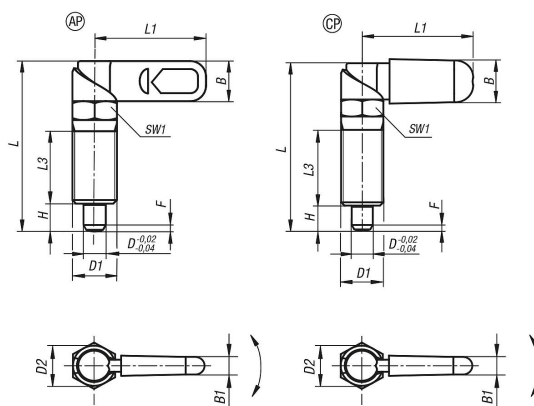

Обзор изделий

Задвижка с резьбовым стопорным элементом

Номер заказа	Цвет компонента	Форма	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K2115.1940410	-	AP	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1	8	14
K2115.1940510	-	AP	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,3	8	14
K2115.1940610	-	AP	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,8	8	14
K2115.19404101	-	AP	4	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1	8	14
K2115.19405101	-	AP	5	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,3	8	14
K2115.19406101	-	AP	6	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,8	8	14
K2115.1940512	-	AP	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,3	5	15
K2115.1940612	-	AP	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,8	5	15
K2115.1940812	-	AP	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	2,3	5	15
K2115.19405121	-	AP	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,3	5	15
K2115.19406121	-	AP	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,8	5	15
K2115.19408121	-	AP	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	2,3	5	15
K2115.1940616	-	AP	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	1,8	15	35
K2115.1940816	-	AP	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,3	15	35
K2115.1941016	-	AP	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,8	15	35
K2115.19406161	-	AP	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	1,8	15	35
K2115.19408161	-	AP	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,3	15	35
K2115.19410161	-	AP	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,8	15	35
K2115.1940820	-	AP	8	M20	20	71	50	30	18	6	12	20	2,3	20	60
K2115.1941020	-	AP	10	M20	20	71	50	30	18	6	12	20	2,8	20	60
K2115.1941220	-	AP	12	M20	20	71	50	30	18	6	12	20	3	20	60
K2115.19408201	-	AP	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	2,3	20	60
K2115.19410201	-	AP	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	2,8	20	60
K2115.19412201	-	AP	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	3	20	60
K2115.1960410	чёрно-серый RAL 7021	CP	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.1960510	чёрно-серый RAL 7021	CP	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.1960610	чёрно-серый RAL 7021	CP	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.19604101	чёрно-серый RAL 7021	CP	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.19605101	чёрно-серый RAL 7021	CP	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.19606101	чёрно-серый RAL 7021	CP	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.1960512	чёрно-серый RAL 7021	CP	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.1960612	чёрно-серый RAL 7021	CP	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.1960812	чёрно-серый RAL 7021	CP	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.19605121	чёрно-серый RAL 7021	CP	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.19606121	чёрно-серый RAL 7021	CP	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.19608121	чёрно-серый RAL 7021	CP	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.1960616	чёрно-серый RAL 7021	CP	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.1960816	чёрно-серый RAL 7021	CP	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.1961016	чёрно-серый RAL 7021	CP	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.19606161	чёрно-серый RAL 7021	CP	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35

Задвижка из нержавеющей стали с резьбовым стопорным элементом

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет компонента	Форма	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K2115.19608161	чёрно-серый RAL 7021	CP	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.19610161	чёрно-серый RAL 7021	CP	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.1960820	чёрно-серый RAL 7021	CP	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.1961020	чёрно-серый RAL 7021	CP	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.1961220	чёрно-серый RAL 7021	CP	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.19608201	чёрно-серый RAL 7021	CP	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.19610201	чёрно-серый RAL 7021	CP	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.19612201	чёрно-серый RAL 7021	CP	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.19604102	оранжевый чистый RAL 2004	CP	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.19605102	оранжевый чистый RAL 2004	CP	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.19606102	оранжевый чистый RAL 2004	CP	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.196041012	оранжевый чистый RAL 2004	CP	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.196051012	оранжевый чистый RAL 2004	CP	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.196061012	оранжевый чистый RAL 2004	CP	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.19605122	оранжевый чистый RAL 2004	CP	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.19606122	оранжевый чистый RAL 2004	CP	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.19608122	оранжевый чистый RAL 2004	CP	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.196051212	оранжевый чистый RAL 2004	CP	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.196061212	оранжевый чистый RAL 2004	CP	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.196081212	оранжевый чистый RAL 2004	CP	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.19606162	оранжевый чистый RAL 2004	CP	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.19608162	оранжевый чистый RAL 2004	CP	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.196016162	оранжевый чистый RAL 2004	CP	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.196061612	оранжевый чистый RAL 2004	CP	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.196081612	оранжевый чистый RAL 2004	CP	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.196101612	оранжевый чистый RAL 2004	CP	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.19608202	оранжевый чистый RAL 2004	CP	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.19610202	оранжевый чистый RAL 2004	CP	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.19612202	оранжевый чистый RAL 2004	CP	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.196082012	оранжевый чистый RAL 2004	CP	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.196102012	оранжевый чистый RAL 2004	CP	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.196122012	оранжевый чистый RAL 2004	CP	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.196041016	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.196051016	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.196061016	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.1960410116	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.1960510116	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.1960610116	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.196051216	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.196061216	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.196081216	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.1960512116	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.1960612116	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.1960812116	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.196061616	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.196081616	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.196101616	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.1960616116	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.1960816116	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.1961016116	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.196082016	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.196102016	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.196122016	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.1960820116	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.1961020116	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.1961220116	ярко-жёлтый RAL 1021	CP	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.196041084	ярко-красный RAL 3020	CP	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.196051084	ярко-красный RAL 3020	CP	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.196061084	ярко-красный RAL 3020	CP	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.1960410184	ярко-красный RAL 3020	CP	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.1960510184	ярко-красный RAL 3020	CP	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14

Задвижка из нержавеющей стали с резьбовым стопорным элементом

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет компонента	Форма	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K2115.1960610184	ярко-красный RAL 3020	CP	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.196051284	ярко-красный RAL 3020	CP	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.196061284	ярко-красный RAL 3020	CP	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.196081284	ярко-красный RAL 3020	CP	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.1960512184	ярко-красный RAL 3020	CP	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.1960612184	ярко-красный RAL 3020	CP	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.1960812184	ярко-красный RAL 3020	CP	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.196061684	ярко-красный RAL 3020	CP	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.196081684	ярко-красный RAL 3020	CP	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.196101684	ярко-красный RAL 3020	CP	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.1960616184	ярко-красный RAL 3020	CP	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.1960816184	ярко-красный RAL 3020	CP	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.1961016184	ярко-красный RAL 3020	CP	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.196082084	ярко-красный RAL 3020	CP	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.196102084	ярко-красный RAL 3020	CP	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.196122084	ярко-красный RAL 3020	CP	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.1960820184	ярко-красный RAL 3020	CP	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.1961020184	ярко-красный RAL 3020	CP	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.1961220184	ярко-красный RAL 3020	CP	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.196041086	ярко-зелёный RAL 6032	CP	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.196051086	ярко-зелёный RAL 6032	CP	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.196061086	ярко-зелёный RAL 6032	CP	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.1960410186	ярко-зелёный RAL 6032	CP	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.1960510186	ярко-зелёный RAL 6032	CP	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.1960610186	ярко-зелёный RAL 6032	CP	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.196051286	ярко-зелёный RAL 6032	CP	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.196061286	ярко-зелёный RAL 6032	CP	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.196081286	ярко-зелёный RAL 6032	CP	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.1960512186	ярко-зелёный RAL 6032	CP	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.1960612186	ярко-зелёный RAL 6032	CP	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.1960812186	ярко-зелёный RAL 6032	CP	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.196061686	ярко-зелёный RAL 6032	CP	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.196081686	ярко-зелёный RAL 6032	CP	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.196101686	ярко-зелёный RAL 6032	CP	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.1960616186	ярко-зелёный RAL 6032	CP	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.1960816186	ярко-зелёный RAL 6032	CP	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.1961016186	ярко-зелёный RAL 6032	CP	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.196082086	ярко-зелёный RAL 6032	CP	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.196102086	ярко-зелёный RAL 6032	CP	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.196122086	ярко-зелёный RAL 6032	CP	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.1960820186	ярко-зелёный RAL 6032	CP	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.1961020186	ярко-зелёный RAL 6032	CP	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.1961220186	ярко-зелёный RAL 6032	CP	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.196041087	ярко-синий RAL 5017	CP	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.196051087	ярко-синий RAL 5017	CP	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.196061087	ярко-синий RAL 5017	CP	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.1960410187	ярко-синий RAL 5017	CP	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.1960510187	ярко-синий RAL 5017	CP	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.1960610187	ярко-синий RAL 5017	CP	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.196051287	ярко-синий RAL 5017	CP	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.196061287	ярко-синий RAL 5017	CP	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.196081287	ярко-синий RAL 5017	CP	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.1960512187	ярко-синий RAL 5017	CP	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.1960612187	ярко-синий RAL 5017	CP	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.1960812187	ярко-синий RAL 5017	CP	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.196061687	ярко-синий RAL 5017	CP	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.196081687	ярко-синий RAL 5017	CP	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.196101687	ярко-синий RAL 5017	CP	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.1960616187	ярко-синий RAL 5017	CP	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.1960816187	ярко-синий RAL 5017	CP	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.1961016187	ярко-синий RAL 5017	CP	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35

Задвижка из нержавеющей стали с резьбовым стопорным элементом

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет компонента	Форма	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K2115.196082087	ярко-синий RAL 5017	CP	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.196102087	ярко-синий RAL 5017	CP	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.196122087	ярко-синий RAL 5017	CP	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.1960820187	ярко-синий RAL 5017	CP	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.1961020187	ярко-синий RAL 5017	CP	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.1961220187	ярко-синий RAL 5017	CP	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.196041088	светло-серый RAL 7035	CP	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.196051088	светло-серый RAL 7035	CP	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.196061088	светло-серый RAL 7035	CP	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.1960410188	светло-серый RAL 7035	CP	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1	8	14
K2115.1960510188	светло-серый RAL 7035	CP	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,3	8	14
K2115.1960610188	светло-серый RAL 7035	CP	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	1,8	8	14
K2115.196051288	светло-серый RAL 7035	CP	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.196061288	светло-серый RAL 7035	CP	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.196081288	светло-серый RAL 7035	CP	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.1960512188	светло-серый RAL 7035	CP	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,3	5	15
K2115.1960612188	светло-серый RAL 7035	CP	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	1,8	5	15
K2115.1960812188	светло-серый RAL 7035	CP	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	2,3	5	15
K2115.196061688	светло-серый RAL 7035	CP	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.196081688	светло-серый RAL 7035	CP	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.196101688	светло-серый RAL 7035	CP	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.1960616188	светло-серый RAL 7035	CP	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	1,8	15	35
K2115.1960816188	светло-серый RAL 7035	CP	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,3	15	35
K2115.1961016188	светло-серый RAL 7035	CP	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	16	2,8	15	35
K2115.196082088	светло-серый RAL 7035	CP	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.196102088	светло-серый RAL 7035	CP	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.196122088	светло-серый RAL 7035	CP	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60
K2115.1960820188	светло-серый RAL 7035	CP	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,3	20	60
K2115.1961020188	светло-серый RAL 7035	CP	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	2,8	20	60
K2115.1961220188	светло-серый RAL 7035	CP	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	3	20	60