

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



чёрный шелковисто-матовый  RAL 9005	чёрный текстурированный матовый  RAL 9005	оранжевый чистый текстурированный матовый  RAL 2004	рапсово-жёлтый текстурированный матовый  RAL 1021
ярко-красный текстурированный матовый  RAL 3020	ярко-зелёный текстурированный матовый  RAL 6032	ярко-синий текстурированный матовый  RAL 5017	светло-серый текстурированный матовый  RAL 7035
серый текстурированный матовый  RAL 7040	неокрашенная поверхность без покрытия лаком 	блестяще хромированный 	

Описание

Материал:

Рычаг цинковый литой под давлением по DIN EN 12844.
стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Рычаг черное полимерное покрытие или с блестящим хромированием.
Стальные части Без покрытия.

По запросу:


Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.
Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Вывод из зацепления путем поднятия



Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Чертежи

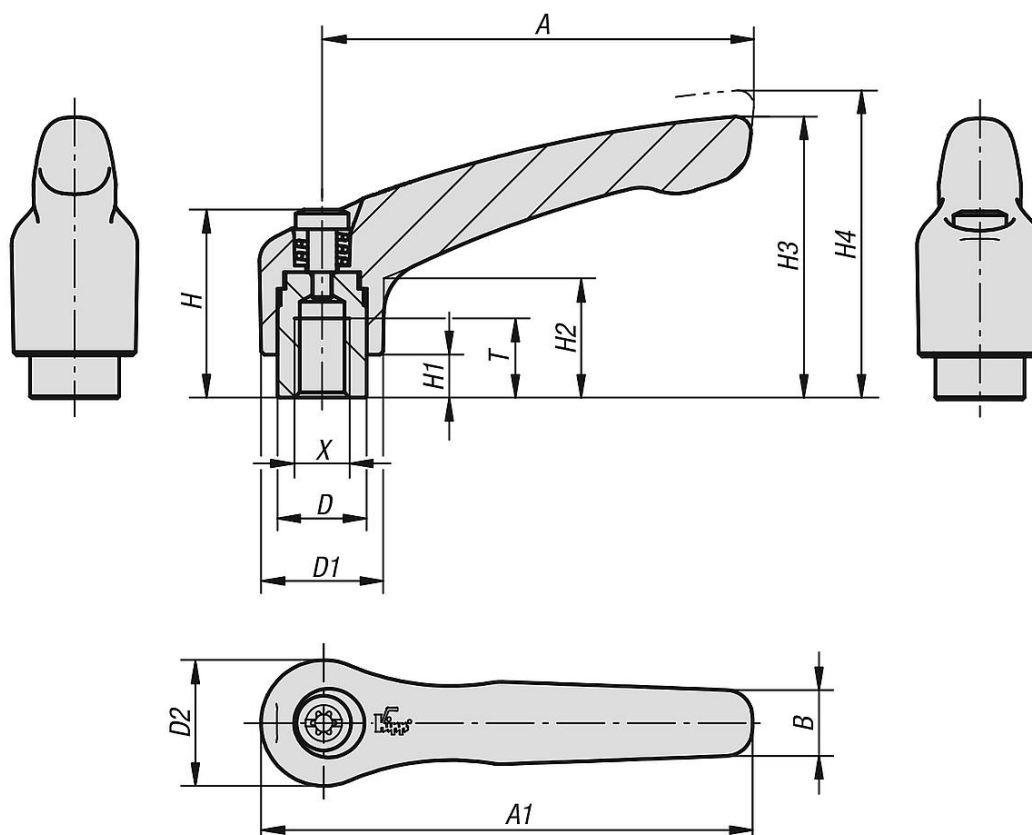

Обзор изделий

Зажимной рычаг, с внутренней резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0123.9031	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9041	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9051	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.0031	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0041	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0051	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.1041	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1051	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1061	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.2061	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2081	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.3081	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3101	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.4101	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4121	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.5121	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5161	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.903181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.904181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.905181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.003181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.004181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0123.105181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.310181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.903182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.904182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.905182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.003182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.004182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.105182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.310182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.903183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.904183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.905183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.003183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.004183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.105183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.310183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.903184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.904184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.905184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.004184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.003184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.105184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.310184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.903185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0123.904185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.905185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.003185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.004185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.105185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.310185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.903186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.904186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.905186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.003186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.004186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.105186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.310186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.903187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.904187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.905187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.003187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.004187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.105187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.310187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.903188	серый RAL 7040	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.904188	серый RAL 7040	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.905188	серый RAL 7040	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.003188	серый RAL 7040	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.004188	серый RAL 7040	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005188	серый RAL 7040	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104188	серый RAL 7040	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.105188	серый RAL 7040	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106188	серый RAL 7040	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206188	серый RAL 7040	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208188	серый RAL 7040	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308188	серый RAL 7040	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0123.310188	серый RAL 7040	текстурированный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410188	серый RAL 7040	текстурированный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412188	серый RAL 7040	текстурированный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512188	серый RAL 7040	текстурированный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516188	серый RAL 7040	текстурированный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.903008	-	зачищенный	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.904008	-	зачищенный	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.905008	-	зачищенный	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.003008	-	зачищенный	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.004008	-	зачищенный	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.005008	-	зачищенный	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.104008	-	зачищенный	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.105008	-	зачищенный	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.106008	-	зачищенный	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.206008	-	зачищенный	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.208008	-	зачищенный	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.308008	-	зачищенный	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.310008	-	зачищенный	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.410008	-	зачищенный	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.412008	-	зачищенный	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.512008	-	зачищенный	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.516008	-	зачищенный	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.9036	серебристый	с блестящим хромированием	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9046	серебристый	с блестящим хромированием	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9056	серебристый	с блестящим хромированием	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.0036	серебристый	с блестящим хромированием	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0046	серебристый	с блестящим хромированием	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0056	серебристый	с блестящим хромированием	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.1046	серебристый	с блестящим хромированием	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1056	серебристый	с блестящим хромированием	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1066	серебристый	с блестящим хромированием	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.2066	серебристый	с блестящим хромированием	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2086	серебристый	с блестящим хромированием	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.3086	серебристый	с блестящим хромированием	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3106	серебристый	с блестящим хромированием	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.4106	серебристый	с блестящим хромированием	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4126	серебристый	с блестящим хромированием	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.5126	серебристый	с блестящим хромированием	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5166	серебристый	с блестящим хромированием	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26