

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4301, с Т-образной ручкой, диаметр корпуса 32 мм

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Ручка из нержавеющей стали 1.4301.

Втулка и гайка из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Шпингалеты с Т-образной ручкой. Ручка устанавливается в «правое» или «левое» положение, угол поворота при запирании — 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Поставляется в комплекте со стандартной гайкой из нержавеющей стали. Замок на четверть оборота поставляется в комплекте с 2-мя ключами. Ключ можно вытягивать в обоих положениях (открыто и закрыто). Каждый замок может открываться любым ключом (закрытие 1333).

Степень защиты IP65.


Язычок шпингалета заказывается отдельно в нужном исполнении. С данной втулкой может использоваться любой язычок.

* Размер А является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

Принадлежности:

Язычок для шпингалетов, нержавеющая сталь K1114.

Чертежи

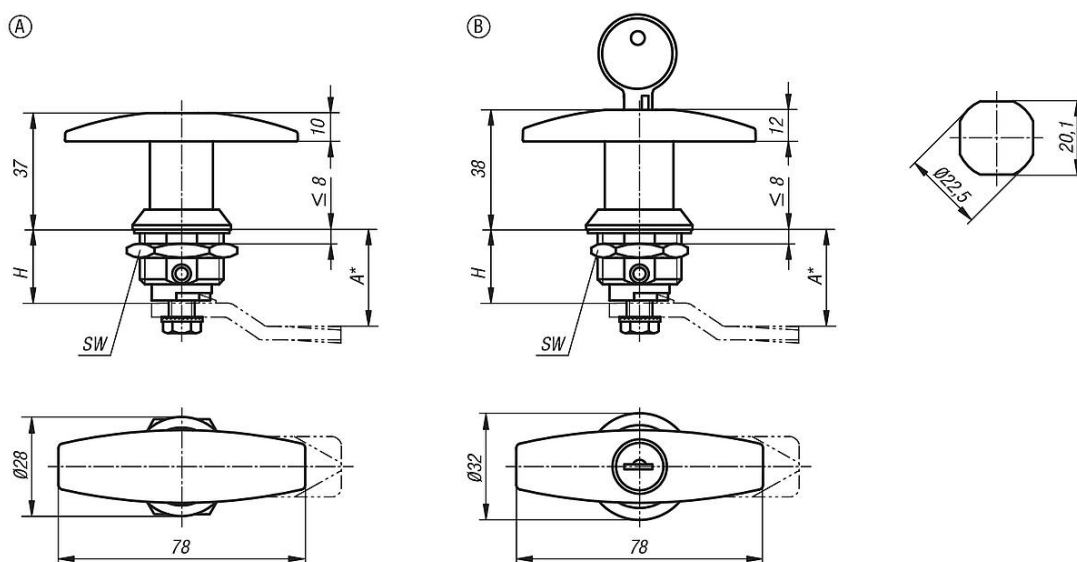

Обзор изделий

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4301, с Т-образной ручкой, диаметр корпуса 32 мм

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4301, с Т-образной рукояткой, диаметр корпуса 32 мм

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Приведение в действие	H	SW
K1109.1186	A	Т-образная ручка	18	27
K1109.2186	B	Ручка Т-образная запираемая	18	27