

Винты с шестигранной головкой, из нержавеющей стали в исполнении Hygienic DESIGN

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4404

Исполнение:

полированные.


Указание:

Поверхность винта с шестигранной головкой отполирована, его форма оптимизирована для применения в гигиенических зонах. Торцевая поверхность головки винта имеет полусферическую форму, конический буртик выполнен с соответствующей наклонной плоскостью. Головка винта имеет совершенно гладкую поверхность класса чистоты Ra 0,8 мкм, без каких-либо неудобных выступов или углублений. К ней практически не пристаю загрязнения и остатки продукта или моющих средств, что позволяет гарантировать легкость очистки.

Принадлежности:

Для бережного затягивания и отвинчивания болтов мы рекомендуем использовать рожковый ключ в сочетании с защитной насадкой (K1362).

Чертежи

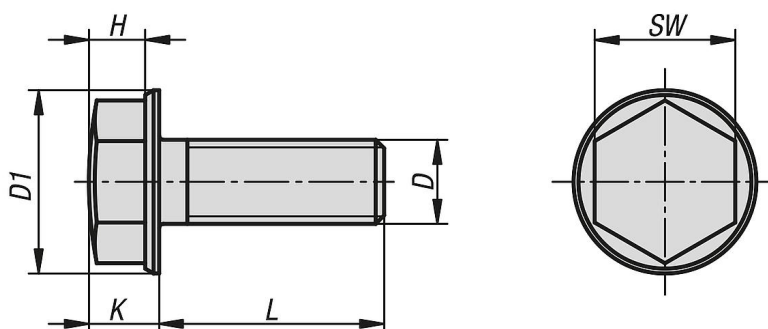

Обзор изделий

Винты с шестигранной головкой, из нержавеющей стали в исполнении Hygienic DESIGN

Номер заказа	Материал основы	D	D1	H	K	L	SW
K1411.03X06	нержавеющая сталь A4	M3	7	3	3,8	6	5,5
K1411.03X08	нержавеющая сталь A4	M3	7	3	3,8	8	5,5
K1411.03X10	нержавеющая сталь A4	M3	7	3	3,8	10	5,5
K1411.03X12	нержавеющая сталь A4	M3	7	3	3,8	12	5,5
K1411.03X16	нержавеющая сталь A4	M3	7	3	3,8	16	5,5
K1411.04X06	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3	4	6	7
K1411.04X08	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3	4	8	7
K1411.04X10	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3	4	10	7
K1411.04X12	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3	4	12	7
K1411.04X16	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3	4	16	7
K1411.04X20	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3	4	20	7
K1411.04X25	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3	4	25	7
K1411.04X30	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3	4	30	7
K1411.04X35	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3	4	35	7

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D	D1	H	K	L	SW
K1411.05X08	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	4,7	8	8
K1411.05X10	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	4,7	10	8
K1411.05X12	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	4,7	12	8
K1411.05X16	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	4,7	16	8
K1411.05X20	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	4,7	20	8
K1411.05X25	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	4,7	25	8
K1411.05X30	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	4,7	30	8
K1411.05X35	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	4,7	35	8
K1411.06X08	нержавеющая сталь A4	M6	13	4	5	8	10
K1411.06X10	нержавеющая сталь A4	M6	13	4	5	10	10
K1411.06X12	нержавеющая сталь A4	M6	13	4	5	12	10
K1411.06X16	нержавеющая сталь A4	M6	13	4	5	16	10
K1411.06X20	нержавеющая сталь A4	M6	13	4	5	20	10
K1411.06X25	нержавеющая сталь A4	M6	13	4	5	25	10
K1411.06X30	нержавеющая сталь A4	M6	13	4	5	30	10
K1411.06X35	нержавеющая сталь A4	M6	13	4	5	35	10
K1411.06X40	нержавеющая сталь A4	M6	13	4	5	40	10
K1411.06X45	нержавеющая сталь A4	M6	13	4	5	45	10
K1411.06X50	нержавеющая сталь A4	M6	13	4	5	50	10
K1411.06X55	нержавеющая сталь A4	M6	13	4	5	55	10
K1411.06X60	нержавеющая сталь A4	M6	13	4	5	60	10
K1411.06X65	нержавеющая сталь A4	M6	13	4	5	65	10
K1411.08X12	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	5,5	6,5	12	13
K1411.08X14	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	5,5	6,5	14	13
K1411.08X16	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	5,5	6,5	16	13
K1411.08X20	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	5,5	6,5	20	13
K1411.08X25	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	5,5	6,5	25	13
K1411.08X30	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	5,5	6,5	30	13
K1411.08X35	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	5,5	6,5	35	13
K1411.08X40	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	5,5	6,5	40	13
K1411.08X45	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	5,5	6,5	45	13
K1411.08X50	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	5,5	6,5	50	13
K1411.08X55	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	5,5	6,5	55	13
K1411.08X60	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	5,5	6,5	60	13
K1411.08X65	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	5,5	6,5	65	13
K1411.08X70	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	5,5	6,5	70	13
K1411.08X75	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	5,5	6,5	75	13
K1411.08X80	нержавеющая сталь A4	M8	16,8	5,5	6,5	80	13
K1411.10X16	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,3	8,3	16	16
K1411.10X20	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,3	8,3	20	16
K1411.10X25	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,3	8,3	25	16
K1411.10X30	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,3	8,3	30	16
K1411.10X35	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,3	8,3	35	16
K1411.10X40	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,3	8,3	40	16
K1411.10X45	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,3	8,3	45	16
K1411.10X50	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,3	8,3	50	16
K1411.10X55	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,3	8,3	55	16
K1411.10X60	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,3	8,3	60	16
K1411.10X65	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,3	8,3	65	16
K1411.10X70	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,3	8,3	70	16
K1411.10X75	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,3	8,3	75	16
K1411.10X80	нержавеющая сталь A4	M10	20,6	7,3	8,3	80	16
K1411.05X60	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	4,7	60	8
K1411.03X20	нержавеющая сталь A4	M3	7	3	3,8	20	5,5
K1411.03X25	нержавеющая сталь A4	M3	7	3	3,8	25	5,5
K1411.03X30	нержавеющая сталь A4	M3	7	3	3,8	30	5,5
K1411.04X40	нержавеющая сталь A4	M4	9,2	3	4	40	7
K1411.05X40	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	4,7	40	8
K1411.05X45	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	4,7	45	8
K1411.05X50	нержавеющая сталь A4	M5	10,5	3,7	4,7	50	8
K1411.12X25	нержавеющая сталь A4	M12	23,8	8,6	10	25	18
K1411.12X30	нержавеющая сталь A4	M12	23,8	8,6	10	30	18

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D	D1	H	K	L	SW
K1411.12X35	нержавеющая сталь A4	M12	23,8	8,6	10	35	18
K1411.12X40	нержавеющая сталь A4	M12	23,8	8,6	10	40	18
K1411.12X45	нержавеющая сталь A4	M12	23,8	8,6	10	45	18
K1411.12X50	нержавеющая сталь A4	M12	23,8	8,6	10	50	18
K1411.12X60	нержавеющая сталь A4	M12	23,8	8,6	10	60	18
K1411.16X30	нержавеющая сталь A4	M16	29,7	11,1	12,5	30	24
K1411.16X35	нержавеющая сталь A4	M16	29,7	11,1	12,5	35	24
K1411.16X40	нержавеющая сталь A4	M16	29,7	11,1	12,5	40	24
K1411.16X45	нержавеющая сталь A4	M16	29,7	11,1	12,5	45	24
K1411.16X50	нержавеющая сталь A4	M16	29,7	11,1	12,5	50	24
K1411.16X60	нержавеющая сталь A4	M16	29,7	11,1	12,5	60	24
K1411.20X40	нержавеющая сталь A4	M20	36	15	16,3	40	30
K1411.20X45	нержавеющая сталь A4	M20	36	15	16,3	45	30
K1411.20X50	нержавеющая сталь A4	M20	36	15	16,3	50	30
K1411.20X60	нержавеющая сталь A4	M20	36	15	16,3	60	30