

## Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Основной корпус из полиамида.

Скользящая поверхность из синтетического иглопробивного полотна.

#### Исполнение:

Корпус, черный.

#### Указание:

Регулировка ножек должна осуществляться без нагрузки.

Указанная осевая статическая нагрузка относится к вывернутому на 10 мм винту с плоской опорной поверхностью.

Регулировочные заглушки не подходят в качестве скользящих элементов нагрузки и не предназначены для динамических нагрузок.

Форма пластин гайки может быть закрытой или прерванной.


#### Применение:

Регулировочные заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Особенно подходит для чувствительных и твердых полов, таких как камень или ламинат, и позволяет избежать царапин.

#### Монтаж:

Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.

### Чертежи

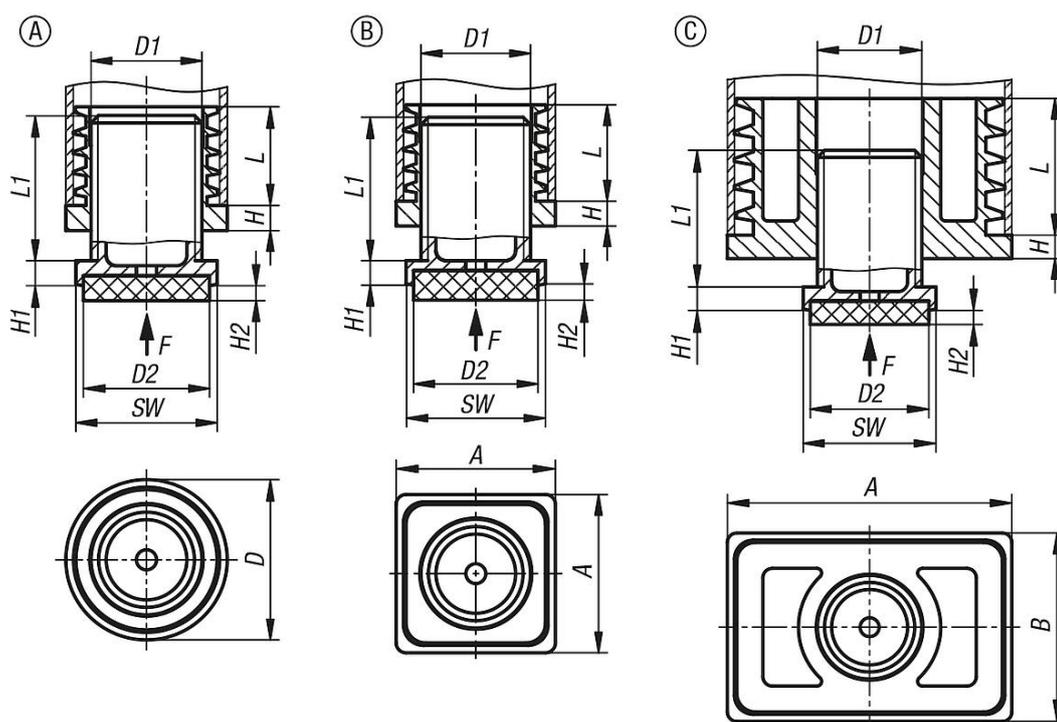

## Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения

### Обзор изделий

#### Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Тип формы	A	B	D	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)	Подходящий к
K2035.0030101529	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	30	M22	25	5	5	3	19,7	29	28	3	Ø30x1-1,5
K2035.0030101560	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	30	M22	25	5	5	3	19,7	60	28	3	Ø30x1-1,5
K2035.0030152029	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	30	M22	25	5	5	3	27	29	28	2,5	Ø30x1,5-2
K2035.0032152029	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	32	M22	25	5	5	3	19,7	29	28	3	Ø32x1,5-2
K2035.0032152060	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	32	M22	25	5	5	3	19,7	60	28	3	Ø32x1,5-2
K2035.0035202529	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	35	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	Ø35x2-2,5
K2035.0035202560	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	35	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	Ø35x2-2,5
K2035.0035152029	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	35	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	Ø35x1,5-2
K2035.0035152060	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	35	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	Ø35x1,5-2
K2035.0038152029	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	38	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	Ø38x1,5-2
K2035.0038152060	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	38	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	Ø38x1,5-2
K2035.0040202529	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	40	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	Ø40x2-2,5
K2035.0040202560	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	40	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	Ø40x2-2,5
K2035.0040152029	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	40	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	Ø40x1,5-2
K2035.0040152060	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	40	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	Ø40x1,5-2
K2035.0045152031	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	45	M30	25	5	5	3	29,3	31	41	3	Ø45x1,5-2
K2035.0050152031	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	50	M30	25	5	5	3	29,3	31	41	3	Ø50x1,5-2
K2035.3030101529	для квадратных труб	B	квадратный	30	-	-	M22	25	5	5	3	19,5	29	28	3	30x30x1-1,5
K2035.3030101560	для квадратных труб	B	квадратный	30	-	-	M22	25	5	5	3	19,5	60	28	3	30x30x1-1,5
K2035.3030152029	для квадратных труб	B	квадратный	30	-	-	M22	25	5	5	3	19,5	29	28	3	30x30x1,5-2
K2035.3030152060	для квадратных труб	B	квадратный	30	-	-	M22	25	5	5	3	19,5	60	28	3	30x30x1,5-2
K2035.3535152029	для квадратных труб	B	квадратный	35	-	-	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	35x35x1,5-2
K2035.3535152060	для квадратных труб	B	квадратный	35	-	-	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	35x35x1,5-2
K2035.3535202529	для квадратных труб	B	квадратный	35	-	-	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	35x35x2-2,5
K2035.3535202560	для квадратных труб	B	квадратный	35	-	-	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	35x35x2-2,5
K2035.4040152029	для квадратных труб	B	квадратный	40	-	-	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	40x40x1,5-2
K2035.4040152060	для квадратных труб	B	квадратный	40	-	-	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	40x40x1,5-2
K2035.4040202529	для квадратных труб	B	квадратный	40	-	-	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	40x40x2-2,5
K2035.4040202560	для квадратных труб	B	квадратный	40	-	-	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	40x40x2-2,5
K2035.4545152029	для квадратных труб	B	квадратный	45	-	-	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	45x45x1,5-2
K2035.5050152031	для квадратных труб	B	квадратный	50	-	-	M30	25	5	5	3	29,3	31	41	3	50x50x1,5-2
K2035.6040152029	для прямоугольных труб	C	прямоугольный	60	40	-	M22	25	5	5	3	29	29	28	4	60x40x1,5-2
K2035.6040152060	для прямоугольных труб	C	прямоугольный	60	40	-	M22	25	5	5	3	29	60	28	4	60x40x1,5-2