

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта



чёрный шелковисто-матовый  RAL 9005	чёрный текстурированный матовый  RAL 9005	оранжевый чистый текстурированный матовый  RAL 2004	рапсово-жёлтый текстурированный матовый  RAL 1021
ярко-красный текстурированный матовый  RAL 3020	ярко-зелёный текстурированный матовый  RAL 6032	ярко-синий текстурированный матовый  RAL 5017	светло-серый текстурированный матовый  RAL 7035
серый текстурированный матовый  RAL 7040			

Вывод из зацепления путем поднятия



Описание

Материал:

Рукоятка из цинкового литья согласно DIN EN 12844.

Стальные части с коэффициентом прочности 5.8.

Защитный колпачок из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Рукоятка с полимерным покрытием.

Стальные части — воронёные.

Защитный колпачок, нержавеющая сталь, Без покрытия.

Указание:

Для $L \geq 60$ мм длина резьбы составляет 60 мм

По запросу:

Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цвета а так же специальное исполнение.


Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из вороненой стали

Чертежи

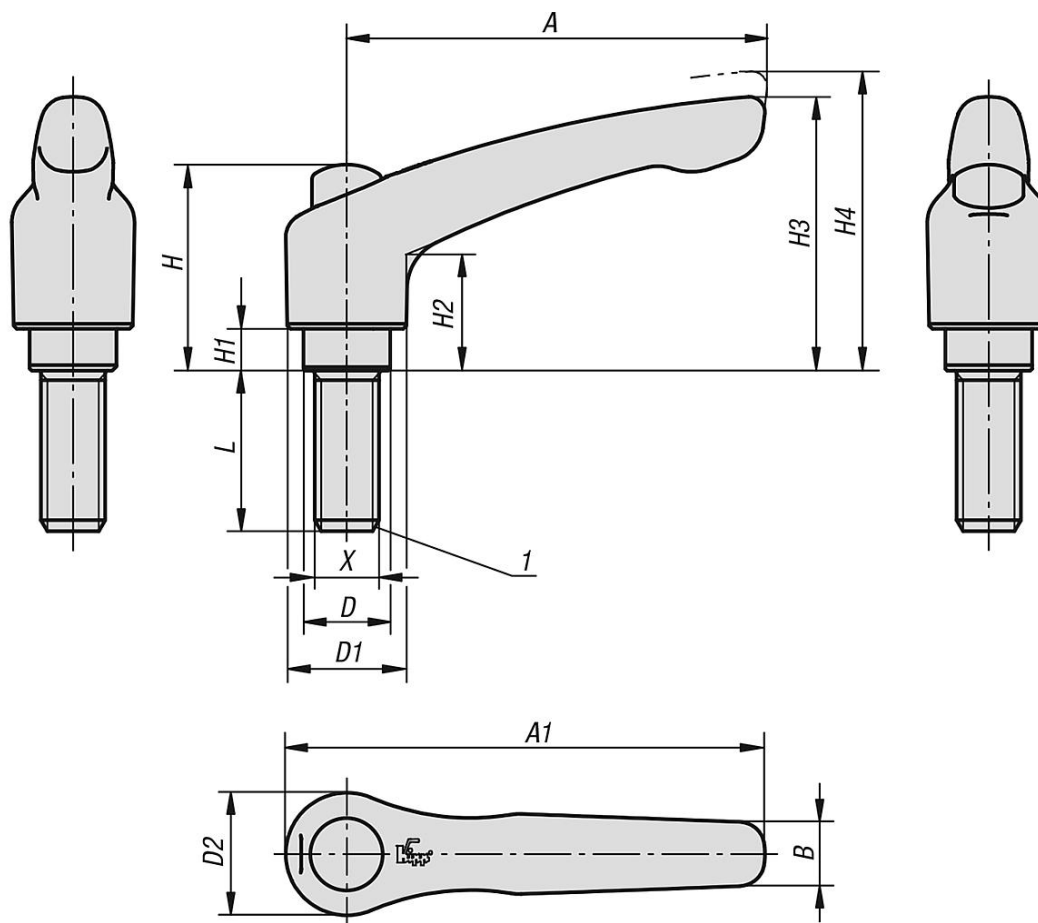

Обзор изделий

Зажимной рычаг с защитным колпачком, с наружной резьбой

Номер заказа	Размер	Цвет основы	Поверхность корпуса	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	Число зубьев
K0122.92061X15	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92061X20	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92061X25	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92061X30	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92061X35	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92061X40	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92061X45	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92061X50	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92061X55	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92061X60	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92081X15	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92081X20	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92081X25	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92081X30	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92081X35	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92081X40	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92081X45	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92081X50	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92081X55	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92081X60	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92101X15	2	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	M10	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20

Обзор изделий

www.kipp.com · info@kipp.com 3/10

Обзор изделий

www.kipp.com · info@kipp.com 4/10

Обзор изделий

www.kipp.com · info@kipp.com 5/10

Обзор изделий

6/10

Обзор изделий

www.kipp.com · info@kipp.com 8/10

Обзор изделий

www.kipp.com · info@kipp.com 9/10

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор изделий
