

Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма E

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

ПВХ.

Исполнение:

чёрный.

Указание:

Кромочные защитные профили предназначены для сглаживания острых краев, облицовки и декорирования кромок листового металла. При этом нет необходимости в дополнительных этапах обработки.


Монтаж:

Легкий и быстрый монтаж. При надавливании рукой фиксируется угловой защитный профиль, даже при наличии радиусов и искривлений. Клей и крепежные элементы не требуются.


По запросу:

Другие варианты длины.

Минимальный радиус изгиба:

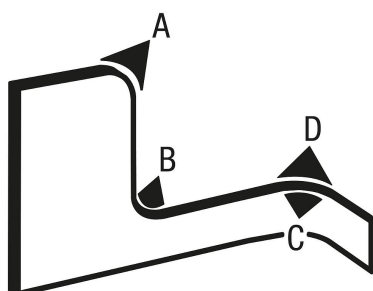

Чертежи

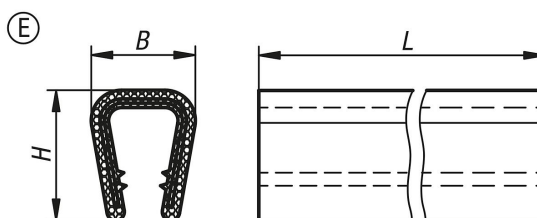

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	L	Диапазон зажима мм	Минимальный радиус изгиба мм	B	H
K1367.415X2000	E	2000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15
K1367.415X5000	E	5000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15
K1367.415X10000	E	10000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15
K1367.415X20000	E	20000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15
K1367.415X50000	E	50000	6,0-8,0	A=50 B=50 C=50 D=50	12	15