


Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма I

Описание товара/фотография продукта



Минимальный радиус изгиба:

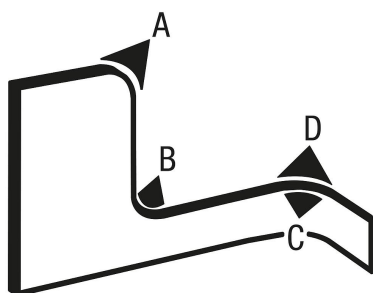

Описание

Материал:

Защитные кромочные профили: EPDM или PVC.

Уплотнение: пористая резина EPDM.

Исполнение:

чёрный.

Указание:

Эти профили выполняют не только функции по защите кромок, но и герметизации от воздействия влаги, пыли и загрязнений других конструктивных элементов, например дверей, клапанов и защитных кожухов корпусов. В зависимости от формы профиля из пористой резины они подходят для применения в самых разных областях.

При использовании уплотнительных защитных профилей мы рекомендуем произвести запрессовку (сжатие) уплотнения макс. на 50%.

Для обеспечения наилучшей герметизации сжатие уплотнения должно составлять 30-40%.

Указанные значения носят рекомендательный характер и подбираются индивидуально на практике в зависимости от случая применения и установленных деталей.

Сертификацию UL50, UL50E и UL94HB.


Монтаж:

Легкий и быстрый монтаж. При надавливании рукой фиксируется уплотняющий уголкоый защитный профиль. Клей и крепежные элементы не требуются.

По запросу:

Другие варианты длины.

Чертежи

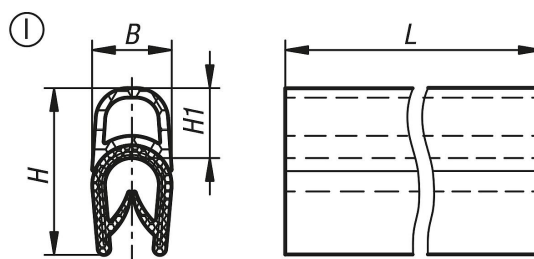

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	L	Диапазон зажима мм	Минимальный радиус изгиба мм	B	H	H1
K1368.821X2000	I	ПВХ	2000	1,0-4,0	A=70 B=80 C=15 D=15	10	21	9
K1368.821X5000	I	ПВХ	5000	1,0-4,0	A=70 B=80 C=15 D=15	10	21	9
K1368.821X10000	I	ПВХ	10000	1,0-4,0	A=70 B=80 C=15 D=15	10	21	9
K1368.821X20000	I	ПВХ	20000	1,0-4,0	A=70 B=80 C=15 D=15	10	21	9
K1368.821X50000	I	ПВХ	50000	1,0-4,0	A=70 B=80 C=15 D=15	10	21	9

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма I



Обзор изделий
