

Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из полиамида 6.
Полый вал из нержавеющей стали.
Смотровое окно из пластмассы.
Установочный винт из нержавеющей стали.

Исполнение:

Корпус, ударопрочный.
Полый вал и установочный винт, чистый.
Колесики, цвет черный, цифры, цвет белый.

Указание:

Указатели положения обеспечивают прямое считывание заданных измерительных параметров с одного взгляда.
Показанное значение можно выбирать для каждого оборота шпинделя (соответствующий ход резьбы шпинделя), что позволяет отображать различные значения от передаточного механизма.
Указатели положения отличаются очень четкой индикацией и точным отсчетом. Они имеют опору момента вращения, которая фиксируется на противоположной стенке отверстия.


Технические данные:

- отсчётное устройство из 5 декад + точный отсчёт
- высота цифр 7 мм
- полый вал - Ø 20 H7 мм
- термостойкость до 80 °C
- стойкий к действию масел и растворителей
- пыленепроницаемое

По запросу:

- крышка счётного механизма из минерального стекла
- торцовое уплотнение (пыленепроницаемое)
- водонепроницаемый
- виброизоляция

Чертежи

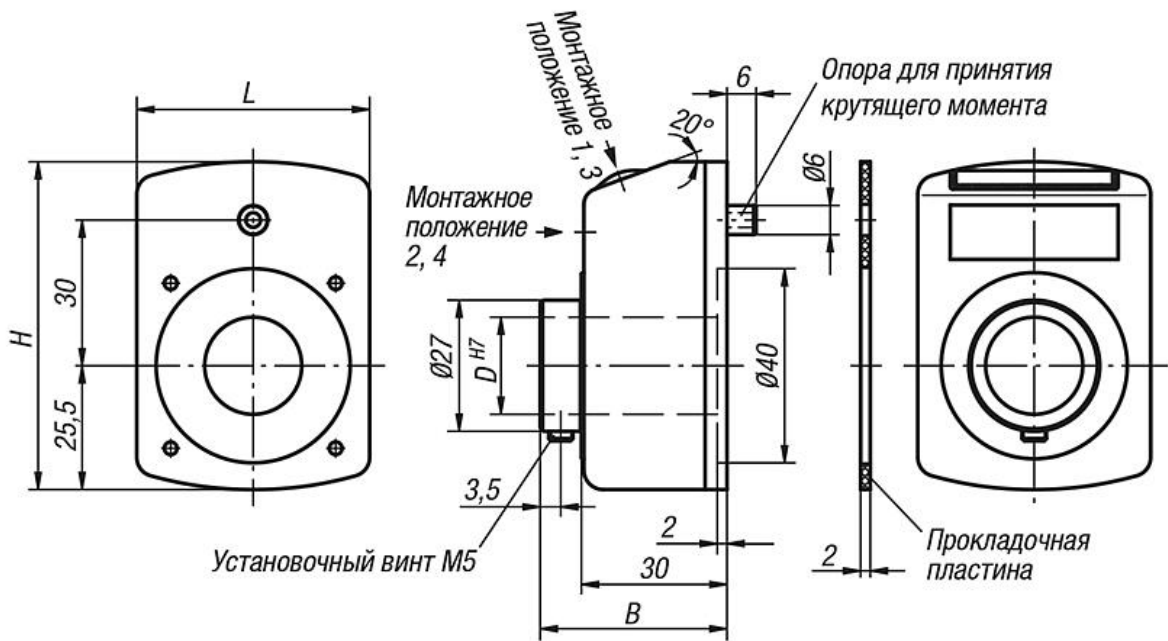

Показания после оборота, место запятой:	Монтажное положение (1 - 4):
пример: K2108.01002111 0100 = шаг 1 мм, 2 = место запятой 2-ое место справа.	пример: K2108.01002111 1 = монтажное положение

Направление счёта (1 - 2):	Цвет (1 - 2):
пример: K2108.01002111 1 = по часовой стрелке (увеличение значений) 2 = против часовой стрелки (увеличение значений)	пример: K2108.01002111 1 = цвет оранжевый 2 = цвет чёрный

Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

Обзор изделий

Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

Номер заказа	Цвет основы	B	D	H	L	Шаг	Место запытой	макс. частота вращения об/мин	Монтажное положение	Направление счета	Индикация после одного оборота
K2108.01001111	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	1	0001,0
K2108.01002111	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	1	000,10
K2108.01001121	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	2	0001,0
K2108.01002121	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	2	000,10
K2108.01001211	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	1	0001,0
K2108.01002211	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	1	000,10
K2108.01001221	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	2	0001,0
K2108.01002221	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	2	000,10
K2108.01001311	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	1	0001,0
K2108.01002311	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	1	000,10
K2108.01001321	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	2	0001,0
K2108.01002321	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	2	000,10
K2108.01001411	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	1	0001,0
K2108.01002411	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	1	000,10
K2108.01001421	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	2	0001,0
K2108.01002421	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	2	000,10
K2108.01501111	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	1	0001,5
K2108.01501121	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	2	0001,5
K2108.01501211	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	1	0001,5
K2108.01501221	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	2	0001,5
K2108.01501311	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	1	0001,5
K2108.01501321	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	2	0001,5
K2108.01501411	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	1	0001,5
K2108.01501421	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	2	0001,5
K2108.02001111	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	1	0002,0
K2108.02001121	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	2	0002,0
K2108.02001211	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	1	0002,0
K2108.02001221	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	2	0002,0
K2108.02001311	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	1	0002,0
K2108.02001321	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	2	0002,0
K2108.02001411	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	1	0002,0
K2108.02001421	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	2	0002,0
K2108.02501111	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	1	0002,5
K2108.02501121	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	2	0002,5
K2108.02501211	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	1	0002,5
K2108.02501221	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	2	0002,5
K2108.02501311	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	1	0002,5
K2108.02501321	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	2	0002,5
K2108.02501411	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	1	0002,5
K2108.02501421	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	2	0002,5
K2108.03001111	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	1	0003,0
K2108.03001121	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	2	0003,0
K2108.03001211	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	1	0003,0
K2108.03001221	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	2	0003,0
K2108.03001311	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	1	0003,0
K2108.03001321	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	2	0003,0
K2108.03001411	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	1	0003,0
K2108.03001421	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	2	0003,0
K2108.04001111	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	1	0004,0
K2108.04001121	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	2	0004,0
K2108.04001211	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	1	0004,0
K2108.04001221	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	2	0004,0
K2108.04001311	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	1	0004,0
K2108.04001321	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	2	0004,0
K2108.04001411	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	1	0004,0
K2108.04001421	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	2	0004,0
K2108.05001111	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	1	0005,0
K2108.05001121	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	2	0005,0
K2108.05001211	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	1	0005,0

Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	B	D	H	L	Шаг	Место запытой	макс. частота вращения об/мин	Монтажное положение	Направление счета	Индикация после одного оборота
K2108.05001221	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	2	0005,0
K2108.05001311	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	1	0005,0
K2108.05001321	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	2	0005,0
K2108.05001411	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	1	0005,0
K2108.05001421	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	2	0005,0
K2108.06001111	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	1	0006,0
K2108.06001121	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	2	0006,0
K2108.06001211	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	1	0006,0
K2108.06001221	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	2	0006,0
K2108.06001311	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	1	0006,0
K2108.06001321	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	2	0006,0
K2108.06001411	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	1	0006,0
K2108.06001421	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	2	0006,0
K2108.10001111	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	1	0010,0
K2108.10001121	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	2	0010,0
K2108.10001211	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	1	0010,0
K2108.10001221	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	2	0010,0
K2108.10001311	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	1	0010,0
K2108.10001321	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	2	0010,0
K2108.10001411	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	1	0010,0
K2108.10001421	оранжевый чистый RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	2	0010,0
K2108.01001112	черный	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	1	0001,0
K2108.01002112	черный	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	1	000,10
K2108.01001122	черный	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	2	0001,0
K2108.01002122	черный	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	2	000,10
K2108.01001212	черный	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	1	0001,0
K2108.01002212	черный	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	1	000,10
K2108.01001222	черный	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	2	0001,0
K2108.01002222	черный	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	2	000,10
K2108.01001312	черный	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	1	0001,0
K2108.01002312	черный	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	1	000,10
K2108.01001322	черный	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	2	0001,0
K2108.01002322	черный	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	2	000,10
K2108.01001412	черный	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	1	0001,0
K2108.01002412	черный	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	1	000,10
K2108.01001422	черный	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	2	0001,0
K2108.01002422	черный	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	2	000,10
K2108.01501112	черный	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	1	0001,5
K2108.01501122	черный	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	2	0001,5
K2108.01501212	черный	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	1	0001,5
K2108.01501222	черный	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	2	0001,5
K2108.01501312	черный	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	1	0001,5
K2108.01501322	черный	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	2	0001,5
K2108.01501412	черный	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	1	0001,5
K2108.01501422	черный	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	2	0001,5
K2108.02001112	черный	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	1	0002,0
K2108.02001122	черный	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	2	0002,0
K2108.02001212	черный	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	1	0002,0
K2108.02001222	черный	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	2	0002,0
K2108.02001312	черный	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	1	0002,0
K2108.02001322	черный	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	2	0002,0
K2108.02001412	черный	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	1	0002,0
K2108.02001422	черный	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	2	0002,0
K2108.02501112	черный	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	1	0002,5
K2108.02501122	черный	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	2	0002,5
K2108.02501212	черный	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	1	0002,5
K2108.02501222	черный	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	2	0002,5
K2108.02501312	черный	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	1	0002,5
K2108.02501322	черный	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	2	0002,5
K2108.02501412	черный	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	1	0002,5
K2108.02501422	черный	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	2	0002,5

Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	B	D	H	L	Шаг	Место запытой	макс. частота вращения об/мин	Монтажное положение	Направление счета	Индикация после одного оборота
K2108.03001112	черный	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	1	0003,0
K2108.03001122	черный	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	2	0003,0
K2108.03001212	черный	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	1	0003,0
K2108.03001222	черный	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	2	0003,0
K2108.03001312	черный	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	1	0003,0
K2108.03001322	черный	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	2	0003,0
K2108.03001412	черный	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	1	0003,0
K2108.03001422	черный	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	2	0003,0
K2108.04001112	черный	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	1	0004,0
K2108.04001122	черный	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	2	0004,0
K2108.04001212	черный	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	1	0004,0
K2108.04001222	черный	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	2	0004,0
K2108.04001312	черный	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	1	0004,0
K2108.04001322	черный	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	2	0004,0
K2108.04001412	черный	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	1	0004,0
K2108.04001422	черный	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	2	0004,0
K2108.05001112	черный	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	1	0005,0
K2108.05001122	черный	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	2	0005,0
K2108.05001212	черный	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	1	0005,0
K2108.05001222	черный	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	2	0005,0
K2108.05001312	черный	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	1	0005,0
K2108.05001322	черный	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	2	0005,0
K2108.05001412	черный	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	1	0005,0
K2108.05001422	черный	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	2	0005,0
K2108.06001112	черный	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	1	0006,0
K2108.06001122	черный	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	2	0006,0
K2108.06001212	черный	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	1	0006,0
K2108.06001222	черный	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	2	0006,0
K2108.06001312	черный	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	1	0006,0
K2108.06001322	черный	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	2	0006,0
K2108.06001412	черный	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	1	0006,0
K2108.06001422	черный	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	2	0006,0
K2108.10001112	черный	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	1	0010,0
K2108.10001122	черный	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	2	0010,0
K2108.10001212	черный	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	1	0010,0
K2108.10001222	черный	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	2	0010,0
K2108.10001312	черный	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	1	0010,0
K2108.10001322	черный	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	2	0010,0
K2108.10001412	черный	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	1	0010,0
K2108.10001422	черный	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	2	0010,0