


Описание товара/фотография продукта

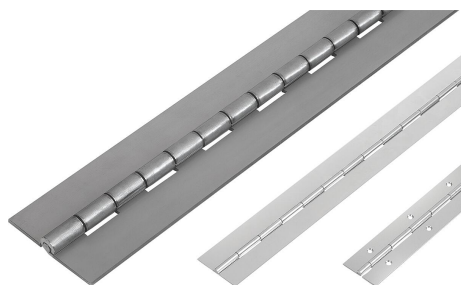

Описание

Материал:


Сталь, нержавеющая сталь A2 и алюминий.

Указание:

Длинные петли, также известные как рояльные петли, обеспечивают качественное решение для различных вариантов применения и поставляются в вариантах со сверлением и без сверления. Изготовленные из стали, нержавеющей стали или алюминия, эти петли обеспечивают отличное сочетание прочности и универсальности.

Благодаря точной конструкции длинные петли обеспечивают плавное движение и продолжительный срок службы без признаков износа. Просверленные варианты облегчают монтаж и обеспечивают быстрое крепление, в то время как варианты без сверления создают разнообразные возможности при размещении.

Чертежи

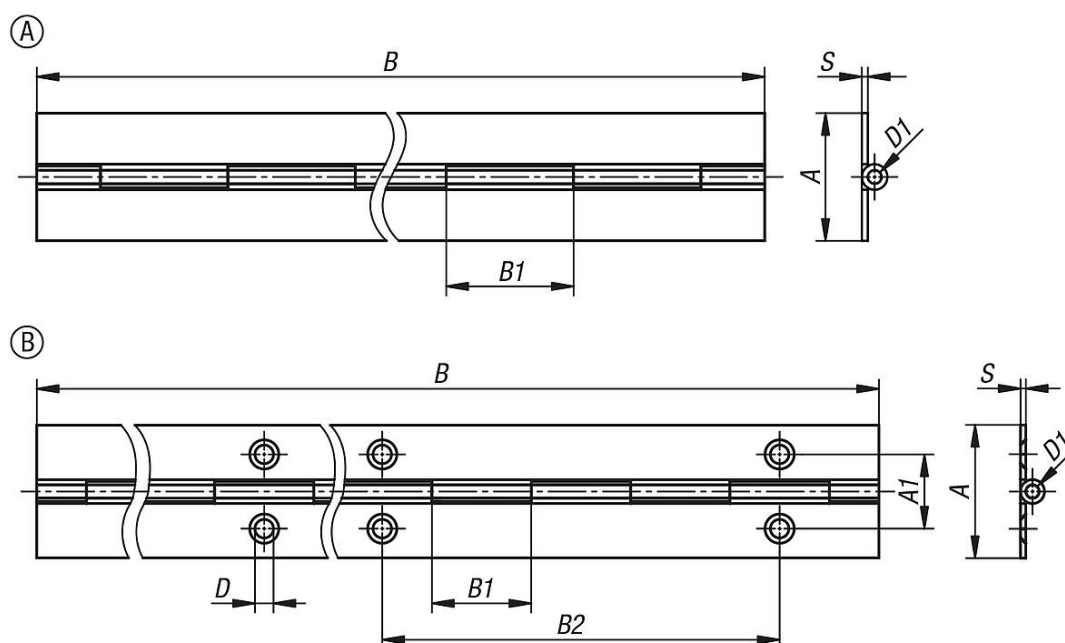

Обзор изделий

Пружинные длинные петли, сталь, нержавеющая сталь или алюминий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	Материал компонента	A	A1	B	B1	B2	D	D1	S	Вид стали
K2161.0001508	A	без отверстий	Сталь	Сталь	15	-	2040	15	-	-	1,5	0,8	-
K2161.0002008	A	без отверстий	Сталь	Сталь	20	-	2040	15	-	-	2	0,8	-
K2161.0202006	A	без отверстий	Алюминий	Сталь	20	-	2000	15	-	-	2,4	0,6	-
K2161.0102008	A	без отверстий	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	20	-	2040	15	-	-	2	0,8	1.4301
K2161.0002508	A	без отверстий	Сталь	Сталь	25	-	2040	15	-	-	2	0,8	-
K2161.0102508	A	без отверстий	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	25	-	2040	15	-	-	2	0,8	1.4301
K2161.0202508	A	без отверстий	Алюминий	Сталь	25	-	1000	15	-	-	2	0,8	-
K2161.0003008	A	без отверстий	Сталь	Сталь	30	-	2040	15	-	-	2	0,8	-
K2161.0103008	A	без отверстий	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	30	-	2040	15	-	-	2	0,8	1.4301

Пружинные длинные петли, сталь, нержавеющая сталь или алюминий

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	Материал компонента	A	A1	B	B1	B2	D	D1	S	Вид стали
K2161.0003010	A	без отверстий	Сталь	Сталь	30	-	2040	15	-	-	2	1	-
K2161.0103010	A	без отверстий	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	30	-	2040	15	-	-	2	1	1.4301
K2161.0203010	A	без отверстий	Алюминий	Алюминий	30	-	1980	15	-	-	2	1	-
K2161.0003510	A	без отверстий	Сталь	Сталь	35	-	2040	15	-	-	2	1	-
K2161.0203510	A	без отверстий	Алюминий	Алюминий	35	-	1995	30	-	-	3	1	-
K2161.0004012	A	без отверстий	Сталь	Сталь	40	-	2040	30	-	-	3	1,2	-
K2161.0104012	A	без отверстий	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	40	-	2040	30	-	-	3	1,2	1.4301
K2161.0104015	A	без отверстий	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	40	-	2040	15	-	-	4	1,5	1.4301
K2161.0204012	A	без отверстий	Алюминий	Алюминий	40	-	2040	30	-	-	3	1,2	-
K2161.0005012	A	без отверстий	Сталь	Сталь	50	-	2040	30	-	-	3	1,2	-
K2161.0105012	A	без отверстий	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	50	-	2040	30	-	-	3	1,2	1.4301
K2161.0205012	A	без отверстий	Алюминий	Алюминий	50	-	2040	30	-	-	3	1,2	-
K2161.0006020	A	без отверстий	Сталь	Сталь	60	-	2040	30	-	-	6	2	-
K2161.0106020	A	без отверстий	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	60	-	2040	30	-	-	6	2	1.4301
K2161.0206020	A	без отверстий	Алюминий	Алюминий	60	-	1995	30	-	-	6	2	-
K2161.0007020	A	без отверстий	Сталь	Сталь	70	-	2040	30	-	-	6	2	-
K2161.0107020	A	без отверстий	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	70	-	2040	30	-	-	6	2	1.4301
K2161.0008030	A	без отверстий	Сталь	Сталь	80	-	2000	40	-	-	6	3	-
K2161.0108030	A	без отверстий	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	80	-	2000	40	-	-	6	3	1.4301
K2161.0208030	A	без отверстий	Алюминий	Алюминий	80	-	1995	40	-	-	6	3	-
K2161.0010030	A	без отверстий	Сталь	Сталь	100	-	2000	40	-	-	10	3	-
K2161.0110030	A	без отверстий	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	100	-	2000	40	-	-	6	3	1.4301
K2161.0210040	A	без отверстий	Алюминий	Сталь	100	-	1000	40	-	-	10	4	-
K2161.0012050	A	без отверстий	Сталь	Сталь	120	-	1000	40	-	-	10	5	-
K2161.0112020	A	без отверстий	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	120	-	2100	30	-	-	6	2	1.4301
K2161.1002008	B	с отверстием	Сталь	Сталь	20	14	2040	15	60	2,8	2	0,8	-
K2161.1102008	B	с отверстием	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	20	14	2040	15	60	2,8	2	0,8	1.4301
K2161.1002508	B	с отверстием	Сталь	Сталь	25	14	2040	15	60	2,8	2	0,8	-
K2161.1102508	B	с отверстием	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	25	14	2040	15	60	3,6	2	0,8	1.4301
K2161.1003008	B	с отверстием	Сталь	Сталь	30	16,8	2040	15	60	3,9	2	0,8	-
K2161.1003010	B	с отверстием	Сталь	Сталь	30	16,8	2040	15	60	3,9	2	1	-
K2161.1103010	B	с отверстием	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	30	16,8	2040	15	60	3,9	2	1	1.4301
K2161.1003510	B	с отверстием	Сталь	Сталь	35	19,5	2040	15	60	4,5	2	1	-
K2161.1004012	B	с отверстием	Сталь	Сталь	40	22,7	2040	30	60	4,2	3	1,2	-
K2161.1104012	B	с отверстием	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	40	22,7	2040	30	60	4,2	3	1,2	1.4301
K2161.1104015	B	с отверстием	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	40	22,7	2040	15	60	4	4	1,5	1.4301
K2161.1005012	B	с отверстием	Сталь	Сталь	50	28	2040	30	60	4	3	1,2	-
K2161.1105012	B	с отверстием	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	50	28	2040	30	60	4	3	1,2	1.4301
K2161.1106020	B	с отверстием	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	60	35	2040	30	60	4	6	2	1.4301
K2161.1108030	B	с отверстием	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	80	35	2000	40	60	5,2	6	3	1.4301