

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма В

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Инструментальная или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Сталь закалённая и шлифованная.

Нержавеющая сталь, шлифованная и кольчезированная.


Указание:

Установочные штифты со сферической посадочной поверхностью облегчают установку, поскольку их форма специально разработана для этого процесса. Склонность к заклиниванию, так же называемая эффектом выдвигающих ящиков, возникающая вследствие установки стыкуемой детали под углом или наличия сил, действующих не по оси штифта, минимизируется благодаря использованию сферы и кривизне примыкающей поверхности (см. также схему стыковки 1).

Указание на чертеже:

- 1) Внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием
- 2) Внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием
- 3) Внутренняя резьба, двусторонняя, со сквозным отверстием

Чертежи

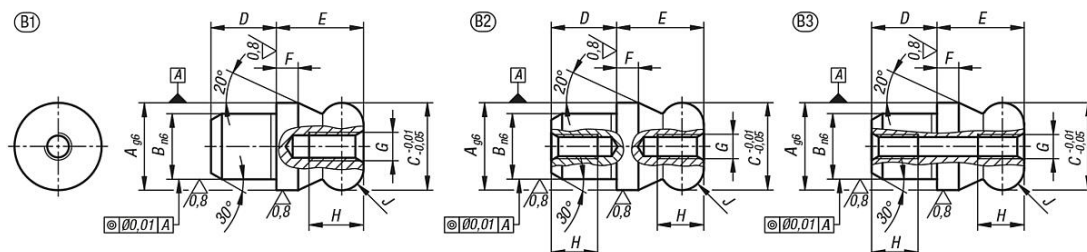

Обзор изделий

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма В

Номер заказа	материал	Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Отверстие под резьбу
K0351.06	инструментальная сталь	1	6	4	6	4	6	2	M2,5	4,5	R 1	Глухое отверстие
K0351.08	инструментальная сталь	1	8	6	8	6	8	2	M3	6	R 2	Глухое отверстие
K0351.10	инструментальная сталь	1	10	7	10	7	10	2,5	M3	6	R 2,5	Глухое отверстие
K0351.12	инструментальная сталь	1	12	8	12	8	12	3	M4	8	R 3	Глухое отверстие
K0351.14	инструментальная сталь	1	14	10	14	10	14	3,5	M4	8	R 3,5	Глухое отверстие
K0351.16	инструментальная сталь	1	16	12	16	12	16	4	M5	10	R 4	Глухое отверстие
K0351.20	инструментальная сталь	1	20	14	20	14	20	5	M5	10	R 5	Глухое отверстие
K0351.22	инструментальная сталь	1	22	16	22	16	22	5,5	M5	10	R 5,5	Глухое отверстие
K0351.25	инструментальная сталь	1	25	18	25	18	25	6	M5	10	R 6	Глухое отверстие
K0351.506	нержавеющая сталь	1	6	4	6	4	6	2	M2,5	4,5	R 1	Глухое отверстие
K0351.508	нержавеющая сталь	1	8	6	8	6	8	2	M3	6	R 2	Глухое отверстие
K0351.510	нержавеющая сталь	1	10	7	10	7	10	2,5	M3	6	R 2,5	Глухое отверстие
K0351.512	нержавеющая сталь	1	12	8	12	8	12	3	M4	8	R 3	Глухое отверстие

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма В

Обзор изделий

Номер заказа	материал	Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Отверстие под резьбу
K0351.514	нержавеющая сталь	1	14	10	14	10	14	3,5	M4	8	R 3,5	Глухое отверстие
K0351.516	нержавеющая сталь	1	16	12	16	12	16	4	M5	10	R 4	Глухое отверстие
K0351.520	нержавеющая сталь	1	20	14	20	14	20	5	M5	10	R 5	Глухое отверстие
K0351.2002	инструментальная сталь	2	20	14	20	14	20	5	M5	10	R 5	Глухое отверстие
K0351.2202	инструментальная сталь	2	22	16	22	16	22	5,5	M5	10	R 5,5	Глухое отверстие
K0351.2502	инструментальная сталь	2	25	18	25	18	25	6	M5	10	R 6	Глухое отверстие
K0351.52002	нержавеющая сталь	2	20	14	20	14	20	5	M5	10	R 5	Глухое отверстие
K0351.0602	инструментальная сталь	3	6	4	6	4	6	2	M2,5	4,5	R 1	Сквозное отверстие
K0351.0802	инструментальная сталь	3	8	6	8	6	8	2	M3	6	R 2	Сквозное отверстие
K0351.1002	инструментальная сталь	3	10	7	10	7	10	2,5	M3	6	R 2,5	Сквозное отверстие
K0351.1202	инструментальная сталь	3	12	8	12	8	12	3	M4	8	R 3	Сквозное отверстие
K0351.1402	инструментальная сталь	3	14	10	14	10	14	3,5	M4	8	R 3,5	Сквозное отверстие
K0351.1602	инструментальная сталь	3	16	12	16	12	16	4	M5	10	R 4	Сквозное отверстие
K0351.50602	нержавеющая сталь	3	6	4	6	4	6	2	M2,5	4,5	R 1	Сквозное отверстие
K0351.50802	нержавеющая сталь	3	8	6	8	6	8	2	M3	6	R 2	Сквозное отверстие
K0351.51002	нержавеющая сталь	3	10	7	10	7	10	2,5	M3	6	R 2,5	Сквозное отверстие
K0351.51202	нержавеющая сталь	3	12	8	12	8	12	3	M4	8	R 3	Сквозное отверстие
K0351.51402	нержавеющая сталь	3	14	10	14	10	14	3,5	M4	8	R 3,5	Сквозное отверстие
K0351.51602	нержавеющая сталь	3	16	12	16	12	16	4	M5	10	R 4	Сквозное отверстие