

Эксцентрики рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Эксцентрик рычаг оснащен пластмассовой упорной шайбой с оптимизированной конструкцией.

Упорная шайба выполнена из специальной износостойкой пластмассы и гарантирует высокую износостойкость и устойчивость к ползучести.

Материал:

Рычаг из алюминиевого литья EN AC-46200.

Упорная шайба из износостойкого термопластика, усиленного углеродным волокном.

Шарнирный палец, сталь, класс прочности 5.8, или нержавеющая сталь 1.4305.

Установочный штифт из стали, класс прочности 5.8, или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Рукоятка с порошковым покрытием, черный цвет с эффектом микроструктуры, или красный цвет с эффектом микроструктуры.

Упорная шайба, черная.

Шарнирный палец, установочный штифт, с синим пассивированием, или нержавеющая сталь без покрытия.

Указание:

Регулируемые эксцентрики рычаги применяются если положение рычага позволяет только определенное положение к оси зажима (паразитный контур).

Благодаря мелкой резьбе на установочном штифте возможна точная настройка положения зажимной рукоятки с помощью отвертки.


Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).

Указание на чертеже:

1) Штифт для точной регулировки зажимной рукоятки

Эксцентрики рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Чертежи

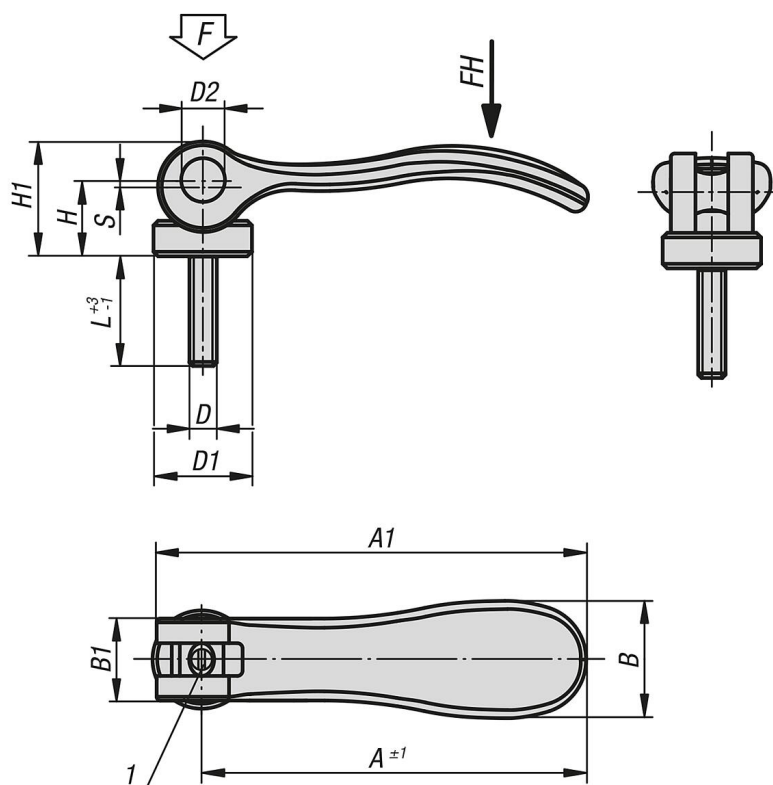

Обзор изделий

Эксцентрики рычаги, регулируемые, с наружной резьбой

Номер заказа	Старый номер артикула KIPP	материал	Цвет основы	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Ход S	Л	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K2125.7501103X10	-	Сталь	чёрный RAL 9005	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	10	0,5	50
K2125.7501103X15	-	Сталь	чёрный RAL 9005	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	15	0,5	50
K2125.7501103X30	-	Сталь	чёрный RAL 9005	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	30	0,5	50
K2125.8501103X10	-	Сталь	чёрный RAL 9005	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	10	0,6	45
K2125.8501103X15	-	Сталь	чёрный RAL 9005	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	15	0,6	45
K2125.8501103X30	-	Сталь	чёрный RAL 9005	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	30	0,6	45
K2125.9501103X10	K0006.9501103X10	Сталь	чёрный RAL 9005	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	10	1,5	90
K2125.9501103X15	K0006.9501103X15	Сталь	чёрный RAL 9005	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	15	1,5	90
K2125.9501103X30	K0006.9501103X30	Сталь	чёрный RAL 9005	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	30	1,5	90
K2125.7501104X10	-	Сталь	чёрный RAL 9005	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	10	0,5	50
K2125.7501104X15	-	Сталь	чёрный RAL 9005	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	15	0,5	50
K2125.7501104X30	-	Сталь	чёрный RAL 9005	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	30	0,5	50
K2125.8501104X10	-	Сталь	чёрный RAL 9005	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	10	0,6	45
K2125.8501104X15	-	Сталь	чёрный RAL 9005	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	15	0,6	45
K2125.8501104X30	-	Сталь	чёрный RAL 9005	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	30	0,6	45
K2125.9501104X10	K0006.9501104X10	Сталь	чёрный RAL 9005	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	10	1,5	90
K2125.9501104X15	K0006.9501104X15	Сталь	чёрный RAL 9005	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	15	1,5	90
K2125.9501104X30	K0006.9501104X30	Сталь	чёрный RAL 9005	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	30	1,5	90
K2125.0501104X15	K0006.0501104X15	Сталь	чёрный RAL 9005	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	15	2,5	100
K2125.0501104X20	K0006.0501104X20	Сталь	чёрный RAL 9005	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	20	2,5	100
K2125.0501104X30	K0006.0501104X30	Сталь	чёрный RAL 9005	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	30	2,5	100
K2125.0501105X20	K0006.0501105X20	Сталь	чёрный RAL 9005	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	20	2,5	100
K2125.0501105X30	K0006.0501105X30	Сталь	чёрный RAL 9005	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	30	2,5	100
K2125.0501105X40	K0006.0501105X40	Сталь	чёрный RAL 9005	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	40	2,5	100
K2125.0501105X50	K0006.0501105X50	Сталь	чёрный RAL 9005	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	50	2,5	100

Эксцентрики рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Старый номер артикула KIPP	материал	Цвет основы	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н	
K2125.1501105X20	K0006.1501105X20	Сталь	чёрный RAL 9005	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,270,479,2	1,2	20	4	120		
K2125.1501105X30	K0006.1501105X30	Сталь	чёрный RAL 9005	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,270,479,2	1,2	30	4	120		
K2125.1501105X40	K0006.1501105X40	Сталь	чёрный RAL 9005	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,270,479,2	1,2	40	4	120		
K2125.1501105X50	K0006.1501105X50	Сталь	чёрный RAL 9005	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,270,479,2	1,2	50	4	120		
K2125.1501106X20	K0006.1501106X20	Сталь	чёрный RAL 9005	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,270,479,2	1,2	20	4	120		
K2125.1501106X30	K0006.1501106X30	Сталь	чёрный RAL 9005	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,270,479,2	1,2	30	4	120		
K2125.1501106X40	K0006.1501106X40	Сталь	чёрный RAL 9005	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,270,479,2	1,2	40	4	120		
K2125.1501106X50	K0006.1501106X50	Сталь	чёрный RAL 9005	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,270,479,2	1,2	50	4	120		
K2125.2501108X25	K0006.2501108X25	Сталь	чёрный RAL 9005	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	25	8	350
K2125.2501108X30	K0006.2501108X30	Сталь	чёрный RAL 9005	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	30	8	350
K2125.2501108X40	K0006.2501108X40	Сталь	чёрный RAL 9005	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	40	8	350
K2125.2501108X50	K0006.2501108X50	Сталь	чёрный RAL 9005	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	50	8	350
K2125.2501110X25	K0006.2501110X25	Сталь	чёрный RAL 9005	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	25	8	350
K2125.2501110X30	K0006.2501110X30	Сталь	чёрный RAL 9005	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	30	8	350
K2125.2501110X40	K0006.2501110X40	Сталь	чёрный RAL 9005	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	40	8	350
K2125.2501110X50	K0006.2501110X50	Сталь	чёрный RAL 9005	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	50	8	350
K2125.7511103X10	-	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	10	0,5	50
K2125.7511103X15	-	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	15	0,5	50
K2125.7511103X30	-	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	30	0,5	50
K2125.8511103X10	-	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	10	0,6	45
K2125.8511103X15	-	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	15	0,6	45
K2125.8511103X30	-	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	30	0,6	45
K2125.9511103X10	K0006.9511103X10	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,241,7	1	10	1,5	90	
K2125.9511103X15	K0006.9511103X15	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,241,7	1	15	1,5	90	
K2125.9511103X30	K0006.9511103X30	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,241,7	1	30	1,5	90	
K2125.7511104X10	-	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	10	0,5	50
K2125.7511104X15	-	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	15	0,5	50
K2125.7511104X30	-	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	30	0,5	50
K2125.8511104X10	-	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	10	0,6	45
K2125.8511104X15	-	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	15	0,6	45
K2125.8511104X30	-	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	30	0,6	45
K2125.9511104X10	K0006.9511104X10	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,241,7	1	10	1,5	90	
K2125.9511104X15	K0006.9511104X15	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,241,7	1	15	1,5	90	
K2125.9511104X30	K0006.9511104X30	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,241,7	1	30	1,5	90	
K2125.0511104X15	K0006.0511104X15	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,252,359,1	1	15	2,5	100		
K2125.0511104X20	K0006.0511104X20	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,252,359,1	1	20	2,5	100		
K2125.0511104X30	K0006.0511104X30	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,252,359,1	1	30	2,5	100		
K2125.0511105X20	K0006.0511105X20	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,252,359,1	1	20	2,5	100		
K2125.0511105X30	K0006.0511105X30	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,252,359,1	1	30	2,5	100		
K2125.0511105X40	K0006.0511105X40	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,252,359,1	1	40	2,5	100		
K2125.0511105X50	K0006.0511105X50	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,252,359,1	1	50	2,5	100		
K2125.1511105X20	K0006.1511105X20	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,270,479,2	1,2	20	4	120		
K2125.1511105X30	K0006.1511105X30	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,270,479,2	1,2	30	4	120		
K2125.1511105X40	K0006.1511105X40	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,270,479,2	1,2	40	4	120		
K2125.1511105X50	K0006.1511105X50	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,270,479,2	1,2	50	4	120		
K2125.1511106X20	K0006.1511106X20	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,270,479,2	1,2	20	4	120		
K2125.1511106X30	K0006.1511106X30	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,270,479,2	1,2	30	4	120		
K2125.1511106X40	K0006.1511106X40	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,270,479,2	1,2	40	4	120		
K2125.1511106X50	K0006.1511106X50	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,270,479,2	1,2	50	4	120		
K2125.2511108X25	K0006.2511108X25	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	25	8	350
K2125.2511108X30	K0006.2511108X30	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	30	8	350
K2125.2511108X40	K0006.2511108X40	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	40	8	350
K2125.2511108X50	K0006.2511108X50	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	50	8	350
K2125.2511110X25	K0006.2511110X25	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	25	8	350
K2125.2511110X30	K0006.2511110X30	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	30	8	350
K2125.2511110X40	K0006.2511110X40	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	40	8	350
K2125.2511110X50	K0006.2511110X50	нержавеющая сталь	чёрный RAL 9005	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	50	8	350
K2125.7501403X10	-	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	10	0,5	50
K2125.7501403X15	-	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	15	0,5	50
K2125.7501403X30	-	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	30	0,5	50
K2125.8501403X10	-	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	10	0,6	45

Эксцентрики рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Старый номер артикула KIPP	материал	Цвет основы	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Ход S	Л	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K2125.8501403X15	-	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	15	0,6	45
K2125.8501403X30	-	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	30	0,6	45
K2125.9501403X10	K0006.9501403X10	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	10	1,5	90
K2125.9501403X15	K0006.9501403X15	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	15	1,5	90
K2125.9501403X30	K0006.9501403X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	30	1,5	90
K2125.7501404X10	-	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	10	0,5	50
K2125.7501404X15	-	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	15	0,5	50
K2125.7501404X30	-	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	30	0,5	50
K2125.8501404X10	-	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	10	0,6	45
K2125.8501404X15	-	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	15	0,6	45
K2125.8501404X30	-	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	30	0,6	45
K2125.9501404X10	K0006.9501404X10	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	10	1,5	90
K2125.9501404X15	K0006.9501404X15	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	15	1,5	90
K2125.9501404X30	K0006.9501404X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	30	1,5	90
K2125.0501404X15	K0006.0501404X15	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	15	2,5	100
K2125.0501404X20	K0006.0501404X20	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	20	2,5	100
K2125.0501404X30	K0006.0501404X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	30	2,5	100
K2125.0501405X20	K0006.0501405X20	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	20	2,5	100
K2125.0501405X30	K0006.0501405X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	30	2,5	100
K2125.0501405X40	K0006.0501405X40	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	40	2,5	100
K2125.0501405X50	K0006.0501405X50	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	50	2,5	100
K2125.1501405X20	K0006.1501405X20	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,7	0,4	79,2	1,2	20	4	120
K2125.1501405X30	K0006.1501405X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,7	0,4	79,2	1,2	30	4	120
K2125.1501405X40	K0006.1501405X40	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,7	0,4	79,2	1,2	40	4	120
K2125.1501405X50	K0006.1501405X50	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,7	0,4	79,2	1,2	50	4	120
K2125.1501406X20	K0006.1501406X20	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,7	0,4	79,2	1,2	20	4	120
K2125.1501406X30	K0006.1501406X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,7	0,4	79,2	1,2	30	4	120
K2125.1501406X40	K0006.1501406X40	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,7	0,4	79,2	1,2	40	4	120
K2125.1501406X50	K0006.1501406X50	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,7	0,4	79,2	1,2	50	4	120
K2125.2501408X25	K0006.2501408X25	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	25	8	350
K2125.2501408X30	K0006.2501408X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	30	8	350
K2125.2501408X40	K0006.2501408X40	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	40	8	350
K2125.2501408X50	K0006.2501408X50	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	50	8	350
K2125.2501410X25	K0006.2501410X25	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	25	8	350
K2125.2501410X30	K0006.2501410X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	30	8	350
K2125.2501410X40	K0006.2501410X40	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	40	8	350
K2125.2501410X50	K0006.2501410X50	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	50	8	350
K2125.7511403X10	-	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	10	0,5	50
K2125.7511403X15	-	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	15	0,5	50
K2125.7511403X30	-	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	30	0,5	50
K2125.8511403X10	-	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	10	0,6	45
K2125.8511403X15	-	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	15	0,6	45
K2125.8511403X30	-	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	30	0,6	45
K2125.9511403X10	K0006.9511403X10	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	10	1,5	90
K2125.9511403X15	K0006.9511403X15	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	15	1,5	90
K2125.9511403X30	K0006.9511403X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	30	1,5	90
K2125.7511404X10	-	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	10	0,5	50
K2125.7511404X15	-	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	15	0,5	50
K2125.7511404X30	-	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	30	0,5	50
K2125.8511404X10	-	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	10	0,6	45
K2125.8511404X15	-	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	15	0,6	45
K2125.8511404X30	-	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	30	0,6	45
K2125.9511404X10	K0006.9511404X10	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	10	1,5	90
K2125.9511404X15	K0006.9511404X15	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	15	1,5	90
K2125.9511404X30	K0006.9511404X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	30	1,5	90
K2125.0511404X15	K0006.0511404X15	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	15	2,5	100
K2125.0511404X20	K0006.0511404X20	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	20	2,5	100
K2125.0511404X30	K0006.0511404X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	30	2,5	100
K2125.0511405X20	K0006.0511405X20	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	20	2,5	100
K2125.0511405X30	K0006.0511405X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	30	2,5	100
K2125.0511405X40	K0006.0511405X40	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	40	2,5	100

Эксцентрики рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Старый номер артикула KIPP	материал	Цвет основы	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Ход S	L	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K2125.0511405X50	K0006.0511405X50	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	252,3	59,1	1	50	2,5	100
K2125.1511405X20	K0006.1511405X20	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	270,4	79,2	1,2	20	4	120
K2125.1511405X30	K0006.1511405X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	270,4	79,2	1,2	30	4	120
K2125.1511405X40	K0006.1511405X40	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	270,4	79,2	1,2	40	4	120
K2125.1511405X50	K0006.1511405X50	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	270,4	79,2	1,2	50	4	120
K2125.1511406X20	K0006.1511406X20	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	270,4	79,2	1,2	20	4	120
K2125.1511406X30	K0006.1511406X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	270,4	79,2	1,2	30	4	120
K2125.1511406X40	K0006.1511406X40	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	270,4	79,2	1,2	40	4	120
K2125.1511406X50	K0006.1511406X50	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	270,4	79,2	1,2	50	4	120
K2125.2511408X25	K0006.2511408X25	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	25	8	350
K2125.2511408X30	K0006.2511408X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	30	8	350
K2125.2511408X40	K0006.2511408X40	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	40	8	350
K2125.2511408X50	K0006.2511408X50	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	50	8	350
K2125.2511410X25	K0006.2511410X25	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	25	8	350
K2125.2511410X30	K0006.2511410X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	30	8	350
K2125.2511410X40	K0006.2511410X40	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	40	8	350
K2125.2511410X50	K0006.2511410X50	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	50	8	350