

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта



чёрный шелковисто-матовый  RAL 9005	чёрный текстурированный матовый  RAL 9005	оранжевый чистый текстурированный матовый  RAL 2004	рапсово-жёлтый текстурированный матовый  RAL 1021
ярко-красный текстурированный матовый  RAL 3020	ярко-зелёный текстурированный матовый  RAL 6032	ярко-синий текстурированный матовый  RAL 5017	светло-серый текстурированный матовый  RAL 7035
серый текстурированный матовый  RAL 7040	неокрашенная поверхность без покрытия лаком 	блестяще хромированный 	

Описание

Материал:

Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.

Стальные части, коэффициент прочности 5.8.

Исполнение:

Рычаг черное полимерное покрытие или с блестящим хромированием.

Стальные части воронёные.

По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.


Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Вывод из зацепления путем поднятия



Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Чертежи

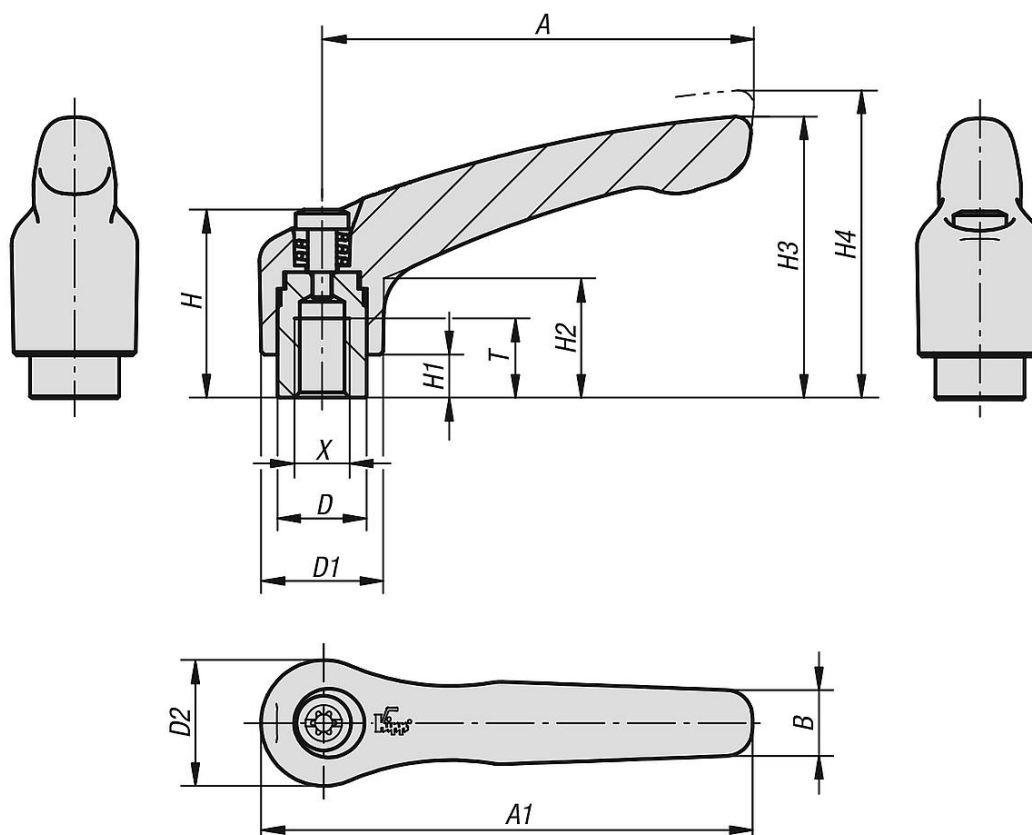

Обзор изделий

Рычаги зажимные с внутренней резьбой

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0122.9031	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.9041	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.9051	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.0031	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.0041	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.0051	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.1041	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.1051	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.1061	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.2061	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.2081	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.3081	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.3101	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.4101	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.4121	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.5121	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.5161	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.903181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.904181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.905181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.003181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0122.105181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.903182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.904182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.905182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.003182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.903183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.904183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.905183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.003183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.903184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.904184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.905184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.003184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.903185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0122.904185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.905185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.003185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.903186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.904186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.905186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.003186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.903187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.904187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.905187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.003187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.903188	серый RAL 7040	текстурный матовый	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.904188	серый RAL 7040	текстурный матовый	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.905188	серый RAL 7040	текстурный матовый	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.003188	серый RAL 7040	текстурный матовый	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004188	серый RAL 7040	текстурный матовый	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005188	серый RAL 7040	текстурный матовый	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104188	серый RAL 7040	текстурный матовый	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105188	серый RAL 7040	текстурный матовый	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106188	серый RAL 7040	текстурный матовый	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206188	серый RAL 7040	текстурный матовый	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208188	серый RAL 7040	текстурный матовый	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308188	серый RAL 7040	текстурный матовый	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0122.310188	серый RAL 7040	текстурный матовый	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410188	серый RAL 7040	текстурный матовый	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412188	серый RAL 7040	текстурный матовый	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512188	серый RAL 7040	текстурный матовый	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516188	серый RAL 7040	текстурный матовый	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.903008	-	зачищенный	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.904008	-	зачищенный	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.905008	-	зачищенный	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.003008	-	зачищенный	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004008	-	зачищенный	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005008	-	зачищенный	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104008	-	зачищенный	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105008	-	зачищенный	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106008	-	зачищенный	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206008	-	зачищенный	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208008	-	зачищенный	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308008	-	зачищенный	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310008	-	зачищенный	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410008	-	зачищенный	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412008	-	зачищенный	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512008	-	зачищенный	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516008	-	зачищенный	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.9036	серебристый	с блестящим хромированием	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.9046	серебристый	с блестящим хромированием	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.9056	серебристый	с блестящим хромированием	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.0036	серебристый	с блестящим хромированием	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.0046	серебристый	с блестящим хромированием	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.0056	серебристый	с блестящим хромированием	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.1046	серебристый	с блестящим хромированием	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.1056	серебристый	с блестящим хромированием	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.1066	серебристый	с блестящим хромированием	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.2066	серебристый	с блестящим хромированием	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.2086	серебристый	с блестящим хромированием	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.3086	серебристый	с блестящим хромированием	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.3106	серебристый	с блестящим хромированием	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.4106	серебристый	с блестящим хромированием	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.4126	серебристый	с блестящим хромированием	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.5126	серебристый	с блестящим хромированием	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.5166	серебристый	с блестящим хромированием	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26