


Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип ЕК, конический, с внутренней резьбой, серый

Описание товара/фотография продукта

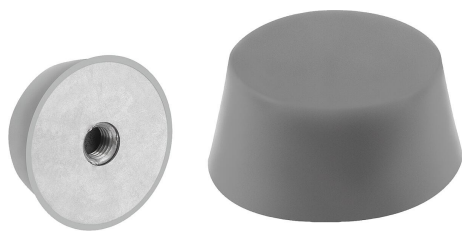

### Описание

#### Материал:

Металлические части из нержавеющей стали 1.4401.

Эластомер натуральный каучук, средняя твердость, 57° по Шору А.

#### Исполнение:

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Натуральный каучук, серый.

#### Указание:

Кроме того, резинометаллические буферы используются при установке агрегатов на опоры, а также в качестве гасителей толчков для ограничения амортизационного хода движущейся массы.


#### Диапазон температур:

-30 °C до +80 °C

#### По запросу:

Другие значения твердости по Шору.

### Чертежи

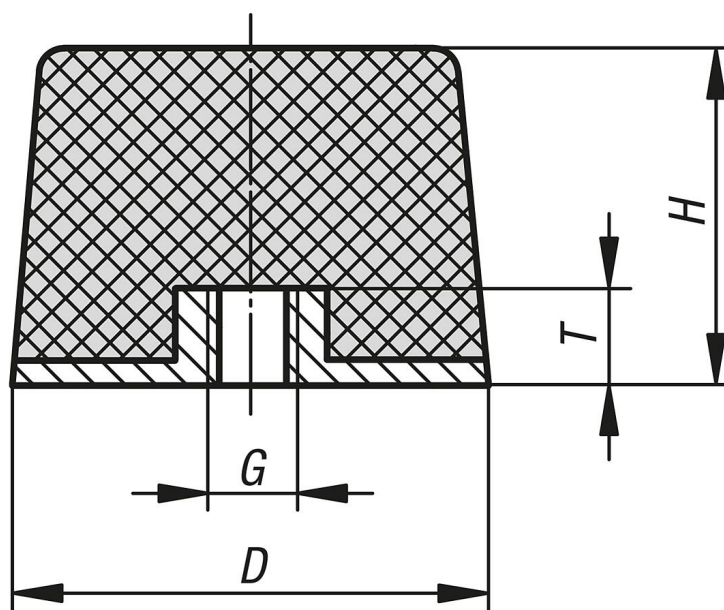

### Обзор изделий

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип К, конический, с внутренней резьбой, серый

| Номер заказа   | D  | H  | G  | T |
|----------------|----|----|----|---|
| K2340.02501757 | 25 | 17 | M6 | 6 |
| K2340.02502057 | 25 | 20 | M6 | 6 |
| K2340.03001557 | 30 | 15 | M8 | 8 |

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип ЕК, конический, с внутренней резьбой, серый

#### Обзор изделий

| Номер заказа   | D  | H  | G   | T  |
|----------------|----|----|-----|----|
| K2340.03002057 | 30 | 20 | M8  | 8  |
| K2340.03002757 | 30 | 27 | M8  | 8  |
| K2340.03503057 | 35 | 30 | M8  | 8  |
| K2340.04003057 | 40 | 30 | M8  | 8  |
| K2340.05001857 | 50 | 18 | M10 | 10 |
| K2340.05002257 | 50 | 22 | M10 | 10 |
| K2340.05003057 | 50 | 30 | M10 | 10 |
| K2340.07502857 | 75 | 28 | M12 | 12 |