

Зажимы опорной головки боковые, пластмассовые, для круглых трубок, форма В

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Термопласт.

Винты и гайки из нержавеющей стали.

Исполнение:

цвет: чёрный.

Винты и гайки, чистые.

Указание:

Круглая трубка зажимается одним винтом.


Зажим фиксируется сбоку на системе подачи.

Подходящие стальные трубы согласно DIN EN 10220.

Указание на чертеже:

1) для использования этого отверстия необходимо проткнуть тонкую мембрану.

B

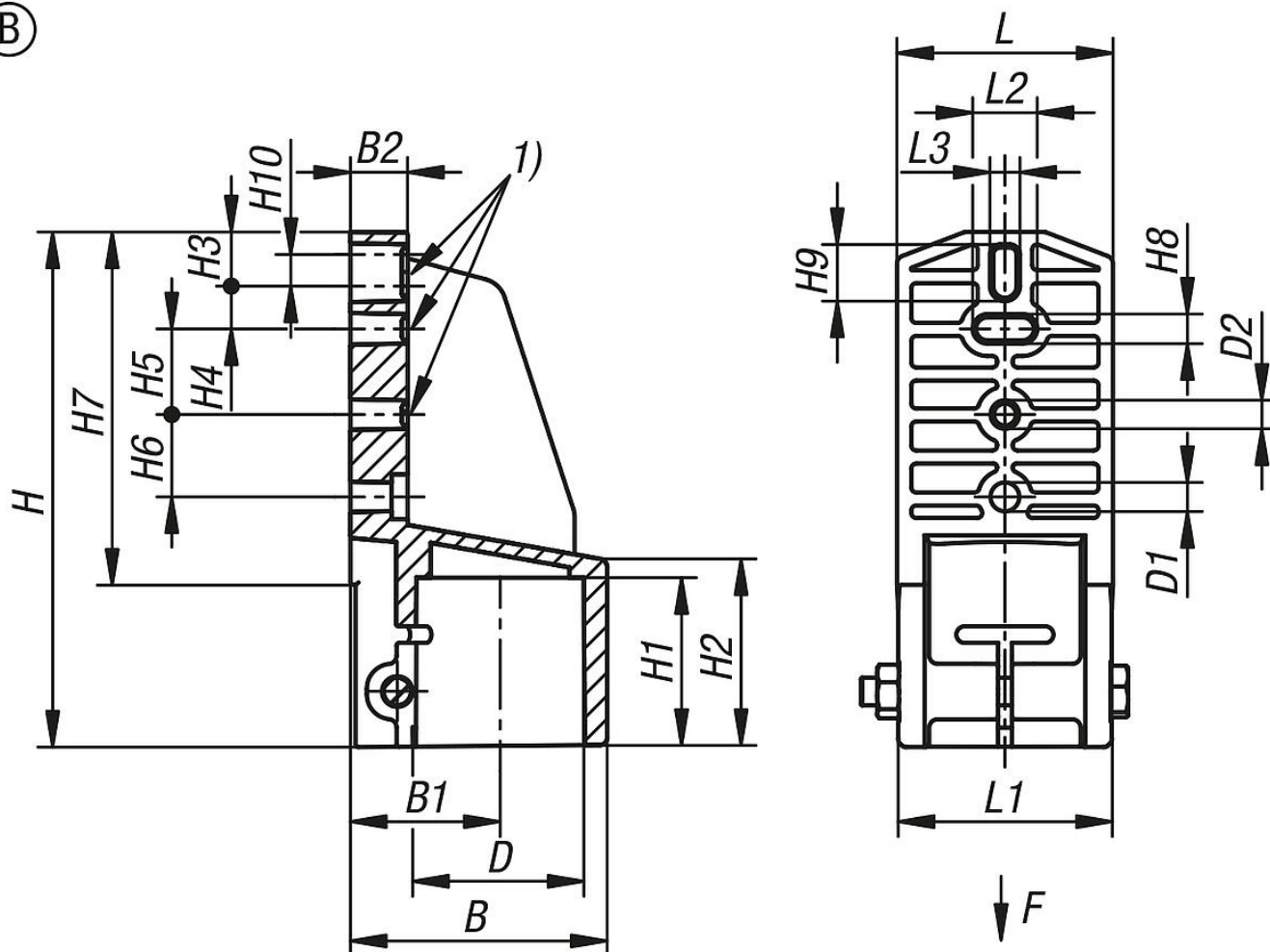

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	L	L1	L2	L3	F макс. кН
K2312.160	B	91,5	54	20,5	60,3	10,5	10,5	185	60	66	19	16	30	30	126,5	10,5	20	9,5	78	77	24	10,5	4