

## Зажимы опоры из пластмассы для круглых трубок с двумя ножками

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Термопласт.

Винты и гайки из нержавеющей стали 1.4301.

#### Исполнение:

цвет: чёрный.

Винты и гайки, чистые.

#### Указание:

Круглая трубка зажимается двумя винтами. Зажим подходит к регулируемым опорам с резьбой M16.

Зажимы с двумя ножками часто применяются в условиях ограниченного пространства.


Подходящие зажимы согласно DIN EN 10220.

#### По запросу:

Винты и гайки из оцинкованной стали.

Другие материалы и цвета.

### Чертежи

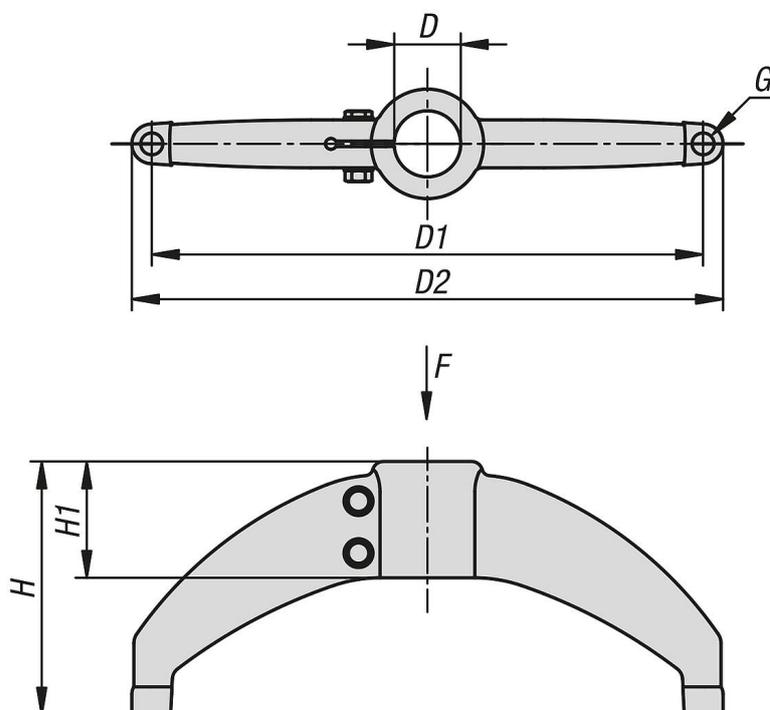

### Обзор изделий

## Зажимы опоры из пластмассы для круглых трубок с двумя ножками

## Зажимы опоры из пластмассы для круглых трубок с двумя ножками

## Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	D2	G	H	H1	F макс. кН
K2309.48	48,3	400	430	M16	185	85	9,6
K2309.60	60,3	400	430	M16	185	85	9,6