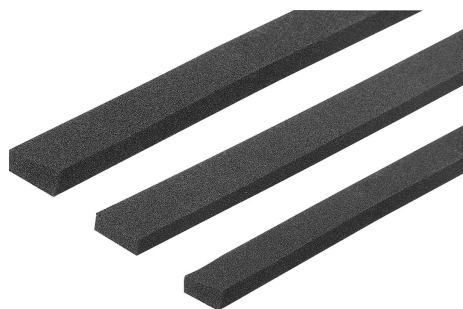


Прямоугольные профили из губчатой резины EPDM или CR, самоклеящиеся**Описание товара/фотография продукта****Описание****Описание продукта:**

Прямоугольные профили не растягиваются и имеют самоклеящуюся поверхность с одной стороны, что обеспечивает простоту монтажа.

Благодаря закрыто-ячеистой структуре профили обладают высокой влаго- и воздухопроницаемостью.

Макс. возможное водопоглощение на поверхности 5 %.

Это делает профили особенно подходящими для применения на открытом воздухе, поскольку они обладают высокой устойчивостью к погодным воздействиям, озону и ультрафиолетовому излучению.

Благодаря высокой гибкости губчатая резина способна после сильного сжатия возвращаться к своей первоначальной форме.

Профили используются для герметизации, мягких опор, перемычек или изоляции.

Материал:

Этиленпропилендиеновый каучук (EPDM) или хлоропреновый каучук (неопрен).

Исполнение:

чёрный.


Указание:

Срок годности макс. 6 месяцев.

Соблюдайте допуски по стандарту DIN ISO 3302-01.

Применение:

- Машиностроение и производство оборудования
- Автомобильная промышленность
- Строительная отрасль и оконное производство
- Электротехническая промышленность

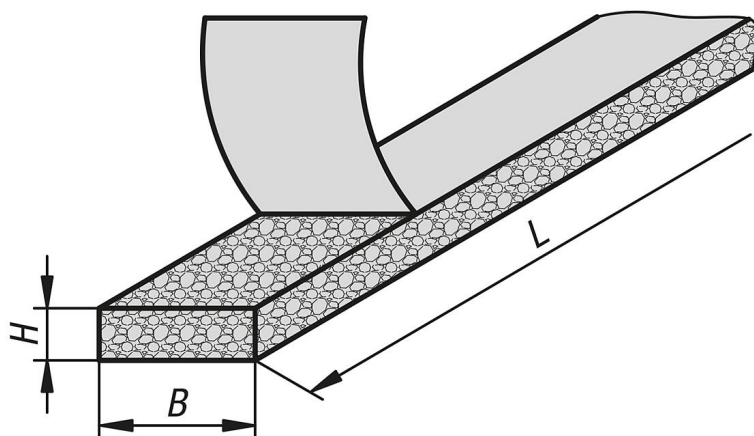Чертежи

Прямоугольные профили из губчатой резины EPDM или CR, самоклеящиеся

Обзор изделий

Прямоугольные профили из губчатой резины EPDM или CR, самоклеящиеся

Номер заказа	Материал основы	B	H	L
K2399.103010X20000	EPDM	10	3	20000
K2399.104010X20000	EPDM	10	4	20000
K2399.105010X20000	EPDM	10	5	20000
K2399.103015X20000	EPDM	15	3	20000
K2399.104015X20000	EPDM	15	4	20000
K2399.105015X20000	EPDM	15	5	20000
K2399.103020X20000	EPDM	20	3	20000
K2399.104020X20000	EPDM	20	4	20000
K2399.105020X20000	EPDM	20	5	20000
K2399.203010X20000	CR	10	3	20000
K2399.204010X20000	CR	10	4	20000
K2399.205010X20000	CR	10	5	20000
K2399.203015X20000	CR	15	3	20000
K2399.204015X20000	CR	15	4	20000
K2399.205015X20000	CR	15	5	20000
K2399.203020X20000	CR	20	3	20000
K2399.204020X20000	CR	20	4	20000
K2399.205020X20000	CR	20	5	20000