

Шпингалет с L-образной рукояткой из цинка, диаметр корпуса 32 мм**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Корпус, пусковой механизм и гайка из цинкового сплава.
Уплотнительное кольцо из нитрильного каучука, плоское уплотнение из хлоропренового каучука.

Исполнение:

Корпус и пусковой механизм с порошковым покрытием черного цвета.
Гайка, оцинкованная.

Указание:

Ручка устанавливается в «правое» или «левое» положение, угол поворота при запирании — 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде (при небольшом размере А и большой толщине двери возможно только с ограничениями). Крепежная гайка выполнена в виде заземляющей гайки с выступами.

Защита от воды и пыли согласно IP65 благодаря круглому уплотнительному кольцу и плоскому уплотнению.

Запираемые шпингалеты поставляются в комплекте с двумя ключами. Ключ вынимается в двух положениях («открыто» и «закрыто»). Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом (закрытие 101 или 1333).

Необходимое исполнение язычка заказывается отдельно. Язычки комбинируются с разными видами корпусов.


* Размер А является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

Принадлежности:

Язычок для шпингалета, сталь K1114.

Шпингалет с L-образной рукояткой из цинка, диаметр корпуса 32 мм

Чертежи

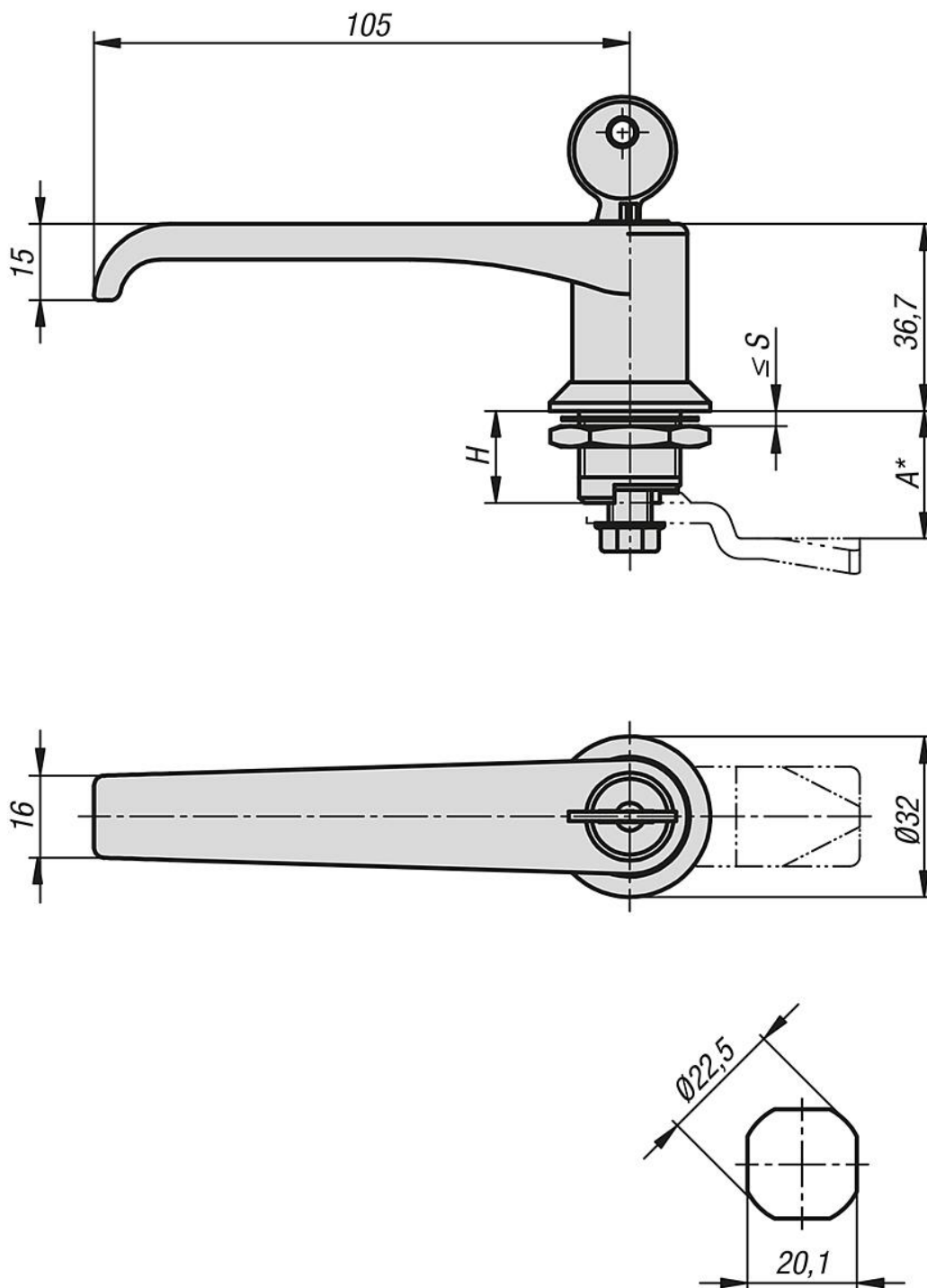

Обзор изделий

Шпингалет с L-образной рукояткой из цинка, диаметр корпуса 32 мм

Номер заказа	Приведение в действие	Исполнение	H	S макс.
K2412.1182	L-образная ручка	-	18	8
K2412.2182	Ручка L-образная запираемая	закрытие 101	18	8

Шпингалет с L-образной рукояткой из цинка, диаметр корпуса 32 мм

Обзор изделий

Номер заказа	Приведение в действие	Исполнение	H	S макс.
K2412.3182	Ручка L-образная запираемая	закрытие 1333	18	8