

Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок со скобой из листового металла до 4000 Н, удлиненная конструкция

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

оцинковано с синим пассивированием.


Нержавеющая сталь, без покрытия.

Принадлежности:

Защелка K0048.

Защелка K0049.

Чертежи

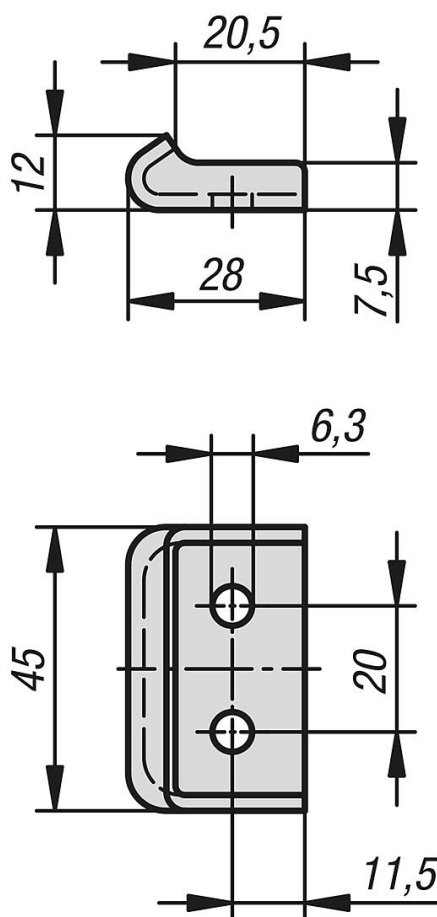

Обзор изделий

Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок со скобой из листового металла до 4000 Н, удлиненная конструкция

Номер заказа	Материал основы
K0048.9163281	Сталь
K0048.9163282	нержавеющая сталь

Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок со скобой из листового металла до 4000 Н, удлиненная конструкция

Обзор изделий
