

Крестообразные рукоятки из пластмассы, с выступающей стальной втулкой, форма L: наружная резьба

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Полиамидный термопласт усиленный, черно-серый RAL 7021.

Стальные части класса прочности 5.8 или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Металлические части с синим пассивированием или из нержавеющей стали, Без покрытия.

Указание:

Крестообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой и внутренней резьбой предназначены в первую очередь для поперечных штифтовых соединений.

Применение:

Данные крестообразные рукоятки разработаны специально для применения в условиях со строгими требованиями к гигиене. Замкнутый контур ручки с гладкой поверхностью очень легко чистится.

Преимущества:

Устойчивость к влажности и очистителям (при дезинфекции), отсутствие токсичных побочных воздействий (биосовместимость).


Крестообразные рукоятки затягиваются и ослабляются без использования инструментов.

Предназначены для ручной фиксации и зажатия. Различные размеры резьбы.

По запросу:

Специальное исполнение.

Чертежи

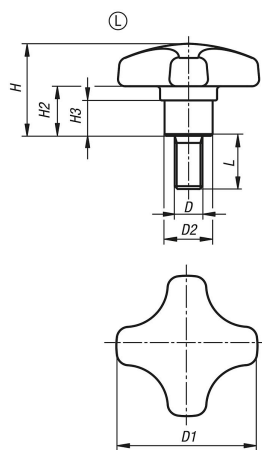

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал компонента	Поверхность компонента	Цвет основы	D	D1	D2	H	H2	H3	L
K1794.250590X10	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M5	25	10	18	9	7	10
K1794.250590X15	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M5	25	10	18	9	7	15
K1794.250590X20	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M5	25	10	18	9	7	20
K1794.320690X10	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M6	32	13,5	22	12	9,5	10
K1794.320690X15	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M6	32	13,5	22	12	9,5	15

Крестообразные рукоятки из пластмассы, с выступающей стальной втулкой, форма L: наружная резьба

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал компонента	Поверхность компонента	Цвет основы	D	D1	D2	H	H2	H3	L
K1794.320690X20	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M6	32	13,5	22	12	9,5	20
K1794.320690X25	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M6	32	13,5	22	12	9,5	25
K1794.320690X30	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M6	32	13,5	22	12	9,5	30
K1794.400890X15	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M8	40	13,5	26	14	10	15
K1794.400890X20	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M8	40	13,5	26	14	10	20
K1794.400890X25	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M8	40	13,5	26	14	10	25
K1794.400890X30	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M8	40	13,5	26	14	10	30
K1794.400890X40	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M8	40	13,5	26	14	10	40
K1794.400890X50	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M8	40	13,5	26	14	10	50
K1794.501090X20	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M10	50	19	32	18	12	20
K1794.501090X25	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M10	50	19	32	18	12	25
K1794.501090X30	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M10	50	19	32	18	12	30
K1794.501090X40	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M10	50	19	32	18	12	40
K1794.501090X50	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M10	50	19	32	18	12	50
K1794.501090X60	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M10	50	19	32	18	12	60
K1794.631290X20	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M12	63	19	38	21,5	12,5	20
K1794.631290X25	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M12	63	19	38	21,5	12,5	25
K1794.631290X30	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M12	63	19	38	21,5	12,5	30
K1794.631290X40	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M12	63	19	38	21,5	12,5	40
K1794.631290X50	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M12	63	19	38	21,5	12,5	50
K1794.631290X60	L	Сталь	голубой цвет	черно-серый	M12	63	19	38	21,5	12,5	60
K1794.2505290X10	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M5	25	10	18	9	7	10
K1794.2505290X15	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M5	25	10	18	9	7	15
K1794.2505290X20	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M5	25	10	18	9	7	20
K1794.3206290X10	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M6	32	13,5	22	12	9,5	10
K1794.3206290X15	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M6	32	13,5	22	12	9,5	15
K1794.3206290X20	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M6	32	13,5	22	12	9,5	20
K1794.3206290X25	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M6	32	13,5	22	12	9,5	25
K1794.3206290X30	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M6	32	13,5	22	12	9,5	30
K1794.4008290X15	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M8	40	13,5	26	14	10	15
K1794.4008290X20	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M8	40	13,5	26	14	10	20
K1794.4008290X25	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M8	40	13,5	26	14	10	25
K1794.4008290X30	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M8	40	13,5	26	14	10	30
K1794.4008290X40	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M8	40	13,5	26	14	10	40
K1794.4008290X50	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M8	40	13,5	26	14	10	50
K1794.5010290X20	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M10	50	19	32	18	12	20
K1794.5010290X25	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M10	50	19	32	18	12	25
K1794.5010290X30	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M10	50	19	32	18	12	30
K1794.5010290X40	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M10	50	19	32	18	12	40
K1794.5010290X50	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M10	50	19	32	18	12	50
K1794.5010290X60	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M10	50	19	32	18	12	60
K1794.6312290X20	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M12	63	19	38	21,5	12,5	20
K1794.6312290X25	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M12	63	19	38	21,5	12,5	25
K1794.6312290X30	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M12	63	19	38	21,5	12,5	30
K1794.6312290X40	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M12	63	19	38	21,5	12,5	40
K1794.6312290X50	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M12	63	19	38	21,5	12,5	50
K1794.6312290X60	L	нержавеющая сталь	зачищенный	черно-серый	M12	63	19	38	21,5	12,5	60