

Упоры для заготовки, магнитные, форма В, с шарниром

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из высокопрочного алюминия.
Осевой палец и упорная тяга из стали.


Исполнение:

Корпус анодированный в синий и черный цвет.
Осевой палец и упорная тяга вороненые.

Указание:

Упор для заготовки с интегрированным магнитом служит, в качестве универсального инструмента для позиционирования на обрабатывающих станках и при выполнении монтажных работ. Он примагничивается к любым магнитным поверхностям, например, в тисках, измерительных приспособлениях, сверлильных и фрезерных станках. После зажима заготовок упор можно просто снять и обеспечить таким образом свободный доступ ко всем обрабатываемым поверхностям.

Чертежи

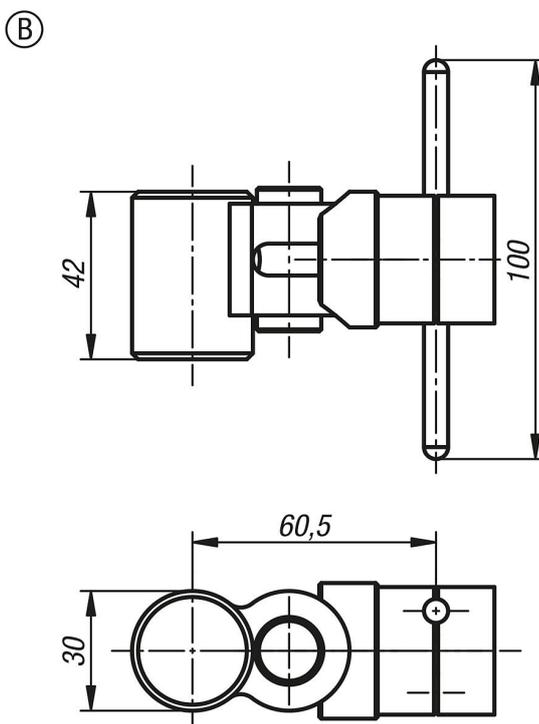

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Сила сцепления, Н
K2043.2	В	С шарниром	200

